

コピー偽造防止用紙

コピーすると文字が浮き出すので、
コピーによる複製や偽造を防止できる用紙。


特長

この用紙で印刷したものをコピーすると、コピーしたものに「コピー」「COPY」の文字が浮き出て、コピーしたことがはっきり判別できる用紙です。原本をしっかりと管理したい社内書類や社外秘の書類など、コピーを防止したい書類への使用に最適。また、チケットやクーポンなどの偽造を防止できるので、偽造防止したいものへの使用にも最適です。用紙自体にはブルーの色がついており、またこの用紙をコピーした際浮き出てくる「コピー」「COPY」の文字がうっすらと地模様として入っています。



この用紙自体にうっすらと文字が入っています。

- プリンタを選ばず、マルチに使える用紙です。インクジェットプリンタ、カラー/モノクロレーザープリンタ、カラー/モノクロコピーなどで利用できます。インクジェットプリンタで写真画像中心の印刷には向きません。また、超高速・高速カラー/モノクロレーザープリンタ、超高速・高速コピー機には対応していません。エプソンプリンタPM-4000PX、PX-G5000などの顔料系インクにも対応します。ただし、印刷内容によってはにじみが生じることがあります。

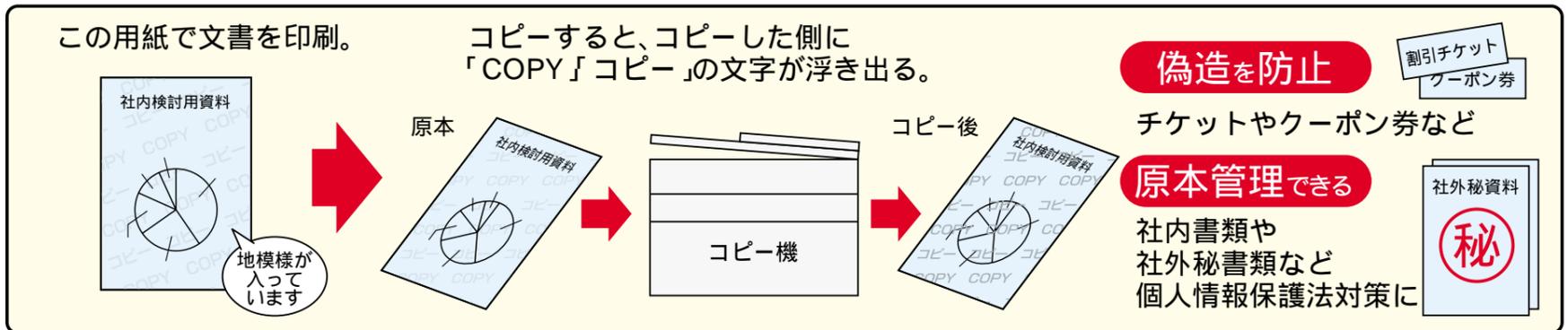

注意

この用紙は、コピーをすることでコピー側の書類を見えなくしたりなど、完全にコピーを防止・予防できる用紙ではありません。コピーした側に「コピー」「COPY」の文字が浮き出るだけです。一部のコピー機やコピー機の設定、印刷内容によっては、コピーの際、文字が浮き出してこない場合があります。

使用方法

印刷について

- 1)「用紙選択」の画面で「A3」サイズを選んでください。
- 2)この用紙には裏表があります。色がついている面が表面で印刷面です。
裏面に印刷すると、この用紙の効果が得られません。
- 3)この用紙に印刷する前にテスト印刷をして印刷品質や印刷位置の確認をしてください。
- 4)用紙をセットする前に用紙をよくさばいてください。複数枚の用紙が一度に給紙される場合は、一枚一枚手差しで給紙してください。
- 5)使用するプリンタの種類により、わずかに濃淡の差がでる場合があります。目的に応じた、より高品質な出力結果を得るために、各機種ごとの取扱説明書に従ってカラーバランス・ガンマ補正・各色の濃度を調整してください。
- 6)用紙の種類は「普通紙」を選んでください。

使用上の注意

超高速/高速プリンタ・コピー機ではお使いいただけません。

機種により、またモノクロ印刷・カラー印刷により上下余白の印刷範囲が異なるため、最終行まで印刷できない場合があります。事前にご確認ください。印刷面に汚れや指紋をつけないように用紙の端を持つようにしてください。用紙がカールしたり、シワにならないように取り扱ってください。万一、カールしたら必ずカールを直してから使用してください。万年筆や水性ペンで書くときにじむ恐れがありますので、ご確認の上ご使用ください。

水漏れや直射日光・経年変化により、印刷部分が変色することがあります。プリンタの種類、プリンタの印刷モード、インク、ドライバソフトなどにより画像色・画像の精細さが変わることがあります。用紙は必要なだけ取り出してください。

カラー/モノクロレーザープリンタ、カラー/モノクロコピーでご使用になる際、用紙が低温の場合、定着不良を起こすことがあります。冬季はご使用前に、用紙を暖かい場所に出し、用紙の温度を上げてご使用ください。

万一製造上の不備がございました場合には、同数の新しい製品とお取り替えいたします。それ以外の責はご容赦いただきます。本製品は光や保管条件によって変色、退色いたしますが、この点についてのお取り替え、その他の補償はご容赦いただきます。

商品改良のため、仕様・外観は予告無しに変更することがありますのでご了承ください。記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

保管上の注意

使用しない用紙は必ずビニール袋に入れて気温40℃以下、湿度80%以下の場所で重量がかからないようにして、水平に保管してください。外で長い時間放置いたしますと、反りが発生したり変色する可能性があります。高温、高湿、直射日光、蛍光灯の光など、また空気の流れ(空調など)のある場所を避けて保管してください。閉め切った車内やトランクなど、高温になる条件での保管は避けてください。開封後はなるべく早めにお使いください。

仕様

サイズ:A3(297×420mm)
入り数:100枚
重量:68g/m²
厚み:0.088±0.005mm

対応プリンタ

インクジェットプリンタ(エプソン PM-4000PX、PX-G5000などの顔料系インクにも対応)

ただし、写真画像をキレイに印刷する用途には向きません。カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ

超高速機・高速機には対応しません。

カラーコピー、モノクロコピー 超高速機・高速機には対応しません。

顔料系 染料系
両インク対応



品番 JP-MTCBA3
品名 マルチタイプ
コピー偽造防止用紙



サンワサプライ株式会社

岡山サンプライセンター 岡山市田町1-10-1 tel:086-223-3311
東京サンプライセンター 東京都品川区南大井6-5-8 tel:03-5763-0011

www.sanwa.co.jp

05/03/MTME