

価格表示の訂正 や 目隠し に!

ヒサゴの下地が透けない 訂正ラベル




特殊パターン印刷で下地が透けないからしっかり隠せる!



薄い紙に貼った場合でも裏からの判読が困難!

下地の色に影響されないで濃い色の物に貼ってもキレイ!

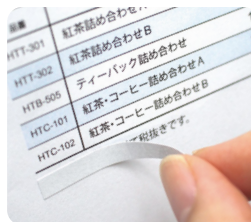

目隠しにも!

しっかり貼れる強粘着のりを使用しています。

レーザ・インクジェット・コピー対応
プリンタで印刷してキレイに訂正できる!



手書きでも OK!

ボールペン、鉛筆、水性・油性ペンの書き込みにも適しています。

訂正ラベル ラインナップ




- 用紙サイズ:A4 (210×297mm)
- 厚さ:0.18mm (ラベルのみの厚さ:0.11mm)
- 坪量:170g/㎡
- 出荷単位:1

▲OP2600

OP2600/GB2600

ラベルサイズ:210×297mm

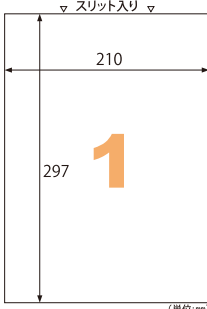

OP2600

入数:12シート
JAN:4902668581173



好きな大きさにカットして使える!


台紙にスリットが入っています。

GB2600

入数:100シート
JAN:4902668581180

OP2602

ラベルサイズ:83.8×42.3mm

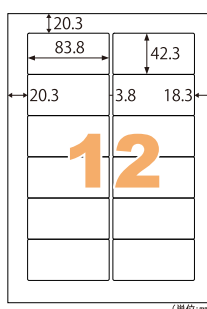

OP2602


入数:12シート
JAN:4902668581203



商品パッケージの訂正や食品表示ラベルに!

OP2604

ラベルサイズ:48.3×25.4mm

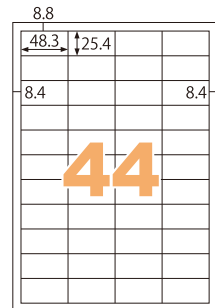

OP2604


入数:12シート
JAN:4902668581227



値札や商品ラベルの訂正に!

OP2605

ラベルサイズ:91×5mm

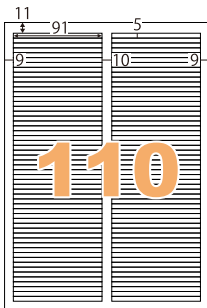

OP2605


入数:12シート
JAN:4902668581234



封筒やパンフレットの訂正に!

OP2606

ラベルサイズ:40×5mm

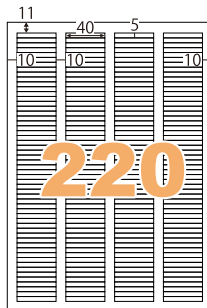

OP2606

入数:12シート
JAN:4902668581241



カタログ、メニュー表の細かい箇所の訂正に!

ヒサゴのラベル・名刺・カードの印刷が簡単にできます。



無料!


ダウンロードはこちらから

<https://www.hisago.co.jp/download/kobo/>

初心者でもカンタン!



1 メイン画面で用紙を選択!

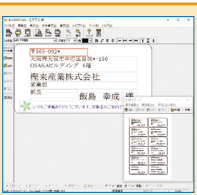

2 フォーム画面で文字を入力したり、画像を挿入して編集!



3 プリンタで印刷して完成!

クラウド版
ニューテンプレート

無料!

インストール不要!

スマホでも編集可能!

▼こちらにアクセス

https://www.hisago.co.jp/new_template/



ヒサゴ対応テンプレートはこちらから

<https://www.hisago.co.jp/template/>



ラベルマイティ
シリーズ対応
label-fun.com

※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。※記載されている会社名・商品名は各社の商標または登録商標です。※ヒサゴ工房は、ヒサゴ株式会社の登録商標です。※「テンプレートBANK」は登録商標です。※「ラベルマイティ」は、株式会社ジャストシステムの商標または登録商標です。※掲載事項は改良のため予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。



代理店様・販売店様専用窓口 ヒサゴコールセンター

TEL 052-936-7801 FAX 052-936-1398

お客様専用窓口 ヒサゴインフォメーションセンター

TEL 052-936-1631 FAX 052-936-1396

ご注文は...

ヒサゴホームページ <https://www.hisago.co.jp/>