

ヒサゴの屋外用ラベルは

耐水💧 耐光💎 超・強・力!!

水・光・温度変化に強く、破れにくい! $-20^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$ の環境下で使用可能!

使用する環境によって最適な粘着5タイプから選べます!!

強粘着

5強粘着

丈夫で破れにくい強粘着タイプ!



屋外用ラベルのスタンダード!

油面対応



油のついた面にも貼れる!



工場、厨房など油を使う現場に!

粗い面対応



ざらざらした面にも貼れる!



マンションや駐車場などの壁に!

結露面対応



水滴がついた面にも貼れる!



湿気の多い作業場に!

強粘・再剥離



しっかり貼れてきれいにはがせる!



POPや募集広告などに!



- 屋外はもちろん、工場、厨房、工事現場など厳しい環境下での使用に適しています。
- ヒサゴホームページから屋外用ラベルにおすすめのイラストがダウンロードできます。



屋外用ラベル 使用する環境に合わせて最適な粘着タイプが選べます！

強粘着

強粘着

丈夫で破れにくい!屋外用ラベルのスタンダード!

- 耐久性に優れたホワイトフィルム素材。
- しっかり貼れる強粘着の糊を使用しています。
- オフィスや学校などの案内表示に! ●工事現場などでの現場表示に! ●ドアサインに!



▲ KLP861S
屋外用ラベル A4 12面

■シートサイズ: A4 (210×297mm) ■厚さ: 0.23mm (ラベルのみの厚さ: 0.07mm)
■坪量: 220 g/m² ■素材: ホワイトPETフィルム

品番	品名	入数(シート)	JAN
KLP862S	屋外用ラベル A4 ノーカット	10	4902668575875
KLP862	屋外用ラベル A4 ノーカット	100	4902668580596
KLP700S	屋外用ラベル A4 6面 余白あり	10	4902668583979
KLP701S	屋外用ラベル A4 24面 余白あり		4902668583986
KLP702S	屋外用ラベル A4 5面		4902668583993
KLP861S	屋外用ラベル A4 12面		4902668583962



メンテナンス時の注意喚起に



ヘルメットの血液型ステッカーに



ガーデニング用品にも!

まさか!コンクリートに直接貼れるの!?

粗い面対応



- 特殊な糊がざらざら面に入り込みしっかり貼れます。
- ➡ マンション・駐車場などの管理会社に最適!
- マンションやオフィスなどのコンクリートの外壁に!
- 駐車場、駐輪場などの表示に! ●素焼きの植木鉢にも!

駐車禁止



▲ KLPB702S
屋外用ラベル 粗い面対応 A4 5面

■シートサイズ: A4 (210×297mm) / A3 (297×420mm) ■厚さ: 0.23mm (ラベルのみの厚さ: 0.08mm)
■坪量: 216 g/m² ■素材: ホワイトPETフィルム


品番	品名	入数(シート)	JAN
KLPB862S	屋外用ラベル 粗い面対応 A4 ノーカット	10	4902668584068
KLPB700S	屋外用ラベル 粗い面対応 A4 6面 余白あり		4902668584075
KLPB701S	屋外用ラベル 粗い面対応 A4 24面 余白あり		4902668584082
KLPB702S	屋外用ラベル 粗い面対応 A4 5面		4902668584099
KLPB861S	屋外用ラベル 粗い面対応 A4 12面	5+1	4902668584051
KLPB862A3S	屋外用ラベル 粗い面対応 A3 ノーカット		4902668587304



コンクリートの外壁に



ビル・マンションの管理に

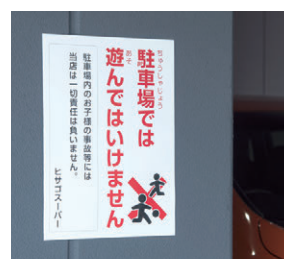

駐車場内の注意喚起に

使用可能温度：-20℃～+80℃

レーザ・コピー専用 屋外用ホワイトフィルム

油面对応



えっ!!油のついた面に貼れるの!?

●油のついた面でもすべらず貼れる特殊な糊を使用しています。

工場、厨房など油を使う現場に最適!

●工場などの機械や工具に! ●お店の厨房機器に!



▲ KLPA862S
屋外用ラベル 油面对応 A4 ノーカット

■シートサイズ：A4 (210×297mm) ■厚さ：0.23mm (ラベルのみの厚さ：0.08mm)
■坪量：216 g/m² ■素材：ホワイトPETフィルム

品番	品名	入数(シート)	JAN
KLPA862S	屋外用ラベル 油面对応 A4 ノーカット	10	4902668584044
KLPA700S	屋外用ラベル 油面对応 A4 6面 余白あり		4902668584006
KLPA701S	屋外用ラベル 油面对応 A4 24面 余白あり		4902668584013
KLPA702S	屋外用ラベル 油面对応 A4 5面		4902668584020
KLPA861S	屋外用ラベル 油面对応 A4 12面		4902668584037



油を扱う作業場に



油で汚れた工具に



厨房・卓上用品にも!

結露面对応



ナンデ!? 湿気で結露している面に貼れるの!?

●水分に触れても接着力が落ちにくい特殊な糊を使用しています。

湿気の多い作業場に最適!

●シンクや水飲み場などの水回りに! ●銭湯やプールなどの案内表示に!
●リネンサプライ工場など湿気の多い現場に! ●冷凍や冷蔵品などに!



▲ KLPC702S
屋外用ラベル 結露面对応 A4 5面

■シートサイズ：A4 (210×297mm) ■厚さ：0.23mm (ラベルのみの厚さ：0.08mm)
■坪量：215 g/m² ■素材：ホワイトPETフィルム

品番	品名	入数(シート)	JAN
KLPC862S	屋外用ラベル 結露面对応 A4 ノーカット	10	4902668584143
KLPC700S	屋外用ラベル 結露面对応 A4 6面 余白あり		4902668584105
KLPC701S	屋外用ラベル 結露面对応 A4 24面 余白あり		4902668584112
KLPC702S	屋外用ラベル 結露面对応 A4 5面		4902668584129
KLPC861S	屋外用ラベル 結露面对応 A4 12面		4902668584136



湿気の多い作業場の注意喚起に



保冷庫内の備品管理に



冷凍・冷蔵品にも!

強粘・再剥離



便利! しっかり貼れるのに、剥がすときはキレイ!

●強粘着なのに再剥離。糊残りなく剥がせます。

●季節広告や募集広告など一時的なPOPに最適!

●季節広告や募集広告に! ●お店のPOPに! ●駐輪場の許可証に!



▲KLPH862S
屋外用ラベル 強粘再剥離 A4 ノーカット

■シートサイズ: A4 (210×297mm) ■厚さ: 0.23mm (ラベルのみの厚さ: 0.08mm)
■坪量: 210 g/m² ■素材: ホワイトPETフィルム

品番	品名	入数(シート)	JAN
KLPH862S	屋外用ラベル 強粘再剥離 A4 ノーカット	10	4902668584198
KLPH700S	屋外用ラベル 強粘再剥離 A4 6面 余白あり		4902668584150
KLPH701S	屋外用ラベル 強粘再剥離 A4 24面 余白あり		4902668584167
KLPH702S	屋外用ラベル 強粘再剥離 A4 5面		4902668584174
KLPH861S	屋外用ラベル 強粘再剥離 A4 12面		4902668584181



期間限定の募集広告に



セール・催事の案内に




駐輪場の許可証にも!

面付図一覧


単位: mm

好きな形にカットして使えます!

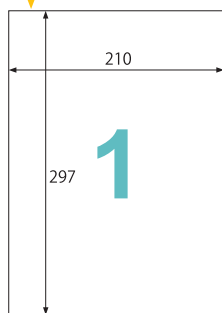

ラベルサイズ 210×297mm


〈KLPH862(S)〉

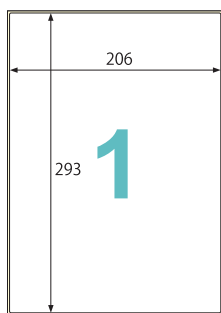

ラベルサイズ 206×293mm


〈KLPH862(S)以外〉

サインプレートに!

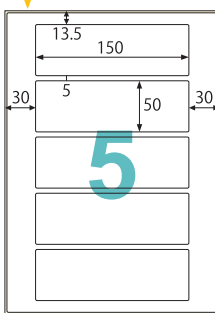


ラベルサイズ 150×50mm

注意喚起マークに!

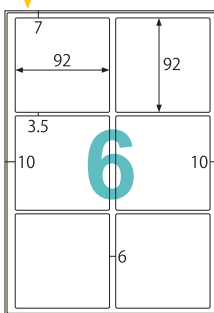


ラベルサイズ 92×92mm

製品ラベルに!

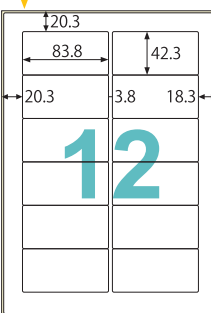

ラベルサイズ 83.8×42.3mm


備品管理に!

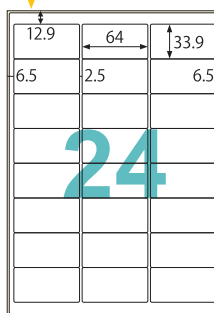

ラベルサイズ 64×33.9mm

※油面対応、粗い面対応、結露面対応、強粘・再剥離ラベルは製品の特性上、剥離紙より内側にラベルを設計しておりますが、デザインの作成はA4定型サイズで行ってください。

ポスターに最適なビッグサイズ!

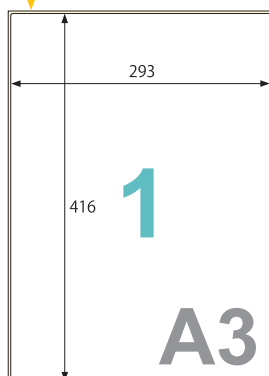

粗い面対応
は
A3サイズも
ございます!

ラベルサイズ
293×416mm

〈KLPH862A3S〉

※デザインの作成はA3定型サイズで行ってください。

空気が残らない UVカット透明保護フィルムシール



大切な印刷物を簡単にキレイに保護します。自由にカットしてお使いください。

空気が抜けて吸い付くようにピタッ!と貼れる 98%以上UVカット

■品番: A4UV ■入数: 10シート ■サイズ: A4 (210×297mm)
■税込価格: 2,860円 (本体価格: 2,600円) ■JAN: 4902668600270

案内表示や注意喚起に

ポスターや企画書などに

POPやカードに



※本製品に印刷はできません。

ヒサゴの

屋外用ラベルで

オフィス

店舗

公共施設

工場

工事現場

学校



案内表示

注意喚起

のお悩み解決!!

スーパーの駐車場にて



コンクリート壁に
ポスターを貼ったら
すぐに剥がれてしまった…



ポスター

粗い面対応 で解決!

案内標識・注意喚起は敷地内の安全対策にとっても大切です。

「粗い面対応」ならコンクリートのざらざら面に特殊な糊が入り込み
しっかり貼れるので、いつのまにか剥がれてしまう心配も要りません。

お悩み2



印刷物をラミネートして
貼っていたが
角から水が入って
ブヨブヨに…

強粘着タイプ で解決!

迷惑駐車防止のカラーコーンや注意喚起の立て看板には
「強粘着タイプ」のラベルを。ラミネートの手間なく、
端から剥がれにくく、長期間、読みやすく美しい表示が保てます。

敷地内のカラーコーンに



管理者表記もバッチリ!

ヒサゴビル管理組合

お悩み3



募集広告を
テープで貼ったら、
壁にテープ跡が
残ってしまった…

病院内の掲示に



強粘・再剥離 で解決!

病院・オフィスの期間限定の
お知らせや募集告知は意外と多いもの。
テープを使うと壁に密着せず浮いてき
たり、剥がしたあとのベタベタも気にな
ります。

「強粘・再剥離」なら掲示中は
しっかり貼れて剥がれずキレイ。
剥がすときは糊残りなく剥がせます。

お悩み4



試薬 A

保冷庫で管理している
薬品のラベルが
結露でふやけてしまった…

研究用保冷庫に



結露面対応 で解決!

研究所や病院で管理している薬品の
取り扱いには充分な注意が必要です。
保冷庫内の結露によってラベルが判読
できなくなったら大変。

「結露面対応」ならラベルの上から
の水分に強いだけでなく、
接着面が結露している状態でも貼れる
から便利です。

耐水❖ 耐光❖ 使用可能温度：-20℃～+80℃

屋外用ラベル レーザ・コピー専用 シルバーフィルム 備品用 つや消しタイプ


- 耐水性・耐光性に優れたシルバーフィルム素材です。
- つや消しシルバーなので、上品で高級感のある印象を与えます。
- 下地が透けないので、バーコード印刷にもおすすめです。



▲KLPS703S

面付図一覧

単位:mm

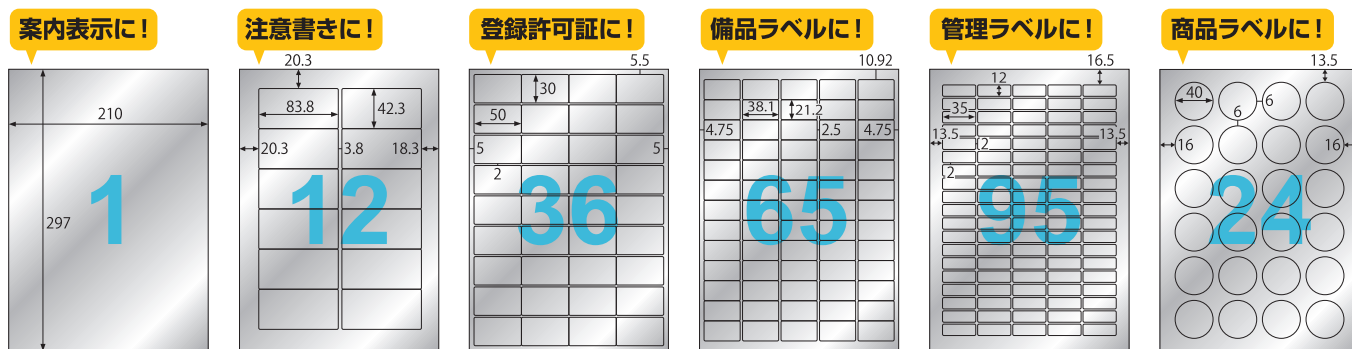

■シートサイズ：A4 (210×297mm) ■厚さ：0.23mm (ラベルのみの厚さ：0.07mm) ■坪量：233g/m²

品番	品名	ラベルサイズ(横×縦mm)	入数(シート)	JAN
KLPS862S	屋外用ラベル シルバーフィルム 備品用 A4 ノーカット	210×297	6	4902668600249
KLPS861S	屋外用ラベル シルバーフィルム 備品用 A4 12面	83.8×42.3		4902668600232
KLPS703S	屋外用ラベル シルバーフィルム 備品用 A4 36面	50×30		4902668600218
KLPS3011S	屋外用ラベル シルバーフィルム 備品用 A4 65面	38.1×21.2		4902668600256
KLPS704S	屋外用ラベル シルバーフィルム 備品用 A4 95面	35×12		4902668600225
KLPS3019S	屋外用ラベル シルバーフィルム 備品用 A4 丸24面	直径40		4902668600263

ラベル作成が簡単にできます！



Windows対応!

無料!

初心者でもカンタン!

<https://www.hisago.co.jp/hisago-kobo/>

クラウド版テンプレートもございます
ニューテンプレート

無料!

インストール不要!
スマホでも編集可能!

https://www.hisago.co.jp/service/new_template/

〈屋外用ラベルホワイトフィルム専用イラスト例〉



〈屋外用ラベルシルバーフィルム専用テンプレート例〉



※商品/パッケージやチラシの使用例写真はイメージです。一部を除き、デザインデータの提供は行っておりません。

「ヒサゴ工房」「ニューテンプレート」は別会社のTB株式会社作成・サポートしております。操作についてのお問い合わせは、ホームページ内の専用「お問い合わせフォーム」をご使用ください。ヒサゴ株式会社にメール、お電話いただいてもお答えすることができません。ご了承ください。

※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。※出荷単位はすべて1です。

※記載されている会社名・商品名は各社の商標または登録商標です。

※ヒサゴ工房は、ヒサゴ株式会社の登録商標です。

※「テンプレートBANK」は登録商標です。

※「ラベルマイティ」は、株式会社ジャストシステムの商標または登録商標です。

※掲載事項は改良のため予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。



https://www.hisago.co.jp/service/new_template/



オーダーメイドも承ります。
ご相談ください。

商品に関するお問い合わせは…ヒサゴインフォメーションセンター
TEL 052-936-1631 FAX 052-936-1396

ヒサゴホームページ <https://www.hisago.co.jp/>