

EA760AS-11(デュロメーター)取扱説明書

Ver.1.0

このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用に際しましては取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。

◆概要


- ・EA760AS-11は手の平にすっぽりと収まるコンパクトなモデルです。
- ・大きなLEDディスプレイでシンプルに3つのボタンで操作できます。
- ・この機器では材料の押し込み硬度を測定できます。
- ・ショアAタイプ硬度(ゴム用)として読取値は表示されます。
- ・幅広い種類の柔らかい材料の測定に:
加硫ゴム(タイヤ)、ニトリル、弾力性のある材料(ラバー)、ネオプレン、
合成ゴム、アクリルエラストマー、ワックス、フェルト、皮革など




◆仕様

- ・測定範囲…0~100HSA
- ・精度…<1%
- ・分解能…0.5HSA

◆各部名称

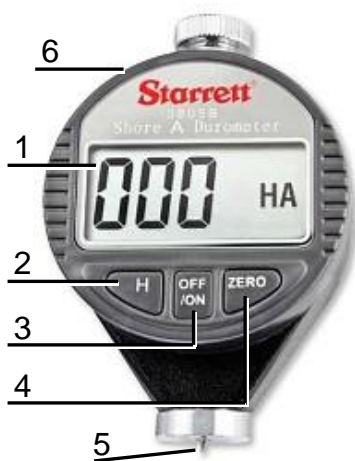

- 1、LCD表示
- 2、ホールドボタン
- 3、オン/オフスイッチ
- 4、ゼロ設定ボタン
- 5、測定子
- 6、電池収納部

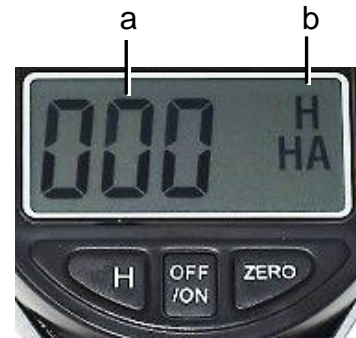

- a、ショア硬度表示
b、ホールド機能表示

◆電源の入れ方

オン/オフスイッチ(3)を押すと、電源が入ります。電源を切るときは、再度スイッチを押して下さい。

◆測定方法

測定子(5)を対象物に押し当てます。測定部の底面が完全に対象物に接するまで押し当てて下さい。
その時に表示される数値が、対象物のショア硬度です。

◆ゼロ設定

ゼロ設定ボタン(4)を押すと、ショア硬度表示が「000」と表示されます。
ショア硬度表示にずれが生じている場合に使用して下さい。

◆読取値のホールド

測定中、読取値を固定したい場合、ホールドボタン(2)を押して下さい。
その時の読取値が固定されます。ディスプレイ上に「H」の表示が出ます。
解除する場合は再度ボタンを押して下さい。

◆電 源

ボタン電池SR44 1個

電池の取替え方法

- 上側の電池蓋をあけ、
- ボタン電池SR44 1個を挿入します。
- 電池方向を間違わないよう、セットしてください。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929