



BOSCH



現場で鍛え上げられ、進化した第4世代登場！

コンクリート探知機

**D-TECT 200JPS型
D-TECT 200JP型**

It's in your hands. Bosch Professional Measuring Tools.

カラーディスプレイで探知結果、材質をわかりやすく表示。
簡単に探知画像を保存、PCへ転送でき、より使い易く安全な作業をサポート！

- 01 材料によって選べる7つの探知モード**
- ◎ **コンクリート** (最大探知深さ：金属200mm、金属以外80mm)
乾燥したコンクリートの中の対象物を探知します。
 - ◎ **湿ったコンクリート** (最大探知深さ：金属60mm)
乾いていないコンクリートの中の対象物(金属)を探知します。
 - ◎ **レンガ** (最大探知深さ：80mm)
無垢のレンガや単層壁で、金属、電気配線、プラスチックパイプなどを探知します。
 - ◎ **石膏ボード** (最大探知深さ：木材38mm、木材以外80mm)
木や石こうボードで、木材、電気配線、金属などを探知します。
 - ◎ **配管式床暖房** (最大探知深さ：80mm)
配管式床暖房の床の中の水のいったプラスチックパイプ、金属などを探知します。
 - ◎ **Vertical coring brick** (最大探知深さ：80mm)
垂直方向に多くの穴(空洞)があいたレンガの中の対象物を探知します。
 - ◎ **Horizontal coring brick** (最大探知深さ：80mm)
水平方向に多くの穴(空洞)があいたレンガの中の対象物を探知します。

02 用途に合わせて4つの表示ビュー 《簡単に探知画像を保存、PCへ転送》


オブジェクトビュー
探知深さ、対象物の材質、対象物間距離を表示

①モード表示
②対象物の材質をカラー表示
●青色:帯磁金属(鉄筋など)
●青緑色:非帯磁金属(銅管など)
○白色:非金属(木、プラスチックパイプなど)
●黄色:通電線
●灰色:材料不明
③探知対象物表面までの深さ
④探知対象物の材質表示



スポットビュー
コーナーや狭い場所での探知に最適

Brick / Universal

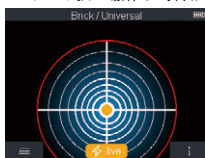


2Dシグナルビュー
探知対象物の信号強度と深さを表示します

①強い信号は白で囲まれた青いエリアで表示
②探知対象物の深さは青いエリアの中心部分



シグナルビュー
探知対象物の信号強度を波形の高さで表示

Concrete

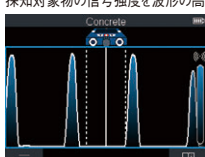

03 便利なデータ転送
スクリーンショット機能とUSB-C/micro-SDカード接続を介した転送で迅速にPCへ探知画面を保存。

探知画像データの保存・転送

- ◎オブジェクト・ビュー画面にて、探知した画面を表示したままデータ保存ボタンを押します。
- ◎データはSDカードと本体に保存されます。
- ◎データをPCに転送するには、USB-Cケーブルを介して転送します。またはSDカードを使用して転送します。



コンクリート探知機
D-TECT 200JPS型
(2.0Ahバッテリー1個・充電器・キャリングケース[L-BOXX136N]付)

D-TECT 200JP型
(本体のみ・キャリングバッグ[布製]付)



- レーダー技術
精度と安全性の向上。
- USB-C及びMicro-SDカードスロット
データ転送が可能。
- 直感的なユーザーインターフェイス
探知された対象物を色分け表示。複数の対象物を表示可能。
- 深さ表示
対象物表面までの深さを表示。
- スクリーンショットの機能
探知画面を保存して、PCに転送可能。本体内でも確認できます。
- デュアル電源
10.8Vリチウムイオンバッテリー及び単3アルカリ乾電池4本で使用可能。

《画像はD-TECT 200JPS型》

仕様	D-TECT 200JPS型・D-TECT 200JP型
最大測定範囲*1	200mm(乾燥したコンクリート内金属)
探知精度*1	中心部：±5mm
深さ精度*1	乾燥したコンクリート：±5mm
深さ精度*1	湿ったコンクリート：±10mm
最小測定間隔*1	40mm
使用温度範囲	-10℃～+50℃
保管温度範囲	-20℃～+70℃
電源(バッテリー使用時)*2	プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー
連続使用時間*2	10.8Vリチウムイオンバッテリー-2.0Ah：約6時間
電源(乾電池使用時)	単3アルカリ乾電池4本
連続使用時間	単3アルカリ乾電池：約2時間
質量	質量0.64kg(乾電池使用時)
防塵・防水性能	IP5X
サイズ	(H)231×(W)106×(D)112mm
標準付属品	アルカリ乾電池ホルダー1個、ハンドストラップ1本、USBType-Cケーブル1本、単3アルカリ乾電池(テスト用)4本

*1：対象物の大きさや材質、探知対象物の材質や状態、選択された表示ビュー、探知周囲環境(WiFiその他の電波環境など)により異なります。
*2：ボッシュ純正10.8Vリチウムイオンバッテリー[プロ用]が使用可能。
D-TECT200JPS型は標準付属、D-TECT200JP型は別売。

2 YEAR WARRANTY **2年保証**
*WEB登録が必要となります。

《安全上のご注意》
ご使用前に、「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

●掲載の価格に消費税は含まれておりません。消費税は別途申し受けます。 ●価格および仕様は、予告なく変更する場合があります。 ●掲載の価格、仕様は2021年10月現在のものです。
●掲載の写真は、撮影上および印刷上の諸条件により、実際の色とは多少異なります。 ●写真は海外で撮影されたものもあり、日本仕様とは一部異なる場合があります。

BOSCH
ホームページ
<http://www.bosch.co.jp>
電動工具事業部
☎03(5485)6161(代表)

ボッシュ 株式会社
〒150-8360 東京都渋谷区渋谷 3-6-7
製品に関するご相談は

ボッシュ コールセンターフリーコール(無料)
0120-345-762
(土・日・祭日を除く、午前9:00～午後5:30のサービス)
※本ダイヤルでの通話は、電話応対の品質向上とお問い合わせ内容確認のため、録音させていただいております。

ボッシュ製品のお求めは

(2021年10月現在)