



ラベルプリンター
「テプラ」専用

SR5900P

※本体価格 ¥29,800 +消費税
JANコード: 4971660770335

- 本体色:ブラック ●ヘッド構成:サーマルヘッド(360dpi・384dot)、熱転写PRO印刷方式 ●テープカートリッジ:P-TAPE規格4・6・9・12・18・24・36mm-カットラベル ●カッター:ハーフカット機能付きオートカッター ●トリマー:オートトリマー(9~36mm) ●電源:付属ACアダプタ ●寸法:約123(W)×153(D)×139(H)mm ●質量:約1,100g(テープ除く) ●インターフェイス:USB接続・有線LAN接続(10BASE-T/100BASE-TX)・無線LAN接続(IEEE802.11b/g/n) ●同梱品:試用PROテープカートリッジ、ACアダプタ(AS1527J)、USBケーブル、ヘッドクリーニングテープ、Windows用ラベルソフト(CD-ROM)、転写スティック

ラベルソフト動作環境
 【Windows】●対応OS:日本語Windows 8/7/Vista/XP(32bit版、64bit版に対応) ※各OSの推奨環境以上でお使いください。 ※Windowsをアップグレードしたパソコンでは正しく動作しないことがあります。 ※Windows Vista Enterpriseは動作対象外です。 ●対応PC:PC/AT互換機・対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータ ●ハードディスク占有容量:約300MB ●ドライブ:CD-ROMドライブ ●ディスプレイ解像度:1024×768(XGA)/High Color以上
 【Mac OS】●対応OS:Mac OS X 10.8/10.7/10.6 ●対応Mac:Intelプロセッサを搭載したMac ●ハードディスク占有容量:約200MB ●ディスプレイ解像度:1024×768(XGA)
 【IOS】●対応OS:最新の対応状況を当社ホームページでご確認ください。

カットラベル

あらかじめ丸型・楕円・角丸にカットされたラベルです。強粘着仕様で長期間の貼付に適しています。

SR5900P専用	型	丸型 ○	楕円 ○	角丸 □
		○ 25mm	○ 25×38mm	□ 25×38mm
白/黒文字	品番	SZ001S	SZ002S	SZ003S
	枚数	180枚	140枚	140枚
	価格	¥3,000+消費税	¥3,000+消費税	¥3,000+消費税
銀/黒文字	JAN	4971660770342	4971660770359	4971660770366
	品番	SZ001X	SZ002X	SZ003X
	枚数	110枚	90枚	90枚
	価格	¥3,000+消費税	¥3,000+消費税	¥3,000+消費税
	JAN	4971660770373	4971660770380	4971660770397

OPTION

テープカートリッジケース
SR4TH
(本体価格 ¥1,400 +消費税)

A4ボックスファイルサイズにテープカートリッジ(12mm幅40個分)を収納し、4つのボックスでテープ色・幅や種類ごとに整理できます。 ※テープカートリッジは同梱されておりません。

ヘッドクリーニングキット
RC15
(本体価格 ¥800 +消費税)

印刷ヘッドの汚れを落とす専用のクリーニング液セット。

ヘッドクリーニングテープ
SR36C
(本体価格 ¥2,000 +消費税
(4~36mmテープ対応専用))

テープ送りするだけで、ヘッドを簡単にクリーニングできるカートリッジタイプ。(約120回クリーニング可能)

ラベルラミネーター
RL18
(本体価格 ¥1,000 +消費税
(厚紙:フリースターフィルム12mm幅)
※別途送料あり)

■ 活版用ラミネートフィルム(12mm幅)
RL9FM(9mm幅) (本体価格 ¥400 +消費税)
RL12FM(12mm幅) (本体価格 ¥500 +消費税)
RL18FM(18mm幅) (本体価格 ¥600 +消費税)

《 ERP開発者様、アプリ開発者様向け 》

SPC10-API

ERP製品開発者様、企業のシステム管理者様向けに、APIの情報を公開しています。「SPC10-API」機能により、Windowsで動作するシステムからPCラベルソフト「SPC10」を呼び出して、「テプラ」によるラベル印刷を可能にします。
<http://kingjim.jp/spc10-api>

TEPRA-Print SDK

iOSアプリ開発者向けに、「テプラ」によるラベル印刷機能をアプリに組み込める開発ツール(SDK)を用意し、無償提供しています。
<http://kingjim.jp/!sdk>

*プログラムに関するアドバイスやデバッグなどにつきましては、当社のサポート対象外となります。

●このパンフレットの内容は2013年10月現在のものです。 ●PROテープカートリッジはお客様に分解・再生することはできません。 ●パンフレットに表示されている(本体価格)は、メーカー希望小売価格です。消費税の金額は含んでおりません。 ●パンフレットに記載されている仕様・価格・デザイン他は予告なく変更する場合があります。 ●商品の色は撮影、印刷、インクなどの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。 ●キングジム、KING JIM、TEPRA、P-TAPEは株式会社キングジムの商標または登録商標です。 ●Twitterは、アメリカ合衆国または他国におけるTwitter Inc.の登録商標です。 ●Facebookは、Facebook Inc.の商標です。 ●Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標です。 ●Mac、Mac OS、iPad、App StoreはApple Inc.の商標です。 ●QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

詳しくはWEBへ @kingjim
 ●キングジム公式Facebookページ <http://www.facebook.com/kingjim.jp>
 ●キングジムメールマガジン <http://kingjim.jp/kj-times>

▲安全に関するご注意 正しく安全にご使用いただくため、ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。

■お求めは、信用とアフターサービスのゆきとどいた当店で。

フリーダイヤル(全国共通) **お客様相談室 ☎0120-79-8107 FAX 0120-79-8102**

受付時間:平日(月曜日~金曜日)午前9:00~午後5:30 www.kingjim.co.jp
 携帯電話をご使用の場合は:0570-06-4759 (通話料お客様負担)

KING JIM
 株式会社キングジム
 東京都千代田区東船場1丁目10番18号
 〒100-0031

KR-1310-01



オフィスで共有 ネットワーク対応「テプラ」



PC 接続専用



ラベルプリンター「テプラ」PRO
SR5900P (本体価格)
 ¥29,800+消費税


圧倒的スペックを誇る PC接続専用「テプラ」高速印刷モデル



原寸大

オフィスのネットワーク環境に 対応した接続方式

従来のUSB接続に加え、有線LAN・無線LAN接続も可能。Windows/Mac OS/iOSに対応し、複数台のパソコンで共有しての利用や、iOS端末からの直接印刷など、さまざまな使用シーンで活躍します。

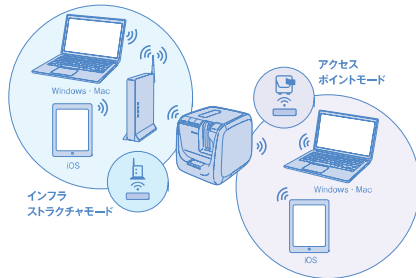

印刷速度1.7倍、動作音は1/2

従来機と比べ印刷速度が最大で約1.7倍になり、印刷にかかる時間が大幅に短縮。連続印刷時の作業効率を改善して、大量のラベル作成もスピーディーに。さらにカッター動作音も約半分の静音設計で、周囲を気にせず作業ができます。

※18mmテープ使用時(当社比)
※最大印刷速度35mm/秒(4~18mm幅テープ印刷時)

丸型、楕円、角丸長方形の カットラベル対応

※SR5900専用

PROテープカートリッジに加え、あらかじめ定形にカットされたラベルに、フチなし印刷できる「カットラベル」にも対応。備品管理、保守メンテナンス、ヘルメットの名称表示など多様なニーズに対応します。

※カットラベルの詳細は、パソコン画面をご覧ください。
※ラベルカラーは白・緑の2種類



丸型 白



楕円 銀

資産種別	固定資産
備品名	ノートPC
管理番号	A B C 0 1 2 3
購入日	2013/4/1
管理部門	情報システム部

角丸 銀

テープエンド検出(印刷再開機能)

テープの終わりを自動で検出。連続印刷時にテープがなくなった場合でも、テープカートリッジを交換後、すぐに印刷を再開できます。

PROテープカートリッジ 4~36mmに対応

極細の4mm幅はCDやDVDのケースに、広幅の36mmは公衆表示にと最適なサイズが選べます。多彩なバリエーションを誇る機能性ラベルの使い分けで、さらに活用シーンが広がります。



新PCラベルソフト 「SPC10」*でさらに簡単・便利

パソコン上でらくらく操作、自由にデザイン

パソコンならではの高い操作性で、ラベルのレイアウトや文字の編集が簡単。パソコン内蔵の書体(True Typeフォントのみ)が指定でき、より自由に高度なラベル作成を可能にします。
※日本版Windows 8/7/Vista/XP 32bit版、64bit版に対応(各OSの推奨環境以上でお使いください)

すぐに使える多彩な「ラベルカタログ」

用途別にあらかじめデザインされたラベルのフォームを豊富に用意。文字を差し替えるだけで簡単にオリジナルラベルが作成できます。

ラベルカタログ
1,675冊

便利な「ショートカットメニュー」

備品管理ラベルのフォームやQRコードラベルの設定を簡単に呼び出すことができます。

大量のラベル作成も「流し込み印刷」でスピーディ

CSV形式やExcelなど他のアプリケーションのデータを読み込み、ラベルにレイアウトして印刷する「流し込み印刷」機能を搭載。

豊富な「記号」「外枠」


さまざまなジャンルでお使いいただける「記号」「外枠」を豊富に用意。注意表示や案内表示の他、「環境絵文字」「公共表示」など、専門的な記号や絵文字も搭載しています。

記号 1,599冊
外枠 106冊




その他の特長

- ★Unicode対応なので外国語も使用可能。お持ちのパソコンにインストールされているフォントや記号をそのまま使って、外国語表記のラベルが作成できます。
- ★5種類のカラーストック、2色印刷の印刷も対応。QRコードはモノクロ、Mac OS/Win、PDF417、Data Matrixの4種類の2次元コードの印刷が可能です。
- ★市販のアプリケーションで作成したイメージファイル(BMP、WMF、EMF、JPG、TIFF形式)を挿入できます。
- ※従来のPCラベルソフト「SPC03」で作成したファイルを開くことはできません。

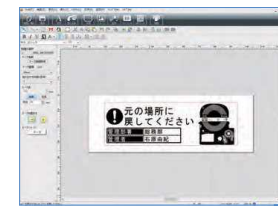

安全優先

 

Mac OS用ラベルソフト TEPRASMA3

オートレイアウト機能

文字を入力するだけで、テープ幅に応じたレイアウトに自動調整します。

シンプルインターフェイス

レイアウトを確認しながら入力できるダブルウィンドウ方式を採用。

記号・絵文字や外枠をイメージとしてラベルに挿入可能
※TEPRASMA3は、Mac App Storeからのダウンロード版のみです。



iOSアプリ TEPRALINK

iOS端末からラベルを作成することができます

【機能一覧】
手書き機能で画面上を指でなぞって文字入力可能。
記号やあらかじめデザインされたレイアウトを豊富に用意。

カメラを起動し、作成したラベルの貼付けイメージを保存可能。

※最新のバージョンの情報は当社ホームページでご確認ください。
※TEPRALINKは、App Storeからのダウンロード版のみです。

