


KL-M7

オープン価格 JANコード：4971850 488798

対応テープ種類	NAME LAND Tape
対応テープ幅	3.5 / 6 / 9 / 12 / 18 / 24 mm
最大印刷幅	12 mm [18 / 24 mm幅テープ使用時]
内蔵書体	漢字 3 / かな 8 / 英数 12

ハーフカット機能付きオートカッター

シールにのみ切り込みを入れ、台紙からはがしやすいようカットします。すべてカットしないので、テープがバラバラにならず、連続印刷や連番印刷などに便利です。

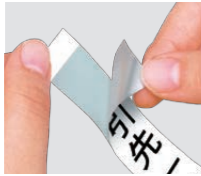

ハーフカット機能付きオートカッター搭載
充実の基本機能を備えたスタンダードモデル



営業部[1] 営業部[2] 営業部[3]

- 液晶表示 8桁 × 4行
- 印刷プレビュー
- ハーフカット機能付きオートカッター
- 入力方式 キーボード
- キー配列 JIS
- キー入力 ローマ字 / かな
- 縦横同時印刷
- 連番印刷
- 連続印刷
- テープ長さダイレクト設定
- 絵文字・記号 1,243種類
- フレーム 75種類
- フォーマット 96種類
- デザインロゴ 100種類
- ACアダプター / 電池

KL-E300*

オープン価格 JANコード：4549526 701085

対応テープ種類	NAME LAND Tape
対応テープ幅	3.5 / 6 / 9 / 12 / 18 / 24 mm
最大印刷幅	18 mm [24 mm幅テープ使用時]
内蔵書体	LABEL DESIGN MAKER 書体 (パソコン・スマホ) / パソコン・スマホ搭載書体

*印の商品は数量に限りがございますので、品切れの際はご容赦ください。

入力もアレンジも思いのままに
PC & スマホ接続モデル



ラベル印刷ソフト
[LABEL DESIGN MAKER] の
詳細はP14もしくはWebサイトで
確認できます。
labeldesignmaker.casio.jp

スペースに合わせて縦でも横でも置ける

設置面積が少なくて
済む縦置き、モニター
下に収まる横置き、どち
らでも設置可能。



押すだけでプリントできる便利なボタン

メモリープリント
あらかじめ登録したラ
ベルデータを、ワンタ
ッチで印刷。頻繁に使用
するラベルを手軽に作
成できます。登録でき
るデータは1枚分です。

リピプリント
前回印刷した内容を
ワンタッチで再印刷。
追加で印刷したいとき
などに便利です。

- 本体機能
- ハーフカット機能付きオートカッター
 - 入力方式 PC / スマホ
 - 印字速度 2倍
 - パソコンリンク
 - スマホリンク
 - ACアダプター
- ラベル印刷ソフト [LABEL DESIGN MAKER (パソコン・スマホ)] 使用時の機能
- 印刷プレビュー
 - 連番印刷
 - 連続印刷
 - コピー / ペースト
 - タイムスタンプ / タイムスパン
 - イラスト [PC版] 1,289種類
 - イラスト [スマホ版] 1,386種類
 - フレーム [PC版] 41種類
 - フレーム [スマホ版] 56種類
 - フォーマット [PC版] 682種類
 - フォーマット [スマホ版] 263種類
 - バーコード / QRコード印刷
 - デザインラベル (ダウンロードコンテンツ)

*1 当社製品KL-T50/M7との比較。印刷条件により異なります。 *2 PC版のみ対応。 *3 タイムスパンはPC版のみ対応。

NAME LAND

ラベルで
暮らしを心地よく



KL-H75

オープン価格 JANコード：4971850 185055

対応テープ種類	NAME LAND Tape
対応テープ幅	3.5 / 6 / 9 / 12 / 18 / 24 mm
最大印刷幅	12 mm [18 / 24 mm幅テープ使用時]
内蔵書体	漢字 2 / かな 6 / 英数 6

整理収納からお名前つけまで
幅広く使えるエントリーモデル



本体やACアダプターを収納
「しまえるBOX」付き

テープやACアダプ
ターなどと一緒に
本体を収納できる
ケースを付属。取っ
手付きで、持ち運
びにも便利です。



- 液晶表示 6桁 × 2行
- 印刷プレビュー
- 手動カッター
- 入力方式 キーボード
- キー配列 あいうえお
- キー入力 ローマ字 / かな
- 絵文字・記号 631種類
- フレーム 85種類
- フォーマット 63種類
- デザインロゴ 80種類
- ACアダプター / 電池

KL-P40

オープン価格
JANコード：[KL-P40-WE] 4971850 098539
JANコード：[KL-P40-BU] 4971850 098546

対応テープ種類	NAME LAND Tape
対応テープ幅	3.5 / 6 / 9 / 12 / 18 mm
最大印刷幅	12 mm [18 mm幅テープ使用時]
内蔵書体	漢字 2 / かな 6 / 英数 6

手軽にさっと使えるコンパクトモデル



WE:ホワイト

BU:ブルー

連続印刷

一度の印刷操作で、同じ内容のラベル
を50枚まで印刷可能。



※印刷後、ハサミなどを使って
点線部分をカットしてください。

- 液晶表示 6桁 × 1行
- 印刷プレビュー
- 手動カッター
- 入力方式 キーボード
- キー配列 かなめくり
- ローマ字 / かなめくり
- 連続印刷
- 絵文字・記号 638種類
- フレーム 85種類
- フォーマット 47種類
- ACアダプター / 電池