

デスクワークのための上質なあかり



特長
蛍光灯スタンドのようなたっぷりの光量と配光をLEDで実現
全点灯時JIS・AA形相当、片側点灯時JIS・A形相当
レンズによる両面配光で均斉度が高く、目に優しい

INFORMATION

品名	LEDクランプ式デスクライト		
JAN	4975058 863913		
品番	EA品番	カラー	備考
LE-H639B	EA761XB-5	ブラック	

● 詳細

蛍光灯スタンドのようなたっぷりの光量と配光をLEDで実現

27W蛍光灯スタンド同等の明るさ 800 lm

しっかりとした明るさを必要とする大学等の研究室や試験室、また、オフィスやSOHOでもたっぷりの明るさを必要とする方にオススメです。
最近手元が暗いと感じる方にもオススメです。

机上が広く使えるクランプ式

机の端に取り付けるクランプ式なので、机上を広く使えます。






全点灯時JIS・AA形相当、片側点灯時JIS・A形相当

左右どちらにも設置できる

ハーフ点灯機能を使って、左右どちらにも設置が可能です。

普段はハーフ点灯で節電しながら、必要な時にセードを動かし全点灯で必要な明るさをしっかり確保できます。

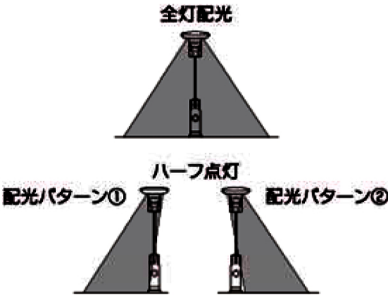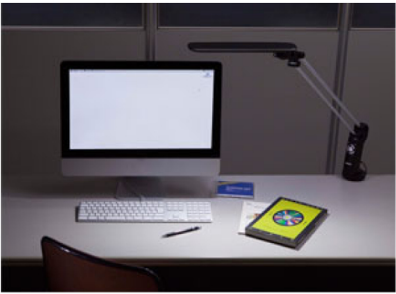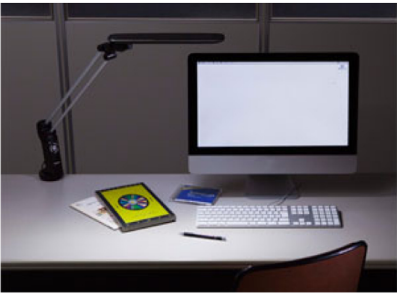

レンズ設計により前後均等に両面配光

独自のレンズ設計により、多重影やグレア（まぶしさ）を抑えました。
また、光源からの距離による照度差も抑え、均斉度が高い目に優しいあかりをお届けします。

作業に適した明るさに調光可能

前後の点灯切替（ハーフ点灯）と5段階調光により、作業内容や周囲環境に合わせた使い方ができます。
必要な時に必要な場所を必要な明るさで照らします。

操作しやすいスイッチ

長寿命・省エネ・低発熱のLED光源

蛍光管や白熱球のような発熱がなく、夏場も快適。

省エネ・長寿命

消費電力 16 W（ JIS照度 AA形 明るさ 最大時 ）、ハーフ点灯 8 W（ JIS照度 A形 片側 明るさ 最大時 ）と蛍光灯スタンドに比べて大幅に省エネ。
ランプ交換不要の長寿命 40,000時間 ※。

※ 光源寿命：光源初期照度の 70 % の明るさになるまでの平均的な時間であり、製品寿命とは異なります。

スムーズ可動の平行アーム

ワンクラス上の平行アームによりセードが平行に動くので、セードを動かしても照射面は平行に動きます。



●仕様



製品寸法	約 710 × 95 × 545 mm セード：約 W 338 × D 95 mm アーム長：約 440 mm 本体長：約 195 mm
製品質量	約 1.4 kg（製品のみ）
電源	AC 100V 50 / 60 Hz
消費電力	16 W 消灯時 0.2W
スイッチ	電源：入 / 切 調光：5 段階（ 100%、65%、40%、20%、10% ） ※ +スイッチ 2秒長押しで明るさ最大、-スイッチ 2秒長押しで明るさ最小 配光：ハーフ点灯 → 逆側ハーフ点灯 → 全灯 の繰り返し
光源	昼白色（ 5000 K ）
演色性	Ra 80
JIS 照度	JIS AA形相当（ 配光：全灯 調光：100%時 ） JIS A形相当（ 配光：ハーフ点灯 調光：100%時 ）
エネルギー消費効率	50.0 lm / W
器具全光束	800 lm
コード長	電源コード：約 1.8 m 本体コード：約 0.9 m

- 寸法は 幅 × 奥行 × 高さ の順で記載しております。
- 商品改良のため、デザイン、仕様を一部予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
- 商品写真は実際の色とは若干異なる場合があります。
- 商品には安全にお使いいただくため、注意表示をしているものがあります。