



LEDデスクライト

オフィスに最適。広いデスク上を均一に照らすJIS規格AA形相当のあかるさ。
デスク上での細かい作業に

LEDクランプ式デスクライト

LE-H639B

EA761XB-5

本体(約):(セード)W338×D95mm・
(アーム長)440mm・
(本体長)195mm/1.4kg
スイッチ方式:プッシュ式 AA形相当

NEW

消費電力
16w

LED	配光切替 3段階	あかるさ 5段階
平行 アーム	前面配光 設計	クランプ 式

LE-H639B/ブラック
4975058 863913


Point

- デスク上を幅広く照らす、直下と周囲との照度差を抑えた、目に優しいレンズ設計
- LEDのまぶしさと多重影を軽減
- 全灯配光時はJIS規格照度AA型相当、ハーフ点灯時はA形相当のあかるさ
- 使用シーンに応じてあかるさ5段階で調光可能
- 右側・左側、どちらでも配置可能なシンメトリードesign

選べる配光パターンと広い可動範囲により、作業に応じた配光調整が可能



全灯配光

机上を広く照らして
細かい作業をしたい時に

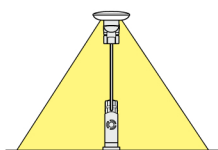

ハーフ点灯

手元だけを照らせば
十分な時は、
ハーフ点灯で節電

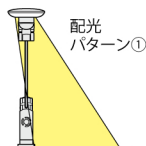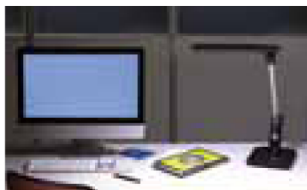

配光パターンの切り替え
で、右側・左側どちらにも
設置OK




配光
パターン②

平行アーム機構



セードの角度を保ったままアームの角度を変えられます。

セードの可動範囲

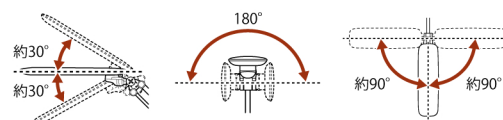

(LEDデスクライト) ※LED光源は直視しないでください。※LEDの光色や明るさにはばらつきがあり、同じ品番でも異なる場合があります。

●商品には安全にお使いいただくため、注意シールを貼っているものがあります。ご使用の際は取扱説明書をご確認の上、正しくお使いください。