


スポットライト用ダクトレール

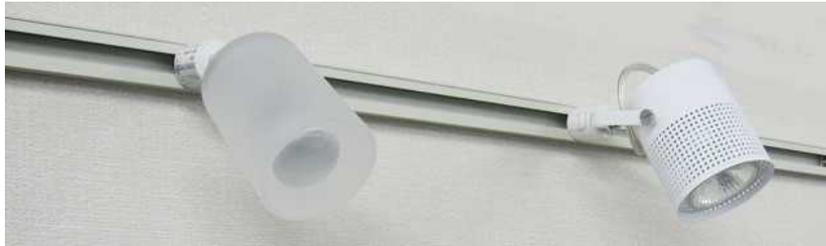

57A

使用例

品番	レール長
EA761XB-56A	50cm
EA761XB-57A	1m

廃番


○EA761XB-55A 用

- コード長…2m
- コンセント&引掛けシーリングタイプ
- 合計600W以下でご使用下さい。
- 耐荷重…5kg
- レール上を照明器具が自由に移動できます。
- 耐トラック仕様

■点灯方法


●①引掛けシーリングを使用する場合

既存の引掛けシーリングに本体の引掛けシーリングを「カチッ」と音がするまで確実に取り付けして下さい。

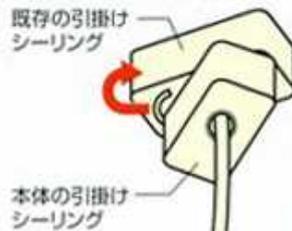

●②コンセントプラグを使用する場合

本体の引掛けシーリングに付属のL型プラグ付きコードの引掛けシーリング側を「カチッ」と音がするまで確実に取り付け、L型プラグ側をコンセントプラグに差し込みます。

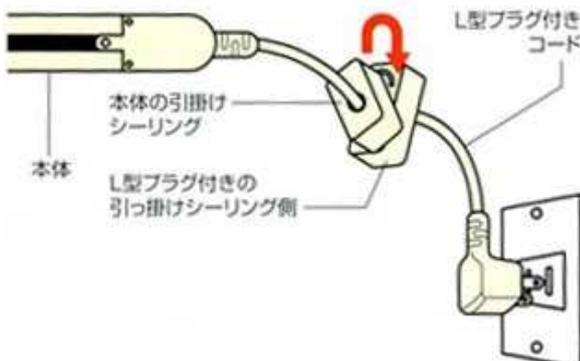

- 別売のスポットライトをライティングダクトレールに取り付け、電源を入れると点灯します。

—— ご使用にあたって ——

■設置場所について

- コンセントからの距離を考慮して、付属のネジを使用して天井面にしっかりと固定して下さい。(取り付ける場合には器具の重量に耐えられる丈夫な水平で安定している場所に設置して下さい。薄い板等に取り付けますと、重量に耐えられず落下しケガ、火災の原因となります。)
- コンクリートに取り付ける場合には専用のネジをご使用下さい。
- 当製品は屋内専用です。屋外では使用しないで下さい。(絶縁不良、感電の原因となります。)
- 当製品は防水ではありません。水のかかる場所、湿気の多い場所での使用は避けて下さい。(感電、故障の原因となります。)