


改良の為予告なく一部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

安全に関するご注意

- 一般用屋内器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
- LED素子は明るさと色にバラツキがある場合があります。
- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入ることがあります。スタンドとラジオ、テレビなどの距離を遠ざけてください。スタンドの向きをかえてください。

(使用上のご注意)
※調光器との併用はしないでください。

スプリング：全色ともシルバー色

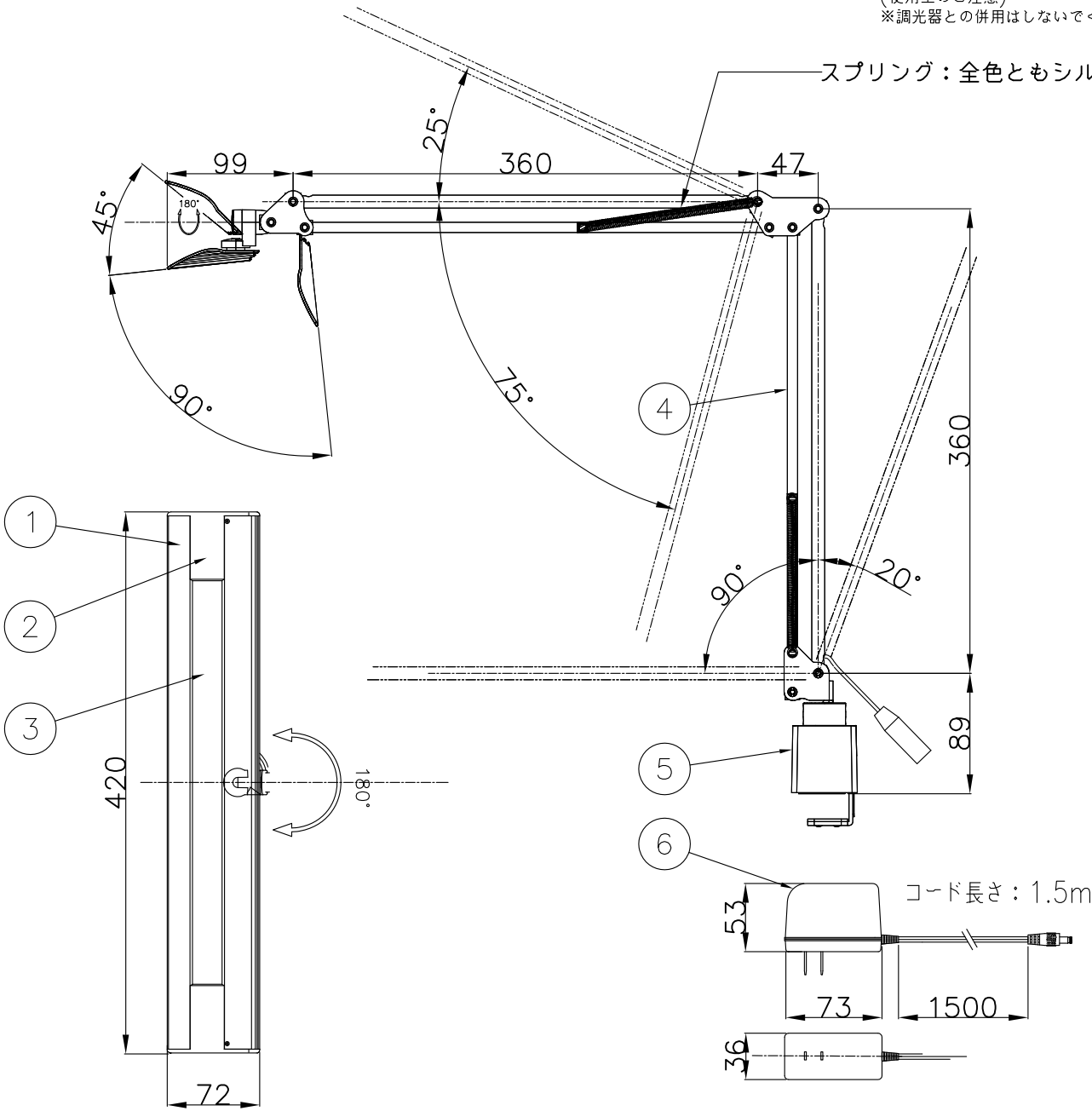

品名	色温度(K)	演色評価数(Ra)	定格電圧(V)	周波数(Hz)	消費電力(W)	定格光束(lm)	固有エネルギー消費効率(lm/W)
Z-10R B/W/SL	5000K	90	100	50/60	11.9	1055	88.7
Z-11R SL	4000K	90	100	50/60	11.9	974	81.8

照明器具の消費電力はJIS C 8105-3の試験方法による。

6	専用電源	1	コネクター付	特記	Ra90	件名
5	クランプ	1	B:黒色 W:白色 SL:シルバー塗装			
4	アーム	1	B:黒色塗装 W:白色塗装 SL:シルバー塗装	器具質量	1.4 kg	ランプ LED11.9W×1
3	拡散カバー	1	B:黒色塗装 W:白色塗装 SL:シルバー塗装			
2	セードキャップ	1	B:黒色 W:白色 SL:シルバー塗装	検印	製図	品名 Z-10R B/W/SL・Z-11R SL
1	セード	1	B:黒色塗装 W:白色塗装 SL:シルバー塗装			
記号	部品名	材質	数量	仕上	福島	亀井
				yamada		