

EA761XE-57 (LED照明灯)取扱説明書

Ver. 1.0

この度は当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きます様お願い致します。

使用上の注意

- ・製品を分解・改造しないで下さい。
- ・付属のACアダプター以外の電源に接続したり、他の用途に使用しないで下さい。
- ・付属のACアダプターはAC100～240V(50/60Hz)以外の電源で使用しないで下さい。
- ・コードに損傷があった場合は直ちに使用を中止してください。
- ・可燃性ガスや腐食性ガスのある環境では使用しないで下さい。
- ・本製品は海外では使用できません。
- ・本製品は屋内専用です。屋外で使用しないで下さい。
- ・本製品は防水仕様ではありません。
- ・長短に拘らず使用しない時は、ACアダプターをコンセントから抜いて保管して下さい。
- ・落としたり、衝撃を与えないで下さい。故障します。
- ・気温40℃以上、湿度80%以上での使用、保管は避けて下さい。
- ・点灯中は発光部を直視しないで下さい。
- ・静電気の発生する環境、あるいはその可能性のあるところでは使用しないで下さい。
- ・お手入れの際はACアダプターをコンセントから抜いてから行って下さい。
- ・LEDの性質上、同じ型の製品でも明るさ、色味の違いがあります。
- ・フレキシブルアームは最小曲げ半径『160mm』より小さく、鋭角に曲げないで下さい。
それ以上曲げると破損する恐れがあります。
- ・マグネットは平らな表面で汚れがなく、滑らかな金属面に確実に取りつけて下さい。

◆仕様


本体

- ・光源…白色LED
- ・明るさ…880ルーメン
- ・発光色…白色(色温度:5600～6500K)
- ・ビーム角…120°
- ・フレキシブルアーム長さ…500mm
- ・マグネットスイッチ

ACアダプター

- ・入力…AC100～240V(50/60Hz)
- ・出力…DC18V 700mA
- ・コード長…1.8m

◆各部の名称

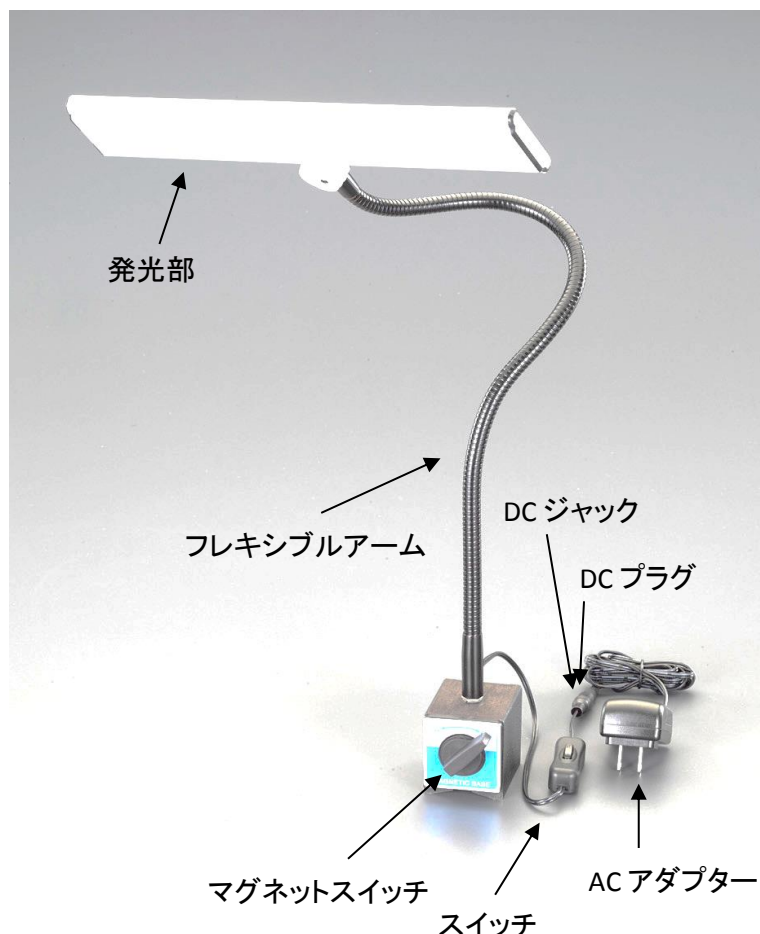

◆使用方法

ACアダプターの「DCプラグ」と本体の「DCジャック」を接続し、コンセントに差し込みます。

◆点灯/消灯

スイッチはシーソータイプです。
スイッチボタンを押して点灯/消灯の切り替えが可能です。
※使用後は必ず消灯を確認してください。

◆マグネット

マグネットスイッチを「ON」にすると磁力が働き、
「OFF」にすると磁力が働かなくなります。



◆お手入れ方法

・汚れがひどい場合は柔らかい布に中性洗剤を付け、固く絞ってから拭いて下さい。
※シンナー・ベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないで下さい。



改造はしないでください。

- 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ご使用者が怪我をする場合があります。
- 作業工程に支障を来たす場合があります。

株式会社 エスコ

本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

18.Sep