
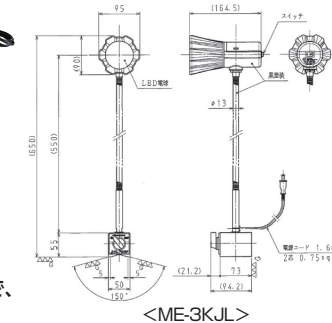


ME-3KJ形 マグネットLED電気スタンド MAGNETIC LED LAMP STAND

よりコンパクトにより鮮やかに 対象物へストレートに光を照射!

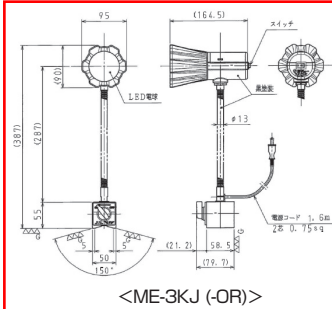

用途

工作機械やスチール作業台等へのマグネット備え付け。
加工、組立現場などで、狙った加工物や手元を照らすスポット照明に最適です。


特長

- 省エネ化
旧型に比べ低消費電力で点灯するため、さらなるコストダウンが期待できます。(当社旧型と比べ約20%down) 使用するLEDも長寿命です。
- 小型・軽量化
ヘッド部のサイズダウンによりスペースが確保しやすくなりました。電装部を30%軽量化し、より安定した位置決めが可能になりました。
- 高照度化
モデルチェンジにより消費電力を抑えながら照度はおよそ3.6倍以上UP
- 目に優しいデザイン性
集光性の高いレフタイプ球の採用と、意匠工夫することにより光の拡散を抑えました。狙った場所を明るく照らし、余分な光は視界に入れない、目に優しく疲れ難い仕様です。



ME-3KJの放つ直進性の高い光で、
水中の切断状況が見やすい!

使用例


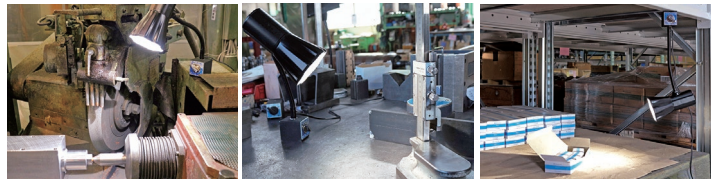


電球色タイプをラインアップに追加!


検査作業に
オススメ!

ME-3KJ-OR

ワークからの光の反射を軽減したい場合に好適です。
ME-3KJ 同様の電装ユニットの為、傘がコンパクトで、様々な場所へ設置可能です。

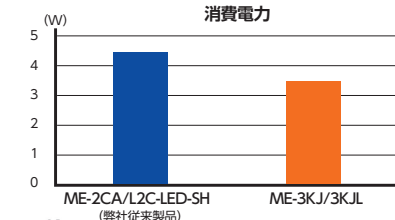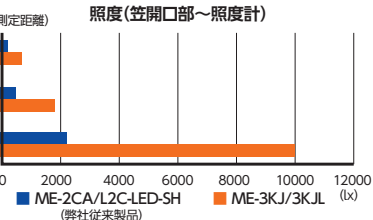

専用電球だけでも
ご購入いただけます
(昼白色 / 電球色)

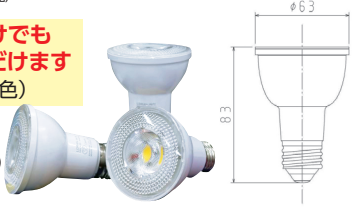

LED電球画像(左)
寸法図(右)

電球比較表

	ME-3KJ/KJL	ME-3KJ-OR
OFF		
ON		

形 式	機 種	吸着力 Holding power	全 高 Height	コード長 Cord Length	照明定格 Bulb Capacity	適合電球 Compatible Bulbs	全光束 Luminous Flux	質 量 Mass
ME-3KJ	LED形	800N (80kgf)	387	1.6m	AC100V 7.3W以下	カネテック製 LDR4N-W/K(3.5W) レフタイプ電球 昼白色 口金E26(付属)	340lm	1.5kg
ME-3KJL		1000N (100kgf)	650					
ME-3KJ-OR		800N (80kgf)	387			カネテック製 LDR4L-W/K(3.5W) レフタイプ電球 電球色 口金E26(付属)	230lm	1.5kg

※付属品以外の電球のご使用はお控えください。(但し、弊社製の上記適合電球同士は互換性がございます。)