

ME-LED形 マグネットLEDライトスタンド MAGNETIC LED LIGHT STAND

軽量&スタイリッシュなオリジナルLEDスタンド！




ME-LED-55A ME-LED-55LA ME-LED-10

用途

作業台や工作機械における加工作業でのエリア照明のほか、スチールデスクにおいて卓上スタンドとしても利用できます。

特長

- 高輝度LED10灯を採用し、消費電力はわずか5W／10Wと省エネです。
- LED照明部は専用一体化構造とし、軽量コンパクト化を実現しました。
- 全機種わずか21.5ミリの薄形照明を採用。設置スペースをとらず狭所での使用にも好適です。
- 強力なマグネット吸着力により、水平面はもちろん、傾斜面へも簡単に据付けられます。また、フレキシブルチューブにより適切な照明角度が自在に得られます。

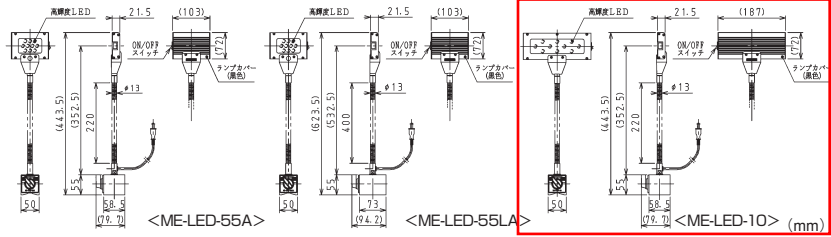

形 式 Model	機 種 Type	吸着力 Holding power	全 高 Height	高輝度LED LED	全光束 Luminous Flux	電 源 Power Source	消費電力 Power Consumption	コード長 Cord Length	質 量 Mass
ME-LED-55A	標準形	800N (80kgf)	443.5	10灯	約400lm	AC100V	約 5W	1.6m	1.45kg
ME-LED-55LA	長身形	1000N (100kgf)	623.5						1.83kg
ME-LED-10	照明大形	800N (80kgf)	443.5						1.63kg

※LED部の交換および修理はできません。※電源用プラグは耐トラッキング仕様です。