

ELPA

USB 給電ポート付 LED デスクライト


明るさ&光色の変更可能、ほんのり照らす常夜灯モード



調光機能
4段階で明るさを調整

明るい

暗い

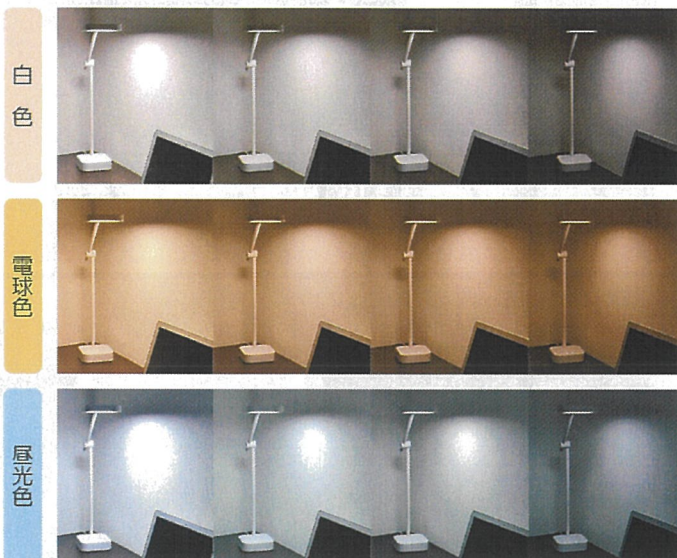

白色


電球色

昼光色



**タッチセンサー
スイッチ**

軽く触れるだけで点灯・消灯

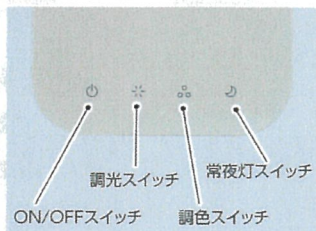

ON/OFFスイッチ 調光スイッチ 常夜灯スイッチ 調色スイッチ



USB 給電ポート

モバイル機器の充電に便利



調色機能

光の色を3段階で変えられる



白色

電球色

昼光色



常夜灯モード

眠りを妨げずほのかに点灯



仕様

※数値は当社測定値(一部除く)



型番: AS-LED11(W)
商品CD: 3285-9
JAN: 4901087224920



定格消費電力	15W (最大時)
専用 AC アダプター	入力: AC100 ~ 240V 50/60Hz 0.6A 出力: DC24V 0.75A 定格出力: DC5V 1.2A
USB 給電ポート	コネクタ形状: USB A タイプ (メス) ポート数: 1 個
光源	LED
発光色	昼光色 / 白色 / 電球色 (3 段階調光)
明るさ	600lm ※白色点灯最大時 1200lx (測定高 40cm) ※白色点灯最大時 JIS A 形相当 (測定高 40cm) ※白色点灯最大時
質量 (本体のみ)	約 1kg
付属品	専用 AC アダプター (コード長: 約 1.8m)

セード可動範囲

【正面から見た図】



【横から見た図】

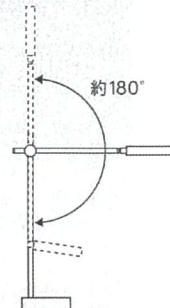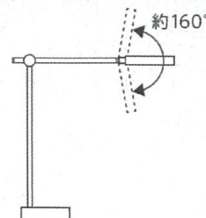

商品情報は
コチラ



△可動範囲以上には動きません。上下・左右に無理に動かすと器具破損の原因となります。
△支柱は左右に動かすことはできません。

ELPA 朝日電器株式会社

〒574-0053 大阪府大東市新田旭町4-10 大阪 072(871)1166
ホームページ <https://www.elpa.co.jp/> 東京 042(473)0159

