

 IRIS OHYAMA

5年保証

LED
シーリングライト

専用
リモコン
付き

Series L

CEA-2008D

~8畳

| 明るさ4000lm

| 調光



IRIS OHYAMA のLEDシーリングライトは

今ある照明から **簡単に取替可能**



今お使いの照明器具と取り替えるだけ。工具・工事も不要です。

STEP
01

ガチャッと
回す



STEP
02

シェードを
付ける



薄型シンプルデザイン



厚みがない分圧迫感がなく、
お部屋がすっきりした印象に。

美しく、自然なあかり

天井まで光が広がり、
しっかり明るくお部屋を照らします。



色がより自然に見える Ra85



演色性が高いほど、
肌や食べ物の色がより美しく自然に見えます。

住宅の屋内照明の場合、
Ra80以上が好ましいとされています。

※写真は演色性の違いをわかりやすく表現したイメージです。

Q. 演色性とは？

照明による光の見せ方の特性で、
自然光に近い光源が【演色性】が高いとされます。
演色性を測る数値として、Ra(平均演色評価数)が
用いられます。

リモコンで簡単操作

メモリ点灯機能

切/入
常灯

明るさ切り替え
10段階

明るく

暗く

長押し

朝タイマー

おやすみタイマー

IRIS OHYAMA
CL-RL1

様々なシーンにお好みに合わせて調節できます。

読書や勉強時




くつろぎの時間



映画鑑賞



メモリ点灯機能

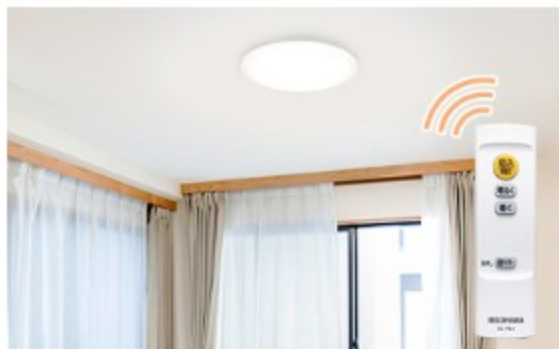

お好みの明るさを記憶して再点灯。

おやすみタイマー



次第に暗くなり、30分後に消灯。

省エネで発光率が高い

発光効率

111.1 ルーメンパー
ワット
lm/w

アイリスオーヤマ独自の技術で
明るさはそのままに
高い省エネ性能を可能に。

家の照明をLEDに換えるだけで
効果的な節電に

電気代
約 $\frac{1}{2}$!!

蛍光灯とLEDシーリングライト
10年間の電気代比較

10年間で
32,521円お得!

LED
シーリングライト

19,513円

丸型蛍光灯

52,034円

※電気料金は1日5.5時間使用した場合で計算。電気料金目安単価27円/kWh(税込)で算出。
※丸型蛍光灯102形(消費電力:約96W)と当商品(消費電力:36W)を比較。

LEDならではの高性能

長寿命40,000時間

一度設置したら、約10年間交換不要

※寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。(1日10時間点灯の場合)

虫が寄り付きにくい

LED光源は虫が集まりやすい

紫外線領域波長をほとんど出しません。

天井に図の配線器具が付いていれば、
すぐに取り付けできます。

角型引掛
シーリング



付属のスペーサー(角)

丸型引掛
シーリング



付属のスペーサー(丸)

丸型フル引掛
シーリング



フル引掛
ローゼット



付属のスペーサーを取り付けることで、
器具が取り付けやすくなります。

天井からの出ししろ：20mm以上、24mm未満

埋込ローゼット
(耳つき)



埋込ローゼット
(耳なし)



スペーサーは不要です。

天井からの出ししろ：
10mm以上、14mm未満