



昼白色相当

取り付け(電源式) センサー付

取付工事不要 玄関 洗面所

EA761XS-37A

✓ 明るさ最大**25%UP!** ※当社従来品と比較

✓ 小型でも広範囲にしっかり明るい！

コンパクトサイズで、天井まで明るいLED小型シーリングライトです。ライトの側面までしっかり照らします。

✓ コンパクトで天井がスッキリ！

コンパクトサイズで、天井まで明るいLED小型シーリングライトです。

✓ 人感センサー付

人の動きを感知して自動で点灯するセンサー付です。
離れると90秒後に消灯します。常時点灯モードに切り替えも可能です。

✓ 電気工事不要

天井配線器具につけるだけなので、取り付けが簡単です。

✓ 約**10年間**取り替え不要！ (1日10時間、365日使用)

昼光色

品番 SCL9DMS-HL

JAN 4967576337717

全光束 900lm

定格消費電力 7.8W

定格入力電流 0.13A

外形寸法 φ160×50mm ※1

質量 210g

設計寿命 40,000h ※2

昼白色

品番 SCL9NMS-HL

JAN 4967576337694

全光束 900lm

定格消費電力 7.8W

定格入力電流 0.13A

外形寸法 φ160×50mm ※1

質量 210g

設計寿命 40,000h ※2

電球色

品番 SCL9LMS-HL

JAN 4967576337700

全光束 850lm

定格消費電力 7.8W

定格入力電流 0.13A

外形寸法 φ160×50mm ※1

質量 210g

設計寿命 40,000h ※2

コンパクトでスッキリ! 広範囲を明るく!

玄関・洗面所・クローゼットにおすすめ



明るさ
白熱灯器具
100形相当

消費電力
7.8W

長寿命
40,000
時間

工事不要
取付簡単

人感センサー付))


LED小型シーリングライト

SCL9LMS-HL SCL9NMS-HL SCL9DMS-HL

電球色 **850lm**

昼白色 **900lm**

昼光色 **900lm**

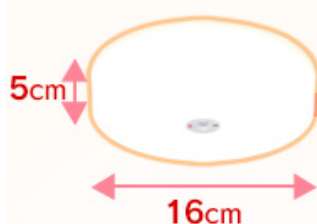

コンパクトだから家中で大活躍

廊下や玄関、洗面所などさまざまな場所で大活躍!
圧迫感もないので、お部屋が広く見えます。

製品詳細

厚さ
5cm



直径
16cm

【明るさ】
電球色：850lm
昼白色：900lm
昼光色：900lm

【消費電力】
7.8W

【重量】
約210g

洗面所に



クローゼットに



昼白色

太陽光に近い自然な光。メイクをする・服を選ぶ場所におすすめ。

長寿命

小型シーリングライトの寿命は**約40,000時間**！※1
白熱灯に比べ、交換にかかる費用と手間が大幅に省けます。

寿命

約**40,000**※1時間

つまり

約**10年間**
交換不要※2

※1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※2 1日10時間、365日使用した場合。

取り付け簡単



めんどろな電気工事は不要！
天井のローゼットに取り付けるだけで、すぐに使えます。

くるっと回すだけで**取り付け完了!**





人を感知して自動でON/OFF

人感センサー付き

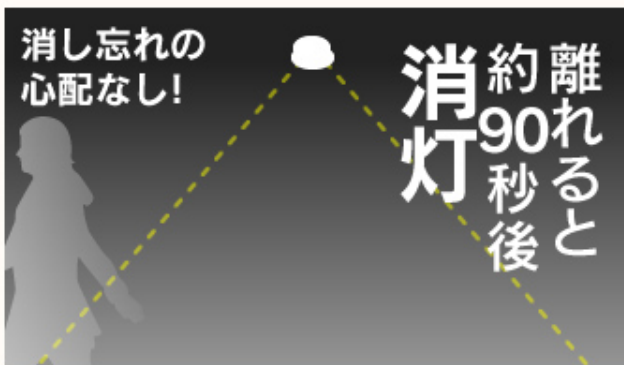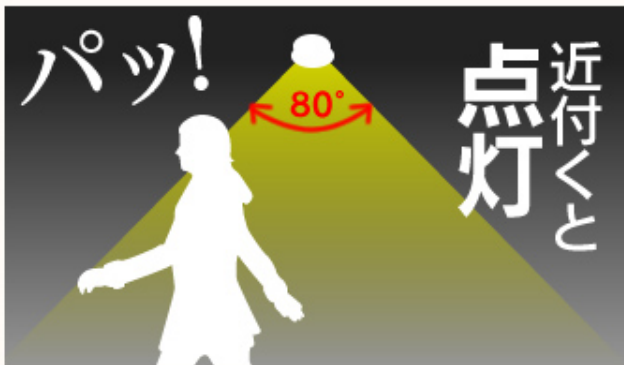

センサー感知範囲

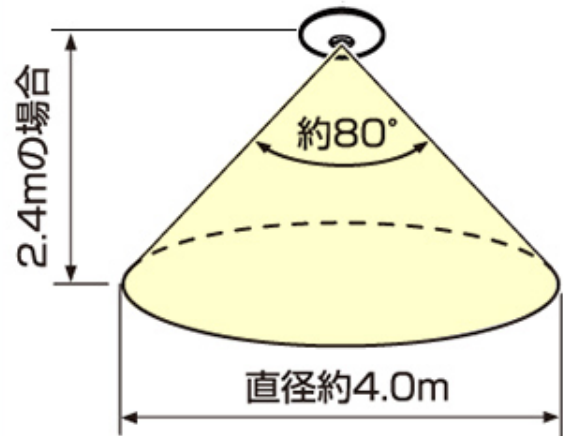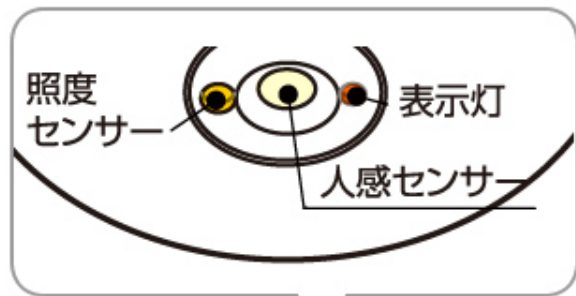


照度センサーで省エネ

必要な時だけ点灯するので、ムダがなく経済的です。



壁スイッチで

常時点灯モードに切り替え可能

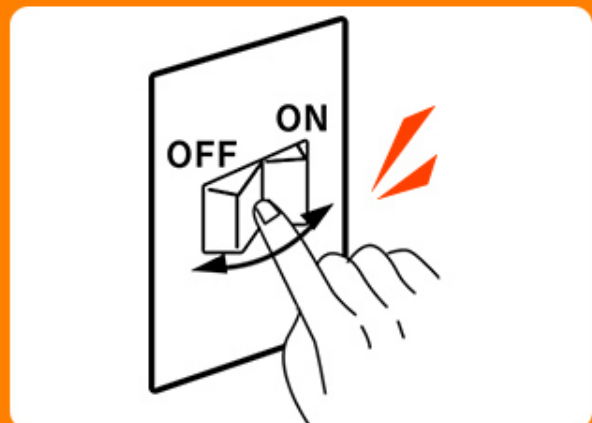

小さくても広範囲を明るく！



ライト全体がキレイに光るので、光が広範囲に広がり、お部屋がすっきり広く見えます。

従来品より
明るさ約**25%UP!**※

※従来品SCL4L-EとSCL5L-HLを比較した場合

省エネ

同じ明るさの白熱灯と比べて、消費電力が小さく、**電気代を節約**できます。

1年間で
約**2,537円**※
節約

LED小型シーリングの場合

約**32.1円**/月

白熱灯の場合

約**240.6円**/月

※1日5.5時間で算出。電気代は電気料金目安単位27円/kWhで計算。

※アイリスオーヤマ製小型シーリングライト（消費電力7.8W）と白熱灯60形（消費電力54W）との比較。

長寿命

小型シーリングライトの寿命は**約40,000時間!**※1
白熱灯に比べ、交換にかかる費用と手間が大幅に省けます。



重要

取り付けできるローゼット

図の形状のみに取付できます。ご購入前に必ずご確認ください。

角型・丸型引掛シーリング/ローゼット



角型引掛シーリング



丸型引掛シーリング



フル引掛ローゼット



丸型フル引掛シーリング

埋込引掛ローゼット



埋込ローゼット(耳なし)



埋込ローゼット(耳つき)

色がより自然に見える

Ra80の優れた演色性で、人の肌や服の色、お料理の色などが美しく自然に見えるので、クローゼットやキッチン、ダイニングにおすすめです。



Ra70以下の場合



Ra80以上の場合

演色性とは？

照明による色の見え方を示す指標で、Ra（平均演色評価数）を使って表します。自然光が当たったときの色に近いほど演色性が高いとされます。一般家庭ではRa80以上の照明器具を使うことが推奨されています。

商品情報

人を感知してタッチレスで電源をON/OFFする人感センサー付LED小型シーリングライトです。
小型でも天井まで明るく照らします。
コンパクトで圧迫感もないので、お部屋が広く見えます。
長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないのも便利。
玄関や洗面所、ウォークインクローゼットなどに最適です。
電気工事不要で取り付けが簡単です。

商品仕様

取付可能な配線器具



注意 配線や端子が露出している配線器具には取り付けしないでください。感電のおそれがあります。
ご不明な場合は、お買い上げの販売店または工事専門店へお問い合わせください。

角型・丸型引掛シーリング/ローゼット/出しろ:22~24mm

出しろ



角型引掛
シーリング



丸型引掛
シーリング



フル引掛
ローゼット



丸型フル引掛
シーリング

埋込引掛ローゼット/出しろ:10~14mm

出しろ



埋込ローゼット
(耳部なし)



埋込ローゼット
(耳部つき)

●色温度

電球色:3000K

昼白色:5000K

昼光色:6500K

●器具光束

電球色:850lm

昼白色:900lm

昼光色:900lm

●定格電圧(交流)

AC100V(50/60Hz)

●演色性

Ra80

●定格消費電力

7.8W

●待機時消費電力

0.5W

●点灯時間

約90秒(人感センサー動作時)

●照度センサー感度

100lx

●感知範囲

2.4m高さで直径4.0m(80°)

●入力電流

0.13A

●設計寿命

40000時間

●商品サイズ(cm)

直径約16×高さ約5(端子含まず)

●質量

約210g