 IRIS OHYAMA

5年保証

LED
シーリングライト

専用
リモコン
付き

Series L

CEA-2008DI

~8畳

| 明るさ4000lm

| 調光・調色



IRIS OHYAMA のLEDシーリングライトは

今ある照明から **簡単に取替可能**



今お使いの照明器具と取り替えるだけ。工具・工事も不要です。

STEP
01

ガチャッと
回す



STEP
02

シェードを
付ける



薄型シンプルデザイン



厚みがない分圧迫感がなく、
お部屋がすっきりした印象に。

美しく、自然なあかり

天井まで光が広がり、
しっかり明るくお部屋を照らします。



色がより自然に見える Ra85



Ra70



Ra85

演色性が高いほど、
肌や食べ物の色がより美しく自然に見えます。

住宅の屋内照明の場合、
Ra80以上が好ましいとされています。

※写真は演色性の違いをわかりやすく表現したイメージです。

Q. 演色性とは？

照明による光の見せ方の特性で、
自然光に近い光源が【演色性】が高いとされます。
演色性を測る数値として、Ra(平均演色評価数)が
用いられます。

リモコンで簡単操作

メモリ点灯機能

切/入
常夜灯

明るさ切り替え
10段階

明るく

暗く

光の色調節11段階

白色

暖色

おやすみタイマー

長押し 切タイマー

IRIS OHYAMA
CL-RL2



様々なシーンにお好みに合わせて調節できます。


読書や勉強時



くつろぎの時間



映画鑑賞

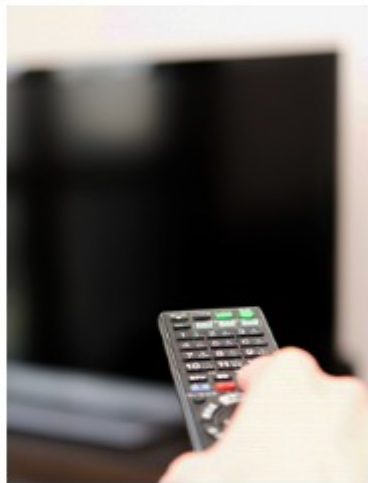



お食事や だんらんに

暖かな色の
あかりの下で
くつろぎの時間を。



服選びや お化粧品に

服や肌が太陽の
下の自然な色に
見える。



お勉強や 読書に

明るくさわやかな
光で文字がくっきり
読みやすく。

メモリ点灯機能



お好みの明るさを記憶して再点灯。

おやすみタイマー



次第に暗くなり、30分後に消灯。

省エネで発光率が高い

発光効率

111.1 ルーメンパー
ワット
lm/w

アイリスオーヤマ独自の技術で
明るさはそのままに
高い省エネ性能を可能に。

家の照明をLEDに換えるだけで
効果的な節電に

電気代
約 $\frac{1}{2}$!!

蛍光灯とLEDシーリングライト
10年間の電気代比較

10年間で
32,521円お得!

LED
シーリングライト

19,513円

丸型蛍光灯

52,034円

※電気料金は1日5.5時間使用した場合で計算。電気料金目安単価27円/kWh(税込)で算出。

※丸型蛍光灯102形(消費電力:約96W)と当商品(消費電力:36W)を比較。

LEDならではの高性能

長寿命40,000時間

一度設置したら、約10年間交換不要

※寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。(1日10時間点灯の場合)

虫が寄り付きにくい

LED光源は虫が集まりやすい

紫外線領域波長をほとんど出しません。

天井に図の配線器具が付いていれば、
すぐに取り付けできます。

角型引掛
シーリング



付属のスペーサー(角)

丸型引掛
シーリング



付属のスペーサー(丸)

丸型フル引掛
シーリング



フル引掛
ローゼット

付属のスペーサーを取り付けることで、
器具が取り付けやすくなります。

天井からの出しろ：20mm以上、24mm未満

埋込ローゼット
(耳つき)



埋込ローゼット
(耳なし)



スペーサーは不要です。

天井からの出しろ：
10mm以上、14mm未満