

 IRIS OHYAMA

5年保証

**LED**  
シーリングライト



専用  
リモコン  
付き

Series L

CEA-2012DL

~12畳 | 明るさ5200lm | 調光・調色



IRIS OHYAMA のLEDシーリングライトは

今ある照明から **簡単に取替可能**



今お使いの照明器具と取り替えるだけ。工具・工事も不要です。

STEP  
01

ガチャッと  
回す



STEP  
02

シェードを  
付ける



## 薄型シンプルデザイン



厚みがない分圧迫感がなく、  
お部屋がすっきりした印象に。

## 美しく、自然なあかり

天井まで光が広がり、  
しっかり明るくお部屋を照らします。



## 色がより自然に見える Ra85



演色性が高いほど、  
肌や食べ物の方がより美しく自然に見えます。

住宅の屋内照明の場合、  
Ra80以上が好ましいとされています。

※写真は演色性の違いをわかりやすく表現したイメージです。

### Q. 演色性とは？

照明による光の見せ方の特性で、  
自然光に近い光源が【演色性】が高いとされます。  
演色性を測る数値として、Ra(平均演色評価数)が  
用いられます。

# リモコンで簡単操作

メモリ点灯機能

切/入  
常夜灯

明るさ切り替え  
10段階

明るく

暗く

光の色調節11段階

白色

暖色

おやすみタイマー

長押し 切タイマー

IRIS OHYAMA  
CL-RL2



様々なシーンにお好みに合わせて調節できます。

読書や勉強時



くつろぎの時間



映画鑑賞





## お食事や だんらんに

暖かな色の  
あかりの下で  
くつろぎの時間を。



## 服選びや お化粧品に


服や肌が太陽の  
下の自然な色に  
見える。



## お勉強や 読書に

明るくさわやかな  
光で文字がくっきり  
読みやすく。

### メモリ点灯機能

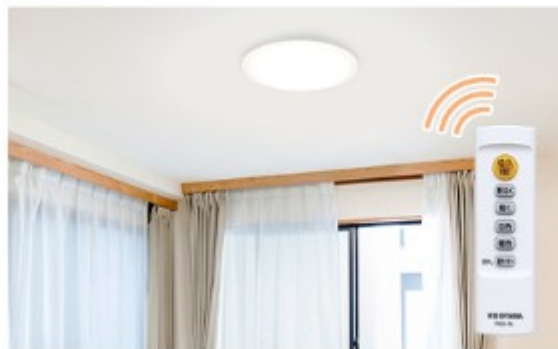

### おやすみタイマー



お好みの明るさを記憶して再点灯。

次第に暗くなり、30分後に消灯。



省エネで発光率が高い

発光効率

123.8 ルーメンパー  
ワット lm/w

アイリスオーヤマ独自の技術で  
明るさはそのままに  
高い省エネ性能を可能に。

家の照明をLEDに換えるだけで  
効果的な節電に

電気代  
約  $\frac{1}{2}$  !!

蛍光灯とLEDシーリングライト  
10年間の電気代比較

10年間で  
37,942円お得!

LED  
シーリングライト

22,765円

丸型蛍光灯

60,707円

※電気料金は1日5.5時間使用した場合で計算。電気料金目安単価27円/kWh(税込)で算出。  
※丸形蛍光灯120形(消費電力:約112W)と当商品(消費電力:42W)を比較。

LEDならではの高性能

**長寿命40,000時間**

一度設置したら、約10年間交換不要

※寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。  
表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。(1日10時間点灯の場合)

**虫が寄り付きにくい**

LED光源は虫が集まりやすい

**紫外線領域波長**をほとんど出しません。

天井に図の配線器具が付いていれば、  
すぐに取り付けできます。

角型引掛  
シーリング



付属のスペーサー(角)

丸型引掛  
シーリング



付属のスペーサー(丸)

丸型フル引掛  
シーリング



フル引掛  
ローゼット



付属のスペーサーを取り付けることで、  
器具が取り付けやすくなります。

天井からの出しろ：20mm以上、24mm未満

埋込ローゼット  
(耳つき)



埋込ローゼット  
(耳なし)



スペーサーは不要です。

天井からの出しろ：  
10mm以上、14mm未満