

# EA762AK-1B

## 特長

**1 レター オープナー**

切りクズがない！軽快な切れ味！その秘密。

30°、1.5mm。  
軽快な切れ味！  
刃の角度と出量の絶妙なバランス設計。

紙粉ポケット  
紙粉を収納！  
墨の切れ味、スタンプの精度・耐久性を保護。

1台、2役。

**2 ローラー式個人情報保護スタンプ**

狙って隠せる  
隠す場所を目で追いかけながら、狙って隠せる。

凹凸面も自由自在

ス～ッとスライド、安全に開封！

封筒の中身は、誤って傷つ 本体の差し込み口(➡)に、本体を➡の方向にスライドしないよう下側へ寄せる。 封筒の上側の角を差し込む。させて開封。

ツインローラー方式  
2つのローラーが、濃度を持続

転がすだけで  
安定補充

ローラー①  
インクローラー<sup>®</sup>  
インクの  
浸透しやすい  
素材

ローラー②  
印面ローラー

福 江吉

(印字イメージ)

コロコロコロ 転がして、安心廃棄！

ローラー式  
個人情報保護  
スタンプ

2

ムダなくムラなく、しっかり隠す！その秘密。

コロも。コロコロコロコロも。

隠す長さも自由自在。=1インクカートリッジ当たり、最大約25m



1コロコロ

~2コロコロ..Free!

カートリッジ交換タイプ

手を汚さずにインクカートリッジをラクラク交換。



キャップをはずし、両サイドのボタンを押して、印面

使用済みのカートリッジを印面ローラーとキャップを

はずし、新しいカートリッジを本体にセット。カチッと音が

ローラーをはずす

をインク部を上にしてセットするまで押しこむ

別売: 交換用インクカートリッジ SA-C151



**SA-151RL**




封書の開封から  
安心♥廃棄をスマートに。

- 毎日つかえるレターオープナー
- 必要なときには個人情報保護
- コンパクトボディに1つ二役



名入れご提案サイズ

(シルク印刷:16×16mm)  
(パッド印刷:22×22mm)

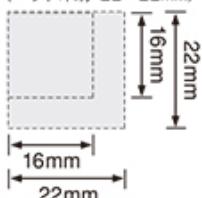

商品名

SA-151RL

カラー ブルーピンク/ホワイト/

ライトグリーン

外形寸法 H62×W40×D27mm

質量 26g(インクカートリッジ含む)

インク補充 カートリッジ交換(SA-C151)

EA762AK-10

## 仕様

### ●商品仕様:個人情報保護用ローラー式スタンプ


商品名	SA-151RL
印面幅・長さ	15mm × Free
インク耐久	約25m(1カートリッジ当たり)
インク種別	油性顔料
サイズ	H62 × W40 × D27mm
質量	26g(インクカートリッジ含む)



### ●個装仕様:ブリスタパック

商品名	カラー	商品品番	JANコード
SA-151RL/P2	ピンク	SA90171	4902870819002
SA-151RL/LG2	ライトグリーン	SA90172	4902870819019
SA-151RL/B2	ブルー	SA90173	4902870819026
SA-151RL/W2	ホワイト	SA90174	4902870819033

EA762AK-1B

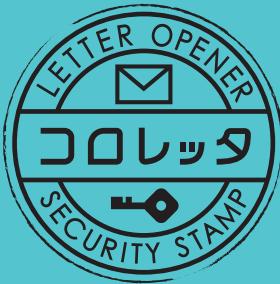

# ローラー式個人情報保護スタンプ EA762AK-10 インクカートリッジ SA-C151 交換方法

MAX

対象商品：SA-151R / SA-151RLシリーズ

インク交換の前に  
ご確認ください


連続使用によりインクが薄くなる場合があります。  
その際は半日ほど休ませてからご使用ください。  
それでも薄い場合、カートリッジの交換時期です。  
使い始めの2~3cmは、構造上インクが薄くなります。

## カートリッジ交換方法

### 注意：1



**本体を逆さにし、垂直な状態**  
で作業してください。

傾けるとカートリッジが本体  
から転がり落ちる場合があり  
ますのでご注意ください。

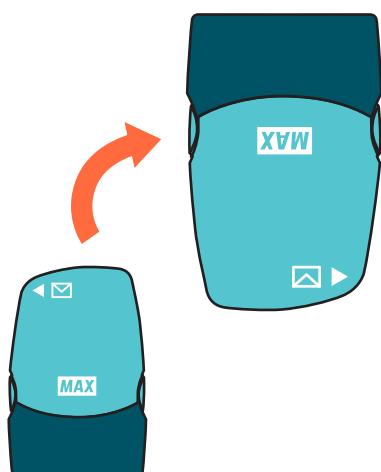


### 注意：2

インク製品です。  
手や衣類などを汚さないよう  
にご注意ください。  
手や衣服などに付いた場合  
は洗い流してください。

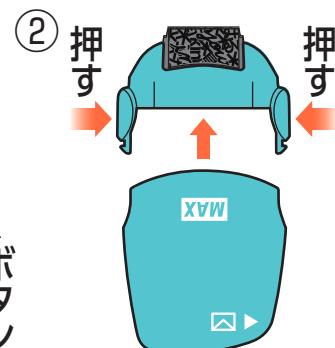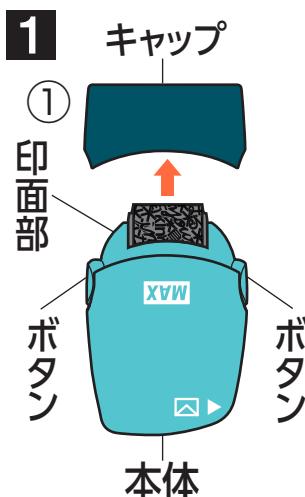

①キャップを  
はずす。  
②本体左右の  
ボタンを  
押しながら、  
印面部を  
取りはずす。

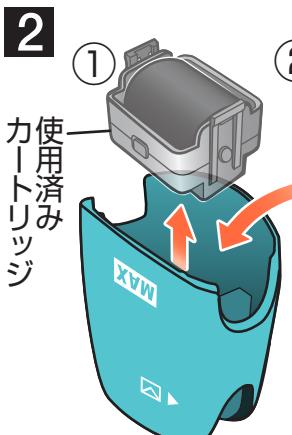

①使用済みカートリッジの  
側面をつまんで取り出す。  
②新しいカートリッジを本体  
にセットする。

\*必ずインク部を上にして  
セットしてください。



①印面部を本体へセット。  
\*カチッと音がするまで  
押し込んでください。  
②キャップを閉じて  
交換完了。