


品番: 15510 EA762CA-15

品名: バインダー No.30

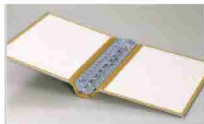

メインスペック

シリーズ名

JANコード

製品寸法 幅(W)

製品寸法 奥行(D)

製品寸法 高さ(H)

仕様

補足

グリーン購入法適合

バインダー(MP式)

4903331155103

316 mm

254 mm

42 mm

- バインダー(MP式)
- 背紙差替式
- 規格:A4判S型
- 表紙:総布貼り
- 総縁金具付
- 途中抜き差し可
- とじ具:30穴 200枚差(20mm厚)
- 芯材:古紙100%

● ファイルの収容枚数は、64g/[m2]・90 μ mのPPC用紙を使用した場合の目安です。

○