



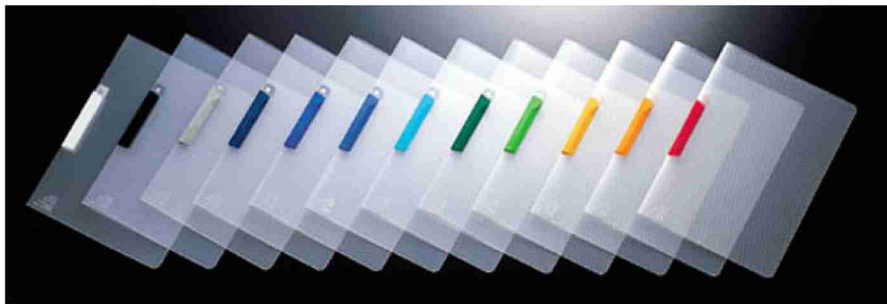

上の写真のファイルは左から順にホワイト、ブラック、グレー、ネイビーブルー、コバルトブルー、ブルー、スカイブルー、グリーン、ライトグリーン、イエロー、オレンジ、レッドとなります。

明快で鮮やかなトーンのカラークリップ12色

- ・クリップをスライドさせるだけの簡単ファイル。ダブルプレス方式採用で、少量の書類もしっかり綴じられます。
- ・パンチで穴を開けずにはさんで綴じるタイプですからページの差替えも簡単です。
- ・表紙が透明ですから中身がすぐわかり、回覧書類や企画書・提案書に最適です。

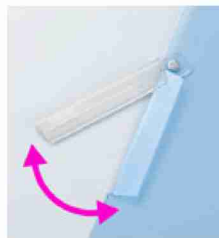

ダブルプレス方式

表紙とクリップのダブルプレス方式ですから、作品を傷めず、コピー用紙なら少量から約20枚までをしっかりと挟みます。

オレフォン
集材

クリップインファイル

品番	規格	サイズ(縦×横)	クリップ	仕様	表紙材質	
SSS-105	A4-S	316×227mm	厚み8mm	透明表紙 カラークリップ12色	PP製0.5mm厚	
JANコード 4966478 102133(-SB スカイブルー)、102140(-CB コバルトブルー)、101594(-BK ブラック) 102157(-NB ネイビーブルー)、101563(-BU ブルー)、101587(-G グリーン)、 102164(-OR オレンジ)、101570(-R レッド)、102171(-Y イエロー)、 102188(-LG ライトグリーン)、102195(-W ホワイト)、102201(-GL グレー)。						
収容枚数/コピー用紙約20枚						

エスコ取扱は下記の5色です。

メーカー型番	品番	品名
SSS-105-10	EA762CB-71	クリップ式ファイル(ブルー/20冊)
SSS-105-20	EA762CB-72	クリップ式ファイル(レッド/20冊)
SSS-105-30	EA762CB-73	クリップ式ファイル(グリーン/20冊)
SSS-105-50	EA762CB-74	クリップ式ファイル(イエロ/20冊)
SSS-105-60	EA762CB-75	クリップ式ファイル(ブラック/20冊)