


ファイルに「両開き」という機能。サイズも豊富な定番ファイル。




パイプ式ファイル◀両開き▶〈環境〉の特長

POINT 1 抜き差し可能な「両開き」とじ具

左右両方から開閉できるので書類の抜き差しが便利。

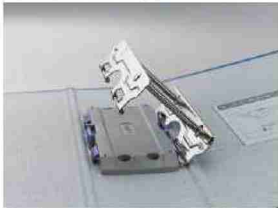

左側の青い押しボタンを押すと、左側から開きます。

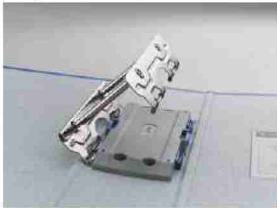


右側の青い押しボタンを押すと、右側から開きます。



「両開き」だから、書類の抜き差しが非常に簡単です。



閉める時は、とじ具を倒すだけで、しっかりとロックします。

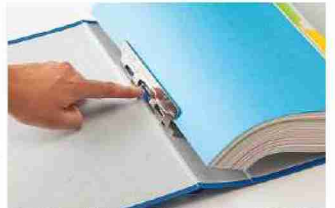

書類がいっぱいでも、操作ボタンが両サイドにあるので開けるのが簡単です。

POINT 2 「環境」という名のファイル



紙材には再生紙を使用しています。



分別廃棄が可能です。ファイルの廃棄時にとじ具と表紙を分別できる構造になっています。



耐久性バツグンのファイルです。書類を入れ替えても、背紙を交換すれば何度でも使用できます。



焼却時も安心。有毒な塩化水素ガスが発生しない非塩ビ素材を使用。

5色5山のカラーインデックスが付属しています。



📌 ファイルの収容枚数は、64g/m²・90μmのPPC用紙を使用した場合の目安です。

パイプ式ファイル◀両開き▶〈環境〉

A4S



注文番号 ライグレル型	品番	EA品番	規格	適正収容枚数	サイズ
② 112-64	No.743RK	EA762CL-34	A4判5型	400枚(40mm厚)	縦307×横243×背幅61mm
③ 112-65	No.753RK	EA762CL-35		500枚(50mm厚)	縦307×横243×背幅71mm
④ 112-66	No.763RK	EA762CL-36		600枚(60mm厚)	縦307×横243×背幅81mm
注文番号 ブルー(B)	品番	EA品番	規格	適正収容枚数	サイズ
② 112-84	No.743RK	EA762CL-54	A4判5型	400枚(40mm厚)	縦307×横243×背幅61mm
③ 112-85	No.753RK	EA762CL-55		500枚(50mm厚)	縦307×横243×背幅71mm
④ 112-86	No.763RK	EA762CL-56		600枚(60mm厚)	縦307×横243×背幅81mm

●表紙：オレフィン素材貼り ●芯材：再生紙 ●4色背紙：再生紙 ●カラーインデックス5枚付
●エスコ取扱商品は上記サイズのみです。

