

ファイルに「両開き」という機能。サイズも豊富な定番ファイル。



## パイプ式ファイル◀両開き▶(環境)の特長

### POINT 1 抜き差し可能な「両開き」とじ具

左右両方から開閉できるので書類の抜き差しが便利。



左側の青い押しボタンを押すと、左側から開きます。




右側の青い押しボタンを押すと、右側から開きます。



「両開き」だから、書類の抜き差しが非常に簡単です。



閉める時は、とじ具を倒すだけで、しっかりとロックします。

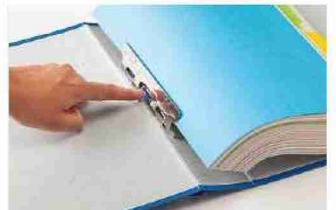

書類がいっぱいでも、操作ボタンが両サイドにあるので開けるのが簡単です。

### POINT 2 「環境」という名のファイル

#### 再生紙を使用




紙材には再生紙を使用しています。

#### 分別設計



分別廃棄が可能です。ファイルの廃棄時にとじ具と表紙を分別できる構造になっています。

#### ロングライフ

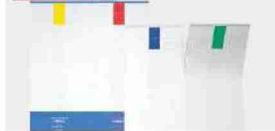

耐久性バツグンのファイルです。書類を入れ替えても、背紙を交換すれば何度でも使用できます。

#### 非塩ビ素材を使用



焼却時も安心。有毒な塩化水素ガスが発生しない非塩ビ素材を使用。

5色5山のカラーインデックスが付属しています。



Ⓜ ファイルの取容枚数は、64g/m<sup>2</sup>・90μmのPPC用紙を使用した場合の目安です。

## A4E



●エスコ取扱商品は⑦～⑩までです。



05112497


GPN 再生材 ロングライフ 分別 非塩ビ

丈夫な貼り表紙 背紙差替式

注文番号 ブルー(B)	品番	EA品番	規格	適正収容枚数	サイズ
⑦ 113-69	No.732RK	EA762CL-76	A4判 E型	300枚(30mm厚)	縦220×横324×背幅51mm
⑧ 113-70	No.742RK	EA762CL-77		400枚(40mm厚)	縦220×横324×背幅61mm
⑨ 113-71	No.752RK	EA762CL-78		500枚(50mm厚)	縦220×横324×背幅71mm
⑩ 113-72	No.762RK	EA762CL-79		600枚(60mm厚)	縦220×横324×背幅81mm

●表紙:オレフィン素材貼り ●芯材:再生紙 ●4色背紙:再生紙 ●カラーインデックス5枚付

## A3E

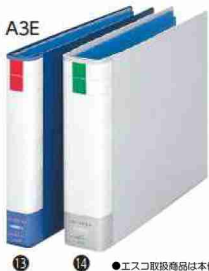

●エスコ取扱商品は本体カラーブルーのみです。



05112497

GPN 再生材 ロングライフ 分別 非塩ビ

丈夫な貼り表紙 背紙差替式

注文番号 ブルー(B)	品番	EA品番	規格	適正収容枚数	サイズ
⑬ 113-60	No.7302RK	EA762CL-61	A3判 E型	300枚(30mm厚)	縦307×横447×背幅51mm
⑭ 113-61	No.7502RK	EA762CL-62		500枚(50mm厚)	縦307×横447×背幅71mm

●表紙:オレフィン素材貼り ●芯材:再生紙 ●4色背紙:再生紙 ●カラーインデックス5枚付