



シックなリバーシブルカラー表紙のステーションナリーシリーズ。
再生PPを使用した3層発泡素材は、環境にもやさしく丈夫です。

クリップファイル<ダブル>

W(ダブル)のクリップで書類を2か所に分けて収納!

表紙が不透明で
閉じると書類が見えません。
氏名の記載のあるアンケートなど、
個人情報に関する書類や、
簡単に見られたくない書類の保護に。

すべり止めストッパー付クリップ。
クリップ部にストッパーが付いているので、
書類をしっかりと固定します。



街頭アンケート調査などに…
社内の閲覧板に…
表紙を閉じれば安心です。



表紙が360°折り返せます。
机のない場所でも、立ったままの筆記でも、
表紙が折り返せるので、安定した状態で
使用できます。

1冊のファイルでA4サイズの
書類を2か所に分けてとじる

見開きにも使える!
A3・B4サイズの書類をとじ
る




軽くて丈夫。リバーシブル3層発泡PP素材。
360°折り返せる表紙付のクリップファイル。

Point

- W(ダブル)のクリップで書類を2か所に分けて収納。
- 不透明の表紙が付いているので、個人情報関連の書類や、簡単に見られたくない書類の保護に最適。
- 表紙は360° 折り返せるので、立ったままの筆記でも書き込みやすい。
- すべり止めストッパー付きのクリップが書類をしっかりと固定します。



PAT.

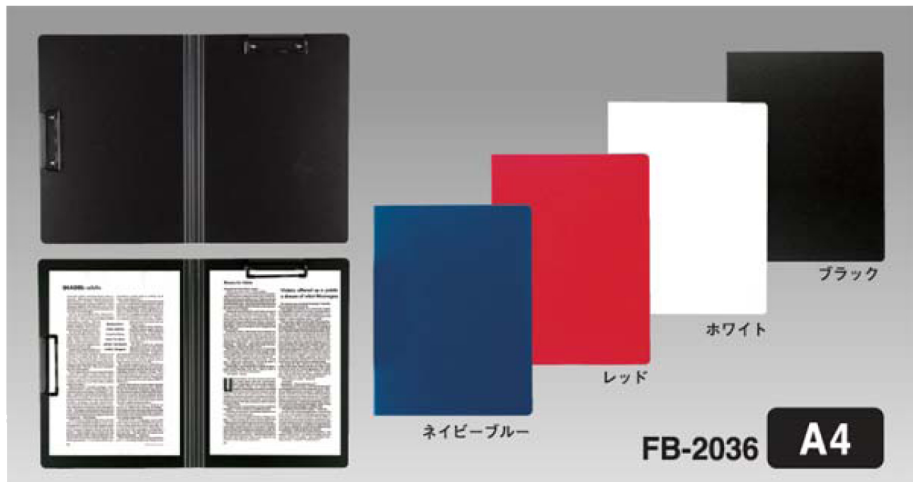

クリップファイル<ダブル>発泡美人

品番	FB-2036
規格	A4
材質	表紙:再生発泡PP 2.5mm厚 とじ具:鉄
JANコード (※メーカーコード:4974214)	-15 ネイビーブルー (NB) ※152953 -60 ブラック (BK) ※152984
サイズ	縦324×横243×背幅19mm
最大収容枚数	100枚(1クリップ:50枚)
EA品番	ネイビーブルー…EA762DA-14 ブラック…EA762DA-15