

EA762EB-110、-210 シートカッター取扱説明書

Ver.1.1

この度は当製品をご購入頂き誠に有難うございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きます様宜しくお願い致します。

【仕様】


- 材質…鉄、ABS、ナイロン、PVC
- 適合サイズ…-110:幅:1060mm以下、-210:幅:1500mm以下
- クランプサイズ…32~38mm
- デスクトップタイプ(作業台等への取付)
- 各種シートや紙等の切断作業に
- 付属品…カッターカセットx2個




(クランプ形状)



【圧縮バーの取り付け方法】

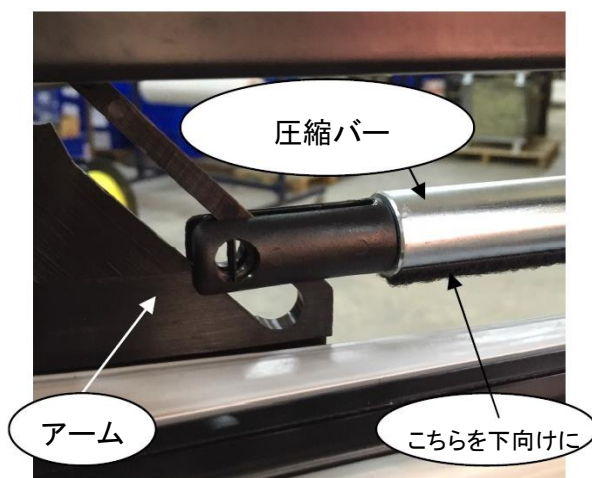


①圧縮バーの穴とアームの穴を合わせます

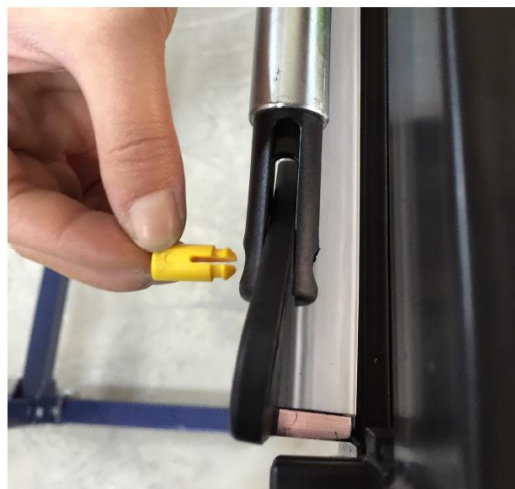


【切断、シートのセット方法】


1. 本体両端にあるクランプを使い、作業台等へ本体を固定します。
2. 圧縮バーを開きます。

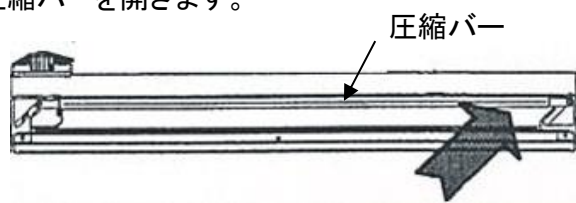

3. シートの先端をセットします。

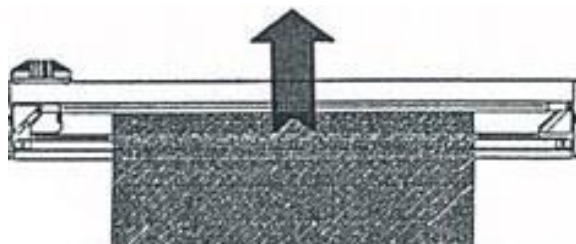

4. 圧縮バーを閉じます。

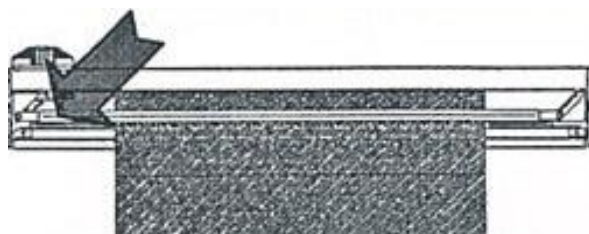

注意


鋭利な刃が付いております。
作業時は手を切らない様十分ご注意ください

5. カセットホルダーをスライドさせ切断します。


【刃の交換方法】

＜カッターカセットの取り外し方＞

1. カセット裏側のクリップを2ヶ所同時に押して下さい。

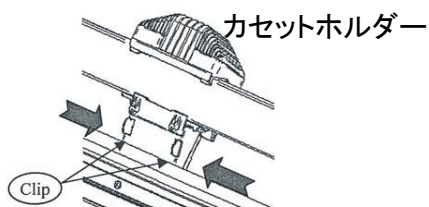

2. カッターカセットを引き抜きます。

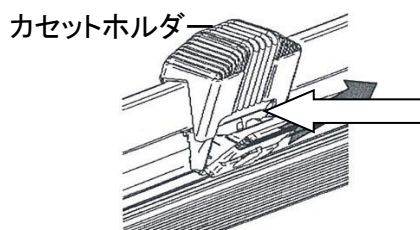

＜裏＞




＜表＞




カッターカセット
(EA762EB-110B)

<カッターカセットの取り付け方>

1. 溝の中へカッターカセットをセットします。

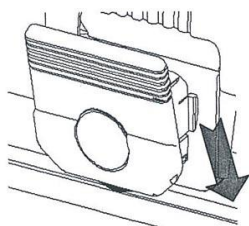

2. カセットホルダー側へカッターカセットを押し込みます。

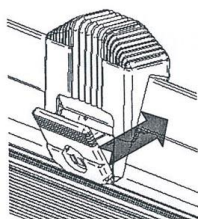

株式会社 エスコ
本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14
TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

18.Jan

す