


# デスクマットの特長

## Point 1 端面処理加工

再生オレフィン製のデスクマットは、手前部分に端面処理加工を施しています。手脂の侵入を防止しますので、長期間の使用が可能です。

(PRK・FRK・SRK・PR・FR・SRタイプ)

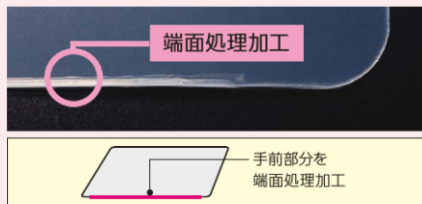

## Point 2 ノングレア仕上の特長

表面に施した特殊加工により、光沢仕上と比べ、照明等の光の反射が抑えられますので目にやさしい仕上がります。

(PRM・SRM・PR・FR・SRタイプ)



## Point 3 奥行 590mmタイプの特長

天板奥行600mmのデスク用としてだけでなく、天板奥行700mmのデスク後部にある配線ダクトやコードホールを逃がした大きさのデスクマットです。天板奥行700mmのビジネスデスクEDHシリーズ等に適しています。



## 軟質デスクマット仕様一覧表

### 環境対応タイプ

再生材使用のスタンダードタイプ グリーン購入法適合

#### ノングレア仕上

光の反射が少なく目にやさしい非光沢タイプ仕様です。

#### 光沢仕上

下に敷いたものが読みやすい光沢タイプ仕様です。

再生PVC(塩ビ)製 1.5mm厚

再生オレフィン製 1.5mm厚

再生PVC(塩ビ)製 1.5mm厚

再生オレフィン製 1.5mm厚

PRM グリーンマット付

PR グリーンマット付

PSK グリーンマット付

PRK グリーンマット付

SRM なし(シングルマット)

FR グレーマット付

SSK なし(シングルマット)

FRK グレーマット付

SR なし(シングルマット)

SRK なし(シングルマット)

### エコノミータイプ お手頃価格の薄手タイプ

#### 光沢仕上

PVC(塩ビ)製 0.8mm厚

PE グリーンマット付

SE なし(シングルマット)

### ハイグレードタイプ 高透明度で厚手の高級タイプ

#### 光沢仕上

PVC(塩ビ)製 1.8mm厚

N グリーンマット付

## 塩ビ製/光沢/非転写コートタイプ

コピー・写真が付着しにくい非転写コートタイプ。



### グリーンマット付/非転写コートNタイプ

		サイズ		適応天板サイズ	
255-67	SN	EA762EC-1	450×300mm	—	1/40
255-66	MN	EA762EC-2	600×450mm	—	1/20
255-65	No.7N	EA762EC-3	900×620mm	7号(W915×D635mm)	
255-64	No.6N	EA762EC-4	1045×620mm	6号(W1060×D635mm)	
255-63	No.5N	EA762EC-6	1045×715mm	5号(W1060×D730mm)	1/10
255-62	No.3N	EA762EC-5	1355×620mm	3号(W1370×D635mm)	
255-61	No.2N	EA762EC-7	1445×715mm	2号(W1460×D730mm)	

●軟質塩化ビニール製・1.8mm厚 ●光沢仕上 ●裏面:非転写コーティング加工  
●2mm厚グリーンマット(発泡ポリエチレン製)付 ●年間予定表付(SNを除く)  
●裏面は非転写コーティング加工されたコピー・写真が付着しにくいマットです。 ※規格サイズ以外の別注品も承ります。

⑤ 材質の特性上、温度・湿度によりサイズが若干収縮する場合があります。