

Vaimoシリーズ

EA762HC-16A

Vaimo11STYLE(バイモ11スタイル)HD-11FLSK

スリムボディーの女性向けバイモ11



特長



“STYLE”って、
こういうこと。

女性のために進化した Vaimo11、それが STYLE。
針もスタイルも“スリム”をめざして
よりスマートに美しく・・・
手になじむ、
しなやかなプロポーションをデザイン。
心もはずむ軽やかななじ感触を
あなたの大切なパートナーとして・・・




【Vaimo11の特徴】

約「**半分の力**」で
★軽とじ機構効果(当社比)

「**倍とじ**」

フラット
クリンチ 

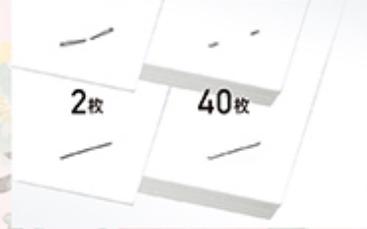
2枚 40枚

No.3 3号針 No.11 11号針

軽とじ
 いつもなら不安になる厚さも、さくっと**軽とじ**。

薄いも厚いも
 細くしなやかな針で**2~40枚**、針を替えずにとじる。

美しい仕上り
フラットにすっきりとじめるから、かさばらない。

【STYLEの特徴】

1

女性にもっと
使いやすく

スリムになって、
やさしい曲面デザインの
最適プロポーション。



3

かるくしっかり
針押え付リムーバ
とじた針をしっかりホールド、
きれいにはずす。



2

安心、
針残量確認窓

残量数字を確認窓の上に表示。
針の残量が確認できるから、
いつも安心。



4

針の装てんも
らくらく

ワンタッチオープン、
大きく開いて
針をのせるだけ。

針装てん数 100本
MAX# No.11-1M



【バイモテクノロジー】

細い針が、倍の厚さの書類をとじきる。その理由は？

「バイモ・テクノロジー」



┌┐ 歯形状のドライバ（針押し板）

針の両肩を正確にガードしながら、まっすぐにチカラを集中させる技術が針の変形を防ぎます。

- 左右の突起が針足の真上をプッシュ



ステープルホルダ & ステープルガイド

針の変形と逃げを防ぎ、ドライバに押されている針を最後まで垂直に保持して貫通させます。


- 針のセンター面を板バネで下方から支え変形を防ぐ



2段クリンチャ機構

書類の厚さで変化する針の侵入角度を調整することで、正確なクリンチャを実現します。

- 針受け面に2段階の角度をつけることで、針を確実にとらえ転びを防ぐ

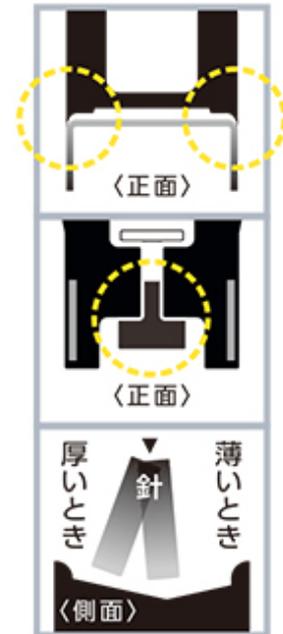

【針の最適プロモーション】

針の線径（太さ）はいつもの10号針と同じまま、
足長さを40枚とじられるよう1mm長く、横幅は2枚とじて曲がった針足が重ならないよう2mm広く設計。
さらに、本体のバイモテクノロジーで、細い針の倍とじを実現しました

世界へ進出！11号針。

10号針と同じ細さで、
40枚をしっかりとじる。



仕様

EA762HC-16A

商品名	バイモスタイル HD-11FLSK
個装仕様	ブリスタパック
使用針(※1)	No.11-1M
針装てん数	100本
とじ枚数(※2)	2枚～約40枚
とじ奥行	28mm
とじ口寸法	7mm
サイズ	H68×W26×D106(mm)
質量	161g
再生材使用率	78%
1梱包入数	50(5×10)
色	ブルー

※1)針はNo.11針EA762HD-14をご使用ください。No.10針など他の針はご使用になれません。

※2)とじ枚数は、すべてPPC用紙64g/m²(55kg紙)をとじた場合の最大とじ枚数の目安です。紙種やとじ方によって、とじられる枚数が少なくなることがあります。