

ハンディタイプ(10号)

## HD-10DFL

とじる作業がラクになる！ロングボディーで握りやすい！



HD-10DFL/B2

一般的なマーク

使用針 No.10	軽 く して
20% 再生材	グリーン購入法 適合品
PPC用紙 26枚と同じ	1分 フラット クリンク
	針100本 装てん用

にぎりやすく、疲れにくい  
その秘密は、  
絶妙なサイズ感！

ホワイト

PPC用紙  
26枚  
フラットクリンク

「逆手もちでも、にぎりやすい！」

逆手もちでもとじ作業がしやすいサイズです。親指の付け根（母指球）まで使ってしっかりとホッチキスを握ることができるため、書類をとじる際に手への負荷を軽減したにぎり心地を実現します。

## 10号フラットクリンチ唯一の日本製!



### にぎりやすく、疲れにくい、 ロングボディー

コンパクトさを追求したホッチキスに対して、本体後部にボリュームのある形状により、全ての指を添えて本体を握ることができます。連続したホッチキス作業でも、一部の指に負荷を集中させずに作業できます。



### 金属ステープルホルダで 確実に貫通

針の形状を保持したまま最後まで貫通させるため、失敗とじしにくい構造です。

ステープルホルダ



### 長く使える耐久性


パワーフラットのハンドル部品は熱処理が施されています。この熱処理により、強度と耐久性を実現しています。

プラスチックカバー内部の金属部品▶



### フラットクリンチ

とじ裏が平らで書類がかさばらない

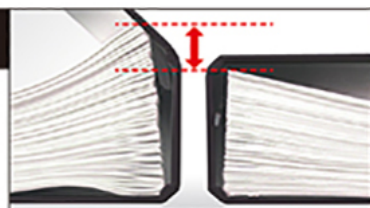

仕様

商品名	HD-10DFL
個装仕様	窓付き紙箱
使用針	No.10-1M/2M/5M
釘装てん数	100本
とじ枚数(*)	2枚～約26枚
とじ奥行き	30mm
サイズ	H62×W26×L109mm
質量	140g
再生材使用率	83%

\* PPC用紙64g/m<sup>2</sup>(55kg)を綴じた場合の最大枚数の目安です。紙種や綴じ方によって、綴じられる枚数が少なくなることがあります。