

日本製ならではの 高い性能と耐久性！

MADE IN JAPAN



ブルー



レッド



とじ裏が平らで書類がかさばらない

フラットクリンチ



一般的なとじ方



フラットクリンチ

■商品仕様

商品名	HD-10DFL
使用針	No.10-1M、2M、5M
針装てん数	100本
とじ枚数	※約26枚(最大)
とじ奥行	30mm
本体サイズ	H62×W26×D109mm
質量	140g
再生材使用率	83%

※PPC用紙64g/㎡(55kg紙)をとじた場合の目安



■個装仕様：窓付き紙箱

商品名	カラー	一梱包入数	品番	JANコード
HD-10DFL/B2	ブルー	60 (6×10)	HD91725	4902870818241
HD-10DFL/R2	レッド	60 (6×10)	HD91726	4902870818258
HD-10DFL/W2	ホワイト	60 (6×10)	HD91727	4902870818265

グリーン購入法 適合品



MAX がめざすのは、最大値のさらに先。



マックス株式会社
オフィスプロダクツ営業部

0120-510-200 月～金曜日(祝日・当社指定休日を除く)

※「ナンバーディスプレイ」を利用しています。
※通話内容は、サービス向上のため録音させていただいております。

<http://www.max-ltd.co.jp/op/>

本社 | 〒103-8502 東京都中央区日本橋箱崎町6-6
Tel. (03) 3669-8108 (代)


OP8703P/P HD0034 IP2017年6月(初版)

MAX

＼にぎりやすい！／

とじる作業が
ラクになる

丈夫で
長持ち！

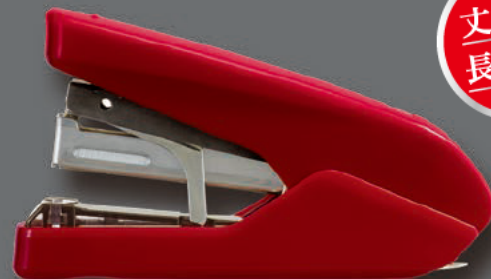

POWERFLAT

平らなとじ裏 パワーフラット

MADE IN JAPAN

にぎりやすく、疲れにくい その秘密は、 絶妙なサイズ感！

ホワイト



PPC用紙
26枚
フラット軽とじ

パワーフラットは、日本製ならではの高い性能と耐久性を備えた、こだわりの“軽とじフラットホッチキス”です。ホッチキスの使用頻度の高いお客様に向けて、「にぎりやすく、疲れにくい」絶妙なサイズ感で圧倒的な使いやすさを、追求しました。

「逆手もちでも、にぎりやすい！」



逆手もちでもとじ作業がしやすいサイズです。親指の付け根（母指球）まで使ってしっかりとホッチキスを握ることができるため、書類をとじる際に手への負荷を軽減したにぎり心地を実現します。

にぎりやすく、疲れにくい、
ロングボディー

コンパクトさを追求したホッチキスに対して、本体後部にボリュームのある形状により、全ての指を添えて本体を握ることができます。連続したホッチキス作業でも、一部の指に負荷を集中させずに作業できます。



金属ステープルホルダで
確実に貫通

針の形状を保持したまま最後まで貫通させるため、失敗とじしにくい構造です。

ステープルホルダ



長く使える耐久性

パワーフラットのハンドル部品は熱処理が施されています。この熱処理により、強度と耐久性を実現しています。

プラスチックカバー内部の金属部品▶

