

連射式クリップ機

HK-55D デュアルクリップ EA762HM-10

「ユーザビリティ評価」を繰り返し、「誰にでも使いやすく」をカタチにしました



エスコ取扱商品は本体カラーブルーの商品のみです。

一般的なマ
ーク




グリーン購入法 適合品



特長

1 力を活かすフォルム

グリップの2つの指掛けにより、指先の力をロス無くクリップ玉に伝えます。

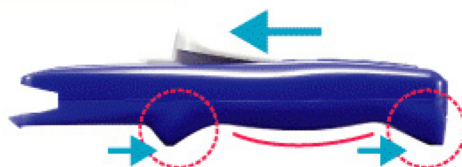


2 指にやさしい大きなプッシャー

親指を包み込む大きなプッシャーにはラバーを施しました。指にやさしく、滑りを抑えます。また、プッシャーの壁は爪が当たらない高さになりました。



3 とじ位置が狙いやすい先端形状

用紙挿入口のU字カットと傾斜により、とじ位置をしっかりと確認できます。また、挿入口下部を伸ばし、用紙を入れやすくしました。

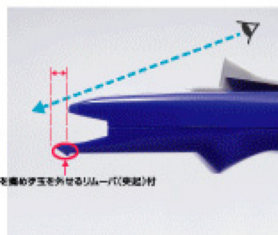

4 玉入れしやすい広い装てん口

玉をスムーズに入れられる広い装てん口は、指に合わせたラウンドを設けて、指をいたわる形状にしました。

 


5 2種類の玉が使える!! デュアル機能

新規格の中厚玉が使えるようにしました。もちろん今までの中玉も使えます。用紙の枚数に合わせて、2種類の玉をデュアルクリップ1台で使い分けられます。



PPC用紙55枚※



PPC用紙40枚※

仕様

●個装:プリスタパック

本体:1台 中玉:8コ 中厚玉:8コ

商品名	HK-55D/B	HK-55D/P	HK-55D/Y
カラー	ブルー	ピンク	イエロー
商品品番	HK90120	HK90121	HK90122
JANコード	4902870726942	4902870726959	4902870726966
EA品番	EA762HM-10	—	—
クリップ玉装填数	8コ		
とじ枚数	〈中玉〉最大約40枚 〈中厚玉〉最大約55枚		
サイズ	L126×W33×H30(mm)		
質量	68g		

※掲載とじ枚数は、全てPPC用紙64g/㎡(55kg)をとじた場合の最大とじ枚数です。紙種やとじ方によって、とじられる枚数が少なくなることがあります。

対応消耗品・オプション品

デュアルクリップ用 中厚玉クリップ



▶HK-P550
EA762HM-102

デュアルクリップ・ハンディクリップ兼用 中玉クリップ



▶HK-P400K
EA762HM-101