


「ユーザビリティ評価」を繰り返し、「誰にでも使いやすく」をカタチにしました



# Dual Clip

手にフィットするフォルムと  
2つの指掛けにより、指先の  
力をロス無くクリップ玉に  
伝えます。

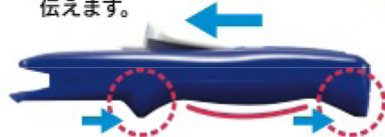

滑りを抑えるラバー付の、  
指にやさしい大きなプッシャー



## 2種類のクリップ玉が使えます

中厚玉



55枚  
と同じ枚数

中玉



40枚  
と同じ枚数

●掲載と同じ枚数は、全てPPC  
用紙64g/m<sup>2</sup>(55kg)を  
とした場合の枚数です。

### 中玉(M)連射式クリップ機

## HK-55D 【プリスタパック入(中厚玉8個・中玉8個付)】

| 商品名      | カラー  | 品番      | EA品番       | JANコード         |
|----------|------|---------|------------|----------------|
| HK-55D/B | ブルー  | HK90120 | EA762HM-10 | 4902870 726942 |
| HK-55D/P | ピンク  | HK90121 | —          | 4902870 726959 |
| HK-55D/Y | イエロー | HK90122 | —          | 4902870 726966 |

- 外寸/H30×W33×D126(mm) ●質量/68g ●クリップ装てん数/8個 ●1梱包入数/50(5×10)
- 使用クリップ/HK-P550・P550トクヨウ(中厚玉)・HK-P400K(中玉)・P400Kオトクヨウ(中玉)
- 再生材使用率70%



HK-P550トクヨウ

HK-P550



### 専用消耗品 マックス純正 中厚玉

| 商品名     | 1ケース入数 | 品番      | JANコード         | EA品番        | 個装    |
|---------|--------|---------|----------------|-------------|-------|
| HK-P550 | 50個    | HK90130 | 4902870 726973 | EA762HM-102 | 窓付紙箱入 |

●材質/ステンレス ●外寸/先端部幅16×奥行11×厚さ6.4(mm) ※中厚玉は、他の連射式クリップ機には使用できません。

### 消耗品 マックス純正 中玉

| 商品名      | 1ケース入数 | 品番      | JANコード         | EA品番        | 個装    |
|----------|--------|---------|----------------|-------------|-------|
| HK-P400K | 55個    | HK90010 | 4902870 730505 | EA762HM-101 | 窓付紙箱入 |

●材質/ステンレス ●外寸/先端部幅16×奥行11×厚さ4.8(mm) ※中玉は、他の連射式クリップ機にも使用できます。

HK-P400K

