

ハンディクリップ



品番	仕様	サイズ(mm)
EA762HM-10	本体	33(W) X 126(D) X 30(H)
EA762HM-101	スペアクリップ	中玉: 16(W) X 11(D) X 4.8(H)
EA762HM-102		中厚玉: 16(W) X 11(D) X 6.4(H)

グリーン購入法適合商品

重量...-10: 68g

クリップ枚数...-10: 中玉/40枚まで 中厚玉/55枚まで


付属クリップ数...-10: 中玉/8個 中厚玉/8個

入数...-101: 55個 -102: 50個

材質...-101、-102: ステンレス

1 力を活かすフォルム

クリップの2つの指掛けにより、指先の力をロス無くクリップ玉に伝えます。

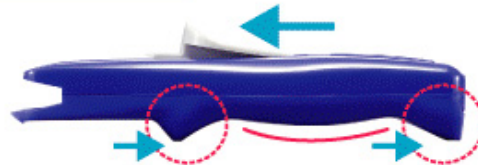


2 指にやさしい大きなプッシャー

親指を包み込む大きなプッシャーにはラバーを備えました。指にやさしく、滑りを抑えます。また、プッシャーの壁は爪が当たらない高さにしました。



3 とじ位置が狙いやすい先端形状

用紙挿入口のU字カットと傾斜により、とじ位置をしっかりと確認できます。また、挿入口下部を伸ばし、用紙を入れやすくしました。

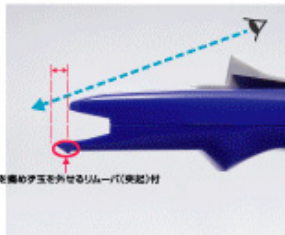

用紙を締め玉を外せるリム（バー）付

4 玉入れしやすい広い装てん口

玉をスムーズに入れられる広い装てん口は、指に合わせたラウンドを設けて、指をいたわる形状にしました。



5 2種類の玉が使える!! デュアル機能

 
新規格の中厚玉が使えるようにしました。もちろん今までの中玉も使えます。用紙の枚数に合わせて、2種類の玉をデュアルクリップ1台で使い分けられます。



6.4mm



PPC用紙55枚*



4.8mm



PPC用紙40枚*