

強力パンチ



No.122N

商品番号

No.122N

まとめて一気に165枚。
使いやすさとパワーのバランスに優れたスタンダードな2穴パンチ。

- ワイドダブルゲージ付
- 消耗部品ケース付

穴あけ枚数 165枚 穿孔能力 (15mm)

対応サイズ 紙幅137mm~300mm



本体サイズ/重量

W170×L338×H175mm/2.7kg

パッケージサイズ/重量

W173×L345×H173mm/3kg


注文番号/JANコード/カラー (JAN : メーカーコードは4971760です)

No.122N/143411/

備考

穿孔能力は、PPC用紙64g/m² (約0.09mm厚) 使用時での枚数です。

別売品: 屑受

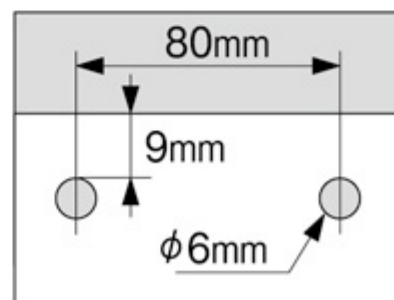

特徴



力が入れやすいハンドルで、穴あけがスムーズ。



紙のセンター合わせが簡単なワイドダブルゲージを採用。



替刃交換の際にネジの紛失を防ぐ、新設計のロットホルダー。



取り外し簡単、スライド方式のロットガード。



抜きカスの量が目目で分かる透明クズ受け。



紙台には消耗部品の収納スペース付。

消耗品・付属品



商品名：パイプロット刃

商品番号：K-122-124

仕様：対応機種：No.122N、No.124N、No.122、No.124
(EA762MB-6A)(EA762MB-9A)

カラー：



商品名：ロットガード

商品番号：K-10

仕様：対応機種：(EA762MB-6A) (EA762MB-5A)
No.122N、HD-410N、HD-430N、No.123N、
No.123N-L、No.124N、No.120N、No.120NC、No.86
(EA762MB-9A)

カラー：