

EA762MB-7B 強力型パンチ

屑受がいっぱいになると自動的にふたが開放、屑受の破損を防止。
A4S型/A3E型 4穴対応




234(W) × 445(L) × 225(H) mm

突孔能力...330枚(30.0mm)

重量...6.0kg

【4穴穿孔時の穴位置図】

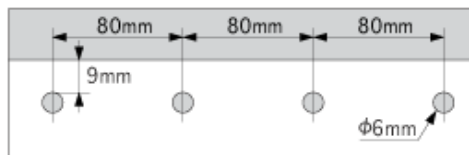

ワンタッチ替刃



上向き穿孔方式により、パンチ屑の散らばりを低減。



ロットガード自動回転方式、適切なローテーションにより穿孔能力を保持。



水平可倒機能付ダブルゲージ、センター合わせの他4穴穿孔が可能。



紙台に消耗部品ケースを設置。
(パイプロット刃×2、ロットガード×10収納可。)