

# 4穴強力パンチ



No.124N

商品番号

No.124N

A4サイズ用紙専用の4穴強力パンチです。  
軽い力でまとめて一気に165枚を穿孔。  
使いやすさとパワーに優れたパンチです。

■ A4サイズ固定サイドゲージ付

穴あけ枚数

165枚 穿孔能力 (15mm)



本体サイズ/重量

W315×L338×H175mm/5kg

パッケージサイズ/重量

W328×L357×H180mm/5.5kg


注文番号/JANコード/カラー ( JAN : メーカーコードは4971760です )

No.124N/143459/

## 備考

穿孔能力は、PPC用紙64g/m<sup>2</sup> (約0.09mm厚) 使用時での枚数です。

別売品：肩受

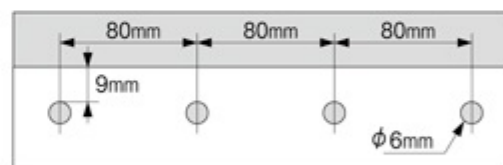

## 特徴



力が入れやすいハンドルで、穴あけがスムーズ。



紙のセンター合わせが簡単なA4サイズ固定ゲージ付。



替刃交換の際にネジの紛失を防ぐ、新設計のロットホルダー。



取り外し簡単、スライド方式のロットガード。



抜きカスの量が目で分かる透明クズ受け。

## 消耗品・付属品



商品名：パイプロット刃

商品番号：K-122-124

仕様：対応機種：No.122N、No.124N、No.122、No.124  
(EA762MB-6A)(EA762MB-9A)

カラー：



商品名：ロットガード

商品番号：K-10

仕様：対応機種：No.122N、HD-410N、HD-430N、No.123N、  
No.123N-L、No.124N、No.120N、No.120NC、No.86  
(EA762MB-9A)

カラー：