

タイマーの特長とご注意

切り忘れ防止で節電、省エネに。

簡単セット(ダイヤル式)で扇風機、スタンド照明などの電気機器を自動「切」。切り忘れ防止で節電、省エネに。

ダイヤルタイマー(11時間形、3時間形)



コンセント直結式
ダイヤルタイマー(11時間形)



1mコード付
ダイヤルタイマー(3時間形)

スタンド照明やテレビを「入」「切」させて、簡易的な防犯対策(いるふり防犯)ができます。

24時間くりかえしタイマー



1mコード付
24時間くりかえしタイマー

●タイマーに接続できる電気器具の最大消費電力

電気器具	ダイヤルタイマー		24Hくりかえし
	WH3101・WH3111 WH3201・WH3211	WH3301 WH3311	
ヒーター(抵抗)を用いた器具	炊飯器、電気ポット、電気カーペット、電気ストーブ、パネルヒーターなど	1500W	1500W
トランスを用いた器具	テレビ、ステレオなど	800W	800W
モーターを用いた器具	扇風機、換気扇、ポンプなど	320W	320W
照明器具	白熱灯、イルミネーションなど	600W	1500W
	蛍光灯スタンドなど	100W	100W

接続する電気製品によって最大消費電力が変わります。

(ご注意)

- エアコン・クーラーには使用できません。
- ヒーターなどで壁面のコンセントと直接接続しなければならない機器がありますので、接続される機器の取扱説明書をご確認ください。
- リモコン操作・電子スイッチ操作で動作する器具、センサによって自動で動作する器具、電子タイマー内蔵の器具などには使えないことがあります。(お使いになる器具に電源を入れ、使用状態にしてから器具の電源プラグをコンセントから抜いて再度差し込んだとき、電源が切れる前の使用状態に戻る器具であれば、お使いいただけます。)
- 接続する器具によっては、始動時の電流が大きい器具がありますので、左記に示す最大消費電力以下の器具を使用してください。
- 出荷時は60Hzにセットされています。50Hz地域の場合は周波数切替レバーを50Hzに合わせてください。
- タイマー動作中「ジー」という音がしますが異常ではありません。また、セット時間「切」「入」で「カチッ」と音がします。

商品				
品名	ダイヤルタイマー	ダイヤルタイマー	ダイヤルタイマー	24時間くりかえしタイマー
品番	WH3101BP	WH3111WP	WH3201WP	WH3301WP
EA品番	EA763A-11	EA763A-9	EA763A-17	EA763A-12
包装サイズ(個中・個中・個中) / 個装質量	180×90×63mm / 質量168g (11時間形) (コンセント直結式) (ブラック)	180×90×73mm / 質量271g (11時間形) (1mコード付) (ホワイト)	180×90×63mm / 質量170g (3時間形) (コンセント直結式) (ホワイト)	180×105×63mm / 質量210g (コンセント直結式) (ホワイト)
商品仕様				
電気容量(A/V)				
JANコード				
ITFコード	345 47441 31673 6	345 47441 31678 1	345 47441 31680 4	345 47441 31684 2

商品	
品名	防雨型 週期式 タイムスイッチ
品番	TBC231
EA品番	EA763A-10
包装サイズ(個中・個中・個中) / 個装質量	270×204×92mm / 質量1100g
商品仕様	●EE AC100V ●フルネーシング/1500W (FAC100V) ●調光300W (FAC100V) ●電圧220W (FAC100V) ●電圧調光ヒーター用21500W (FAC100V)
電気容量(A/V)	
JANコード	
ITFコード	345 47441 04281 9


タイムスイッチのご注意

- 一部器具によっては最大消費電力以下のものでも使用できない場合があります。
使用可能な最大消費電力については商品パッケージに掲載しておりますので、ご購入時にご確認をお願いいたします。リモコン操作、センサによる自動作動の器具、電子タイマー内蔵の器具には使えないことがあります。
- エアコンなどの高容量器具には使えません。
一部器具によっては最大消費電力以下のものでも使用できない場合があります。
使用可能な最大消費電力については商品パッケージに掲載しておりますので、ご購入時にご確認をお願いいたします。リモコン操作、センサによる自動作動の器具、電子タイマー内蔵の器具には使えないことがあります。

- 50Hz地域の場合は周波数切替レバーを50Hzに合わせてください。(TB171KP, TBC171)
一部器具によっては最大消費電力以下のものでも使用できない場合があります。使用可能な最大消費電力については商品パッケージに掲載しておりますので、ご購入時にご確認をお願いいたします。
- リモコン操作、センサによる自動作動の器具、電子タイマー内蔵の器具には使えないことがあります。
エアコン用のタイマとしてご使用いただけます。リモコン操作、センサによる自動作動の器具、電子タイマー内蔵の器具には使えないことがあります。

EEスイッチ付フル接地防水コンセント WH5353AP

夜暗くなれば自動点灯させ、タイマー設定時間(1~10時間)後にOFFにします。

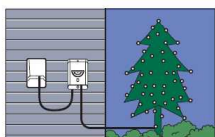

タイムスイッチ(防雨型) TBC171・TBC231

照明器具やイルミネーションなどを曜日ごとに異なる時刻にON/OFFできます。取り付け簡単で屋外での使用も可能です。



タイマー

切り忘れ防止で、かしこく節電。

ダイヤルタイマー(11時間形、3時間形)

簡単セット(ダイヤル式)で扇風機、テレビ、スタンド照明などの電気機器を自動「切」。切り忘れ防止で節電、省エネに役立ちます。また、朝起きる時間に電気ポットなどを自動「入」。一晩中「入」よりも節電できます。

「3時間形」は、5分単位と細かくセットでき、おやすみ前のテレビの消し忘れ防止などにぴったりです。

「11時間形」は、15分単位でセットできます。

24時間くりかえしタイマー

スタンド照明やテレビを「入」「切」させて、簡易的な防犯対策(いるふり防犯)ができます。室内のイルミネーションやテレビなどに使えば、自動「入」「切」で切り忘れ防止、省エネに役立ちます。



11時間形	コード長	カラー	在庫区分	品番	品名	EA品番
コンセント直結式 	コンセント直結式	ホワイト	(M)	WH3101WP	ダイヤルタイマー(11時間形)(コンセント直結式)(ホワイト)	エスコ取扱無し
		ブラック	(M)	WH3101BP	ダイヤルタイマー(11時間形)(コンセント直結式)(ブラック)	EA763A-11
	1m	ホワイト	(M)	WH3111WP	ダイヤルタイマー(11時間形)(1mコード付)(ホワイト)	エスコ取扱無し
		ブラック	(M)	WH3111BP	ダイヤルタイマー(11時間形)(1mコード付)(ブラック)	エスコ取扱無し
3時間形 コンセント直結式 	コンセント直結式	ホワイト	(M)	WH3201WP	ダイヤルタイマー(3時間形)(コンセント直結式)(ホワイト)	EA763A-17
		ブラック	(M)	WH3201BP	ダイヤルタイマー(3時間形)(コンセント直結式)(ブラック)	エスコ取扱無し
	1m	ホワイト	(M)	WH3211WP	ダイヤルタイマー(3時間形)(1mコード付)(ホワイト)	エスコ取扱無し
		ブラック	(M)	WH3211BP	ダイヤルタイマー(3時間形)(1mコード付)(ブラック)	エスコ取扱無し
24時間くりかえし コンセント直結式 	コンセント直結式	ホワイト	(M)	WH3301WP	24時間くりかえしタイマー(コンセント直結式)(ホワイト)	EA763A-12
		ブラック	(M)	WH3301BP	24時間くりかえしタイマー(コンセント直結式)(ブラック)	エスコ取扱無し
	1m	ホワイト	(M)	WH3311WP	24時間くりかえしタイマー(1mコード付)(ホワイト)	EA763A-9
		ブラック	(M)	WH3311BP	24時間くりかえしタイマー(1mコード付)(ブラック)	エスコ取扱無し

■タイマーに接続できる電気器具の最大消費電力

電気器具		ダイヤルタイマー	24Hくりかえし
		WH3101・WH3111 WH3201・WH3211	WH3301 WH3311
ヒーター(抵抗)を用いた器具	炊飯器、電気ポット、電気カーペット、電気ストーブ、パネルヒーターなど	1500W	1500W
トランスを用いた器具	テレビ、ステレオなど	800W	800W
モーターを用いた器具	扇風機、換気扇、ポンプなど	320W	320W
照明器具	白熱灯、イルミネーションなど	600W	1500W
	蛍光灯(インバータ器具含む)スタンド、LED照明など	100W	100W

接続する電気製品によって最大消費電力が変わります。

注1) エアコン・クーラーには使用できません。

注2) ヒーターなどで壁面のコンセントと直接接続しなければならない機器がありますので、接続される機器の取扱説明書をご確認ください。

注3) リモコン操作・電子スイッチ操作で動作する器具、センサーによって自動で動作する器具、電子タイマー内蔵の器具などには使えないことがあります。
(お使いになる器具に電源を入れ、使用状態にしてから器具の電源プラグをコンセントから抜いて再度差し込んだとき、電源が切れる前の使用状態に戻る器具であれば、お使いいただけます。)

注4) 接続する器具によっては、始動時の電流が大きい器具がありますので、左記に示す最大消費電力以下の器具を使用してください。

注5) 出荷時は60Hzにセットされています。50Hz地域の場合は周波数切替レバーを50Hzに合わせてください。

注6) タイマー動作中「ジー」という音がありますが異常ではありません。また、タイマーが「入」「切」するとき「カチッ」と音がします。