


EA763A-9
くりかえしタイマー



<仕様>

- 定格電圧・電流...AC100V 15A
- コード長 ... 1m
- 周波数...50/60Hz切替式
- 入力容量...1500W(ヒーターを用いた器具の最大消費電力)
- 左下の使用上のご注意内の表をご参照下さい。
- 消費電力...1.5W
- 動作数...1動作 ~ 最大6動作
- 目盛単位...15分
- 最小セット間隔...30分
- タイマー設定誤差...±7.5分
- 本体サイズ ... 70(W) × 102(D) × 47(H)mm
- 重量...294g
- 使用温度範囲...-10 ~ 40

【裏面】のイラストはコンセント直結式 (EA763A-12) です。

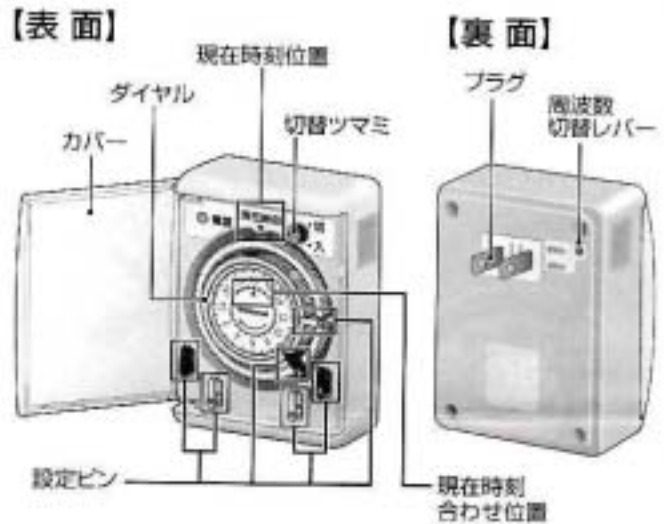

◆はじめて使用するときは...

周波数を合わせる (本体裏面、周波数切替レバー)

お住まいの周波数がわからない場合は、契約されている電力会社にお問い合わせください。

※出荷時は60 Hzにセットしています。 【周波数切替レバー】

※コインで切り替えてください。

本体裏面

使用上のご注意

- エアコン・クーラーには使用できません。
- 壁面のコンセントから直接電源を接続する必要がある器具 (オイルヒーターなど) には使用できません。
- リモコン操作・電子スイッチ操作で動作する器具、センサーによって自動で動作する器具、電子タイマー内蔵の器具などには使用できません。
(お使いになる器具に電源を入れ、使用状態にしてから器具の電源プラグをコンセントから抜いて再度差し込んだとき、電源が切れる前の使用状態に戻る器具であれば、お使いいただけます。)
- 接続する器具によっては、始動時の電流が大きい器具がありますので、下記に示す最大消費電力以下の器具を使用してください。

電気器具の種類	最大消費電力
■ヒーター (抵抗) を用いた器具 炊飯器、電気ポット、電気カーペット、電気ストーブ、パネルヒーター、など	1500 W以下
■トランスを用いた器具 テレビ、ステレオなど	800 W以下
■モーターを用いた器具 扇風機、換気扇、ポンプなど	320 W以下
■照明器具 白熱灯、イルミネーションなど	1500 W以下
蛍光灯スタンドなど	100 W以下

- 1000 W以上の器具と接続する場合は15 A以上のコンセントを単独で使用してください。
- 接続器具の取扱説明書に記載している安全上のご注意をお読みいただきご使用ください。