

美しいホワイトフレーム



※画像は40Vイメージです。

見たままの自然な色合い

アイリスオーヤマ独自のチューニングにより、
豊かで繊細な色彩を再現。



深みのある映像美

肌や素材の質感まで、
微細な明暗の違いもリアルに表現。



※イメージ

従来のテレビ映像

当社ハイビジョン液晶テレビ映像

直下型LEDバックライト

画面全体に光源を敷き詰めているのでムラなく明るい。
鮮やかでメリハリのある美しい映像に。




※イメージ

Wチューナーで裏番組を同時録画

好きな番組を見ながら、別のチャンネルを録画できます。
見たい番組が重なっても安心。


スポーツ観戦しながら

裏番組を録画

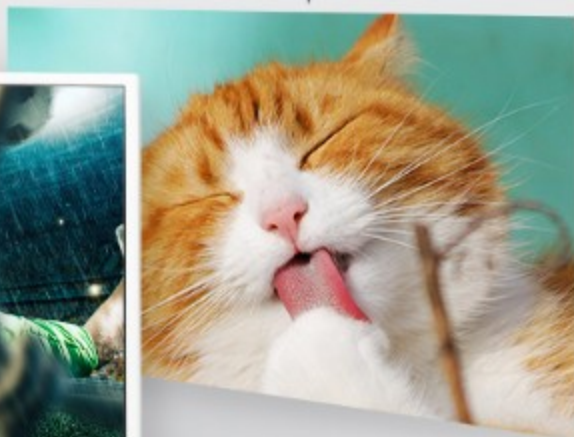

HDD録画対応

外付けHDD(別売)を繋ぐだけ。レコーダーなしで録画できます。

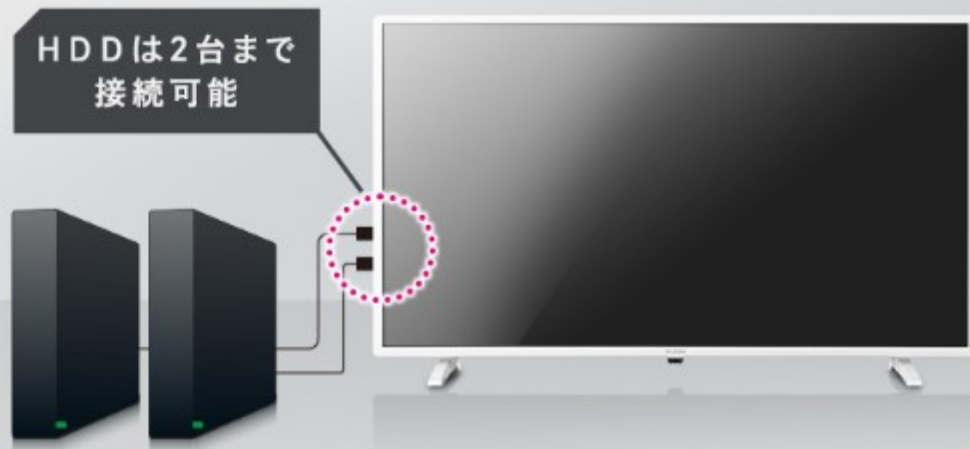

裏番組録画・留守録対応

最大録画予約件数：**64件**

最大録画番組数：**3000件**

※本機に接続できる外付けHDDの最大容量は4TBです。

地上波・BS・CS対応



地上波デジタル / UHF(13~62ch) CATVパススルー対応

BSデジタル / BS000~BS999

110度CSデジタル / CS000~CS999

双方向データ放送対応

クイズ番組への参加やリクエストなど、
双方向サービスを楽しめます。



豊富な接続端子

外付けHDDやレコーダー、ゲーム機など、
さまざまな機器を接続して使えます。

入出力端子一覧

HDMI端子	HDMI×2、ARC対応（HDMI1）、CEC対応
USB(録画専用)	録画用外付けHDD専用×2
音声出力	3.5mmステレオヘッドホンジャック×1
	光デジタル音声出力×1
LAN	LANポート×1 ※データ放送用
アンテナ端子	地上デジタル×1 / BS・110度CSデジタル×1

IRIS OHYAMA

BLACK
LT-40C420B



WHITE

LT-40C420W



Wチューナー搭載

HDD録画対応



省エネ基準
達成率 **208%**

目標年度 2012年度

[年間消費電力量 72.2kWh/年]



※年間消費量とは：省エネ法に基づいて、1日あたり4.5Hの動作時間/19.5Hの待機時間(電子番組表取得時間を含む)で算出した、1日に使用する電力量です。

仕 様



質量：5.0kg

仕様

画面サイズ	40V型
チューナー数	地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2※
画素数(水平×垂直)	1920×1080
スピーカー(音声出力)	8W + 8W
HDMI対応入力 解像度	480i、480p、720p(60Hz)、1080i(60Hz)、 1080P(24Hz、30Hz、60Hz)
データ放送	双方向データ放送(Broadcast Markup Language)対応
番組表	電子番組表対応:7チャンネル6時間分表示、8日分受信、 視聴予約可能、双方データ放送対応
電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	74W
壁掛け金具(別売) ねじ穴寸法	200mm×200mm 本体側固定用ねじ: PM6×28mm(Top)(本体付属) PM6×15mm(Down)(本体付属)
付属品	リモコン×1、リモコン用単4形乾電池×2、B-CASカード×1、 B-CASカード紛失防止ホルダー×1、ホルダー固定用ねじ×1、 スタンドベース×2、スタンドベース固定用ねじ×4、 取扱説明書×1、保証書×1、電源ケーブル×1、AVケーブル×1

※ダブルチューナー機能搭載のモデルにおいては、1つは番組視聴専用チューナーのため、
2番組同時録画には対応していません。