

# EA763AA-412

12~24V用

建設重機用  
防水モニター/2カメラ搭載  
ドライブレコーダー

品番 D-2146

モニター/カメラ  
防水仕様

無線LAN  
搭載

GPS機能  
搭載



## 安全でスムーズな運営に

現場での安全意識の向上、業務管理に最適。  
動作の激しい建設重機用に対応した  
建設重機用ドライブレコーダーです。



### ■ 3.0インチ 防水ワイド液晶モニター搭載

防水仕様3.0インチIPSモニターを採用。  
IP65相当の防水性能でモニターが濡れても心配いりません。  
1080PFullHD対応画質で鮮明な画像を表示します。

※画面はハメ込み合成写真です。実際とは異なる場合があります。

#### ・付属のマグネットで簡単設置 & 脱着

取付方法として、取り付けステー&マグネットでの設置が可能です。マグネットでの固定は車両の穴開け加工の必要が無く、脱着も容易です。



### ■ 鮮明な撮影 200万画素 防水2カメラ搭載

カメラは、防水性能IP67相当 200万画素ソニーCMOSセンサー搭載のカメラを搭載。明暗自動調整 WDR機能で、昼夜共に鮮明に撮影いただけます。  
また、全国のLED信号機にも対応しています。

#### ・付属のマグネットで簡単設置 & 脱着

モニターと同じく取付ステー&マグネ

ットでの設置が可能です。車両への  
穴開け加工不要で簡単に設置いた  
できます。



## ■ 付属のマグネットでの取付例

付属のマグネットを使用して本体モニターとカメラ(リアカメラ)のお取付け方法です。



## ■ PC上でGPS連動の走行軌跡の閲覧が可能

付属のGPSユニットを使用することで、GPS機能をご使用いただけます。  
専用のアプリケーションをご使用いただくことで、  
GoogleMAPと連動することで、地図を同時に表示させることも可能です。



### ■ パソコン動作環境

・対応OS: Windows8.1/10

※Mac OSとLinuxは対応していません。

※GoogleMapを利用するため、パソコンがインターネットに接続されている事をご確認ください。  
※GPS電波は地理的な要因により受信しにくい場合や受信できない場合がございます。  
※全てのパソコンにおいて動作を保証するものではありません。

・株式会社デルタが開発・制作したソフトではございませんので、ソフトに関する詳しいお問い合わせにはお応えしかねる場合がございます。  
また、本ソフトによって問題が生じた場合、弊社では責任を負いかねます。予めご了承下さいませ。

## ■ 無線LAN搭載


専用アプリケーションをインストールいただくと、スマートフォンやタブレット端末など無線LANネットワークで撮影データを閲覧することが可能です。

※アプリについてアップデートや変更等については随時、弊社HPにて最新情報をご確認ください。  
※無線LANの接続状態を確認してください。  
※全ての端末において動作を保証するものではありません。

・株式会社デルタが開発・制作したソフトではございませんので、ソフトに関する詳しいお問い合わせにはお応えしかねる場合がございます。また、本ソフトによって問題が生じた場合、弊社では責任を負いかねます。予めご了承下さいませ。



## ■ 装着イメージ(建設重機 ショベルカー 取付一例)

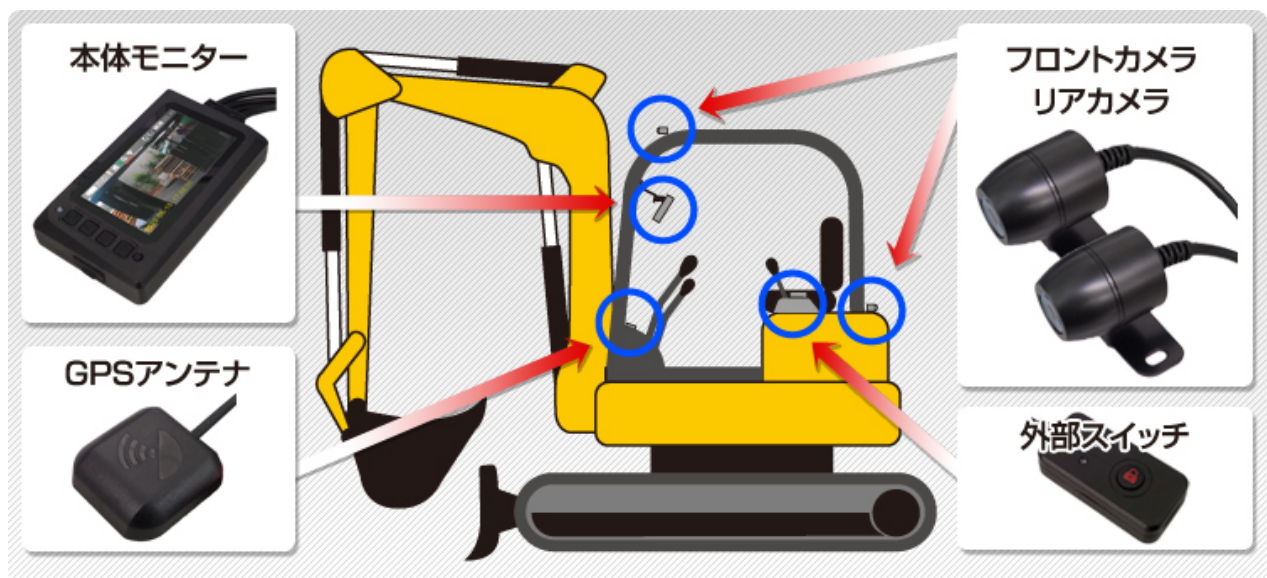

## ■ カメラ延長ケーブルが付属

2mケーブル×2、1mケーブル×2本の計4本付属されています。最長カメラケーブルは6.78mと余裕の取り回しです。  
※カメラケーブルは最長で6.78m延長することが可能ですが、その際、もう一方はカメラ～本体を直接接続して0.48mとなります。コードの取り回しを考慮の上、延長コードをご使用ください。

## ■ 製品仕様

|          |                                                                |
|----------|----------------------------------------------------------------|
| 対応画質     | 1080P FullHD 27.5fps (1920*1080)<br>720P HD 27.5fps (1280*720) |
| カメラ素子    | 200万画素 ソニーCMOS                                                 |
| 液晶サイズ    | 3.0インチ                                                         |
| 画 角      | 158° (対角) 125° (水平) 73° (垂直)                                   |
| ホワイトバランス | 自動調整(WDR機能搭載)                                                  |
| 防水性能     | 本体:IP65相当、カメラ:IP67相当                                           |
| F値       | F値2.0(前後カメラ共通)                                                 |



|           |                      |
|-----------|----------------------|
| 日付表示      | 対応                   |
| 録画ファイル構成  | 1分/2分/3分/5分/10分 選択可能 |
| Gセンサー     | あり 4段階設定可能           |
| GPS       | あり                   |
| 撮影モード(動画) | 常時録画、イベント録画(衝撃・手動)   |
| 撮影モード(写真) | 1枚撮影、セルフタイマー         |
| ファイル確認    | 可能                   |

フォーマット                    ビデオ:mov 画像:JPEG



品番 D-2146

【セット内容】

本体ユニット×1、カメラ×2、電源コード×1、GPSユニット×1、外部スイッチ×1、USB電源ケーブル×1、電源GPSケーブル×1、カメラ延長ケーブル2m×2、カメラ延長ケーブル1m×2、本体ステー×1、カメラステー×2、取付けマグネット×3、32GマイクロSDカード×1

|            |                                            |
|------------|--------------------------------------------|
| 圧縮フォーマット   | H.264                                      |
| 対応メモリーカード  | 8～128GB マイクロSDカード(クラス10)                   |
| 電源電圧       | DC12V                                      |
| LED信号機     | 対応(全国)                                     |
| 音声録音       | 高感度マイク内蔵                                   |
| 通 信        | 無線LAN                                      |
| 専用アプリケーション | あり                                         |
| 対応OS       | Windows98/me/XP/vista/7～10<br>Mac OS/Linux |

品番 D-2162

【オプション】  
5m 延長ケーブル

※10m以上カメラケーブルの延長は推奨しておりません。

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| マイクロSDカード<br>録画可能時間<br>(目安) | <ul style="list-style-type: none"> <li>・128GB:1080P FullHD約450分、720P HD約920分</li> <li>・64GB:1080P FullHD約240分、720P HD約480分</li> <li>・32GB:1080P FullHD約120分、720P HD約240分</li> <li>・16GB:1080P FullHD約60分、720P HD約120分</li> <li>・8GB:1080P FullHD約30分、720P HD約60分</li> </ul> |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

※録画時間は目安となります。

※録画時間は常時録画ファイルとロックファイルを含めた合計録画時間になります。

電波法に基づく  
認証について

本機は電波法に基づく省電力データ通信システムの無線設備として技術基準適合証明を受けています。  
本機を使用する時に無線局の免許は必要ありません。日本国内のみで使用してください。  
(番号㊟R-210-150458)