

メモリー	
容量 *1	【NW-S315】16GB 【NW-S313】4GB EA763AB-14E 【NW-S315K】16GB 【NW-S313K】4GB
基本情報	
再生	音楽、FMラジオ
対応フォーマット	MP3 *2/WMA *3/FLAC *4/リニアPCM *5/AAC *6
ディスプレイ	1.77型、TFTカラー液晶、QQVGA(128×160ドット) (「1280×160ドット」の誤表記を修正しました。2017年8月4日)
タッチパネル	－
Bluetooth機能	・通信方式 Bluetooth標準規格ver.4.1 + EDR *7 ・使用周波数帯域：2.4 GHz帯 (2.4000 GHz-2.4835 GHz) ・変調方式：FHSS ・対応Bluetoothプロファイル *8 *9 － A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) － AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) ・対応コーデック *10: SBC *11
FMラジオ	● ・放送受信周波数：76.0-108.0MHz ・アンテナ：ヘッドホンコードアンテナ
ダイレクト録音	● *12
USB DAC機能	－
外音取り込み機能 *13	－
防水対応	－
テーマ/壁紙	●/－
推奨アプリケーションソフトウェア	「Music Center for PC」 「Content Transfer for MAC」
本体動作対応OS	－ Windows (R) 10 － Windows (R) 8.1 － Windows (R) 7 － Mac OS (TM) v10.8-10.12 *14
歌詞ピタ	－

語学学習機能(再生スピードコントロール)	－
語学学習機能(A-Bリピート)	●
語学学習機能(クイックリプレイ)	●(3秒戻し)
ワンタッチ接続(NFC)機能	－
ドラッグ&ドロップ転送	●
プレイモード	
おまかせチャンネル	－
リピート	●
シャッフル	●
音質	
デジタルアンプ	－
ハイレゾ音源対応	－
DSEE	－
ノイズキャンセリング機能	●デジタルノイズキャンセリング機能対応 環境選択:電車・バス/航空機/室内 *15
ソースダイレクト	－
クリアフェーズ	－
クリアオーディオプラス	－
付属ヘッドホン	ノイズキャンセリング機能対応ヘッドホン(MDR-NC31)
イコライザー	±10段階
トーンコントロール	－
DCフェーズリニアライザー	－
VPT	－
	－

ダイナミックノーマライザ	
電源関係	
充電電池	内蔵型リチウムイオン
USB充電 充電時間（約/時間）	約4時間（満充電）、約2時間（約80%まで充電）
充電電池持続時間（約/時間）	【音楽再生時】 デジタルノイズキャンセリング機能オフ時：52（MP3） ^{*16} デジタルノイズキャンセリング機能オン時：40（MP3） ^{*16} Bluetooth接続時：23（MP3） ^{*16}
寸法・質量	
最大外形寸法（幅×高さ×奥行/mm）	約44.3 x 約94.6 x 約9.9 mm 約153.4 x 約115.4 x 約48.4 mm（S313K/S315Kシリーズ付属のスピーカー含む）
外形寸法（幅×高さ×奥行/mm）	約43.5 x 約94.5 x 約9.1 mm 約153.4 x 約115.4 x 約48.4 mm（S313K/S315Kシリーズ付属のスピーカー含む）
充電電池含む（g）	約53g（本体のみ） 約214g（S313K/S315Kシリーズ付属のスピーカー含む）

*1 メモリー容量の一部はデータ管理に使用されるため、実際に使用できる容量はこれより少なくなります

*2 本体で再生可能なMP3ファイル形式フォーマット：MPEG-1 Audio Layer 3、ビットレート：32-320kbps（VBR対応）、サンプリング周波数：32/44.1/48kHz

*3 著作権保護されたファイルは再生できません。本体で再生可能なWMAファイル形式フォーマット：WMA、ビットレート：32-192kbps（VBR対応）、サンプリング周波数：44.1kHz

*4 サンプリング周波数：8-48kHz、量子化ビット数：16bitに対応

*5 サンプリング周波数：44.1kHz、量子化ビット数：16bitに対応

*6 著作権保護されたファイルは再生できません。本体で再生可能なAACファイル形式フォーマット：AAC-LC、ビットレート：16-320kbps（VBR対応）（サンプリング周波数によっては規格外および保証外の数値も含みます）、サンプリング周波数：8-48kHz

*7 本機と接続するBluetooth機器や通信環境、周囲の状況によっては、雑音が入ったり、音が途切れたりすることがあります

*8 Bluetoothプロファイルとは、Bluetooth機器の特性ごとに機能を標準化したものです

*9 お使いのウォークマンが対応するBluetoothプロファイルのバージョンを確認するには、[オプション/設定]→[設定]→[Bluetooth設定]→[Bluetooth情報]を選んでください

*10 音声圧縮変換方式のこと

*11 Subband Codec の略

*12 別売録音用ケーブルWMC-NWR1が必要です

*13 外音取り込み機能は周囲の音を聞き取りやすくする機能です。しかしながら、すべての音を聞き取れるようにする機能ではありません。周囲の状況、ウォークマン（R）で再生中の音の種類や音質によって、周囲の音が聞き取れない場合もあります

*14 PCアプリをダウンロードするにはインターネットへの接続環境が必要です。すべてのコンピュータに対して動作保証するものではありません

*15 本体に付属のヘッドホンまたは別売のデジタルノイズキャンセリング機能搭載ウォークマン（R）専用ヘッドホン（MDR-NWNC33）を使っているときにのみ有効です。周囲の騒音がまったく聞こえなくなるわけではありません

*16 内蔵充電電池使用、MP3 128kbps再生時、イコライザを「オフ」に、設定条件により異なります

特長



家でも外でも、大好きな音楽をいい音で手軽に楽しめる


Sシリーズなら、どこでも手軽にいい音で音楽を楽しめます。例えば外出先の電車の中。周囲の騒音をカットする「デジタルノイズキャンセリング機能」(*1)により、周りの騒音を気にすることなく大好きな音楽に浸ることができます。ほかにも、音源に合わせて音質を選べる多彩なイコライザーモードの搭載や、FLAC(*2)など高音質コーデックにも対応。かんたんな操作で高音質な音楽を楽しめます。

*1 本体に付属のヘッドホンまたは別売のノイズキャンセリング機能搭載ウォークマン専用ヘッドホン(MDR-NWNC33)を使っているときにのみ有効です。周囲の騒音がまったく聞こえなくなるわけではありません

*2 サンプリング周波数:8-48kHz、量子化ビット数:16bitに対応

コンパクトボディでスタミナたっぷり長時間バッテリー

約53g(*1)のスリムボディでありながら、音楽再生約52時間(*2)のロングバッテリー。長時間の外出でも電池切れを気にせずにたっぷり音楽を楽しむことができます。

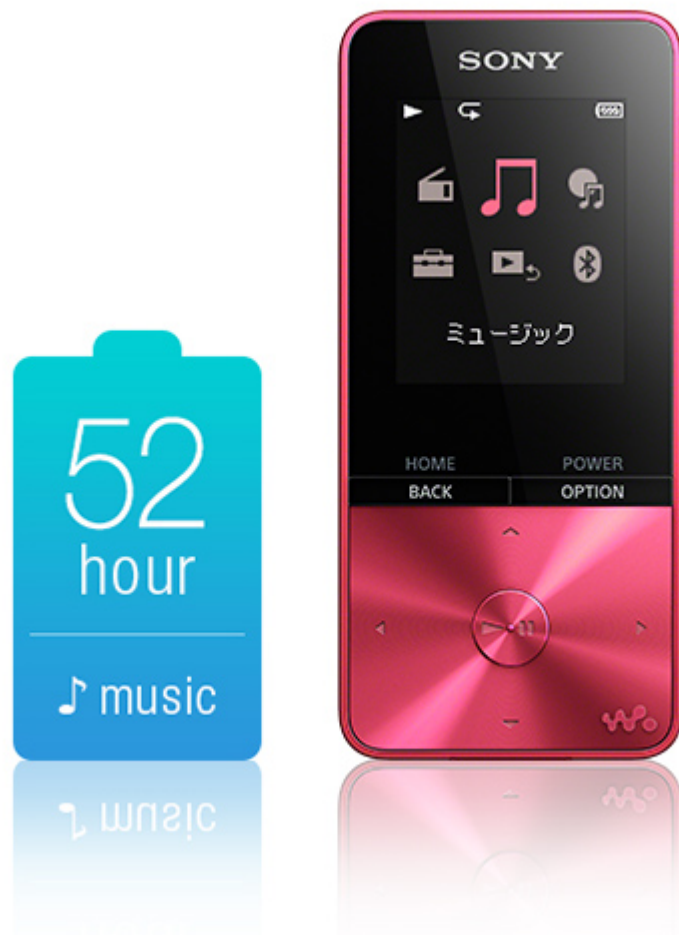

*1 本体のみの質量。充電電池含む

*2 内蔵充電電池使用、MP3 128kbpsモード時、デジタルノイズキャンセリング機能およびイコライザーOFF時。設定条件により異なります

語学学習を快適にサポート

毎日の通学・通勤時や自宅での語学学習を便利にサポート。集中して学習したい箇所を繰り返し聴ける「A-Bリピート再生」や、再生位置を戻す「クイックリプレイ」など、効果的な機能を搭載しています。

