

カットモード ER-GF41

EA763AF-104B



## お子さまのヘアカットもかんたん・キレイにできる カットモード ファミリータイプ

- 耳まわりも手軽にカットできる「耳まわり&ナチュラルアタッチメント」
- 切れ味がよく、キレイな仕上がり「45°鋭角刃」
- 毛クズ掃除もかんたん&清潔「ウォータースルー洗浄」

品番	ER-GF41
電源方式	充電・交流式
電源	AC100V 50/60Hz
本体寸法	高さ17.8×幅4.5×奥行3.8cm
本体質量（重量）	約157g
色柄名称	-W 白

### 付属品

オイル, 掃除用ブラシ

● 商品の色は画面の見え方等により、実物とは異なる場合があります。

## カットモード ER-GF41



### 詳細 (スペック)

付属アタッチメント	<ul style="list-style-type: none"><li>● 刈り高さアタッチメント付(3・6mm用、9・12mm用)</li><li>● 耳周り&amp;ナチュラルアタッチメント付</li><li>● スキ刈りアタッチメント付</li></ul>
電源方式	充電・交流式
充電時間	8時間
電源	AC100V 50/60Hz
水洗い	○
使用可能時間	約40分
消費電力	4W(交流使用時)
電源コード長さ	1.8m
本体寸法	高さ17.8×幅4.5×奥行3.8cm
本体質量 (重量)	約157g
消耗品・別売品	替刃 ER9103
生産国	中国製
パッケージ寸法	高さ21.8×幅18.0×奥行6.0cm
POSコード	4549980353578

### 付属品

オイル, 掃除用ブラシ

カットモード

# ER-GF41

-W (白)



※1  
水洗い  
OK



※2  
防水設計  
IPX7基準

ウォーター  
スルー洗浄

45°  
鋭角刃

■ 耳まわり & ナチュラル  
アタッチメント



■ 刈り高さアタッチメント



■ スキ刈り  
アタッチメント



## お子さまのヘアースタイルもかんたん・キレイにできるファミリータイプのカットモード

### 耳まわりも手軽にカット

#### ※3 「耳まわり & ナチュラルアタッチメント」

スライド式で1つ2役

耳まわりを簡単に、自然なラインで仕上げます。さらにシルエットの重さ（ボリューム）も簡単に調整できる1つで2役のアタッチメント。



#### 耳まわりのカット

難しかった耳まわりのカットも簡単。一気に切れてしまわないので、切りすぎる心配もありません。



#### ナチュラル仕上げ

髪をかきあげるだけでスキバサミでカットしたような自然で軽いボリューム感に仕上がります。



#### ■ 多彩なアタッチメントで思いどおりのヘアースタイルに 刈り高さアタッチメント

3/6mm・9/12mmの刈り高さで、丸刈りやスソ仕上げをお好みの長さに。



#### スキ刈りアタッチメント

髪の手触りを滑らかにし、髪量の調整に便利。毛先、アウトラインに軽さを出してスッキリ。



## 毛クズ掃除もかんたん&清潔 「ウォータースルー洗浄」


ウォータースルーシャッターをスライドさせるだけで、刃をはずさずに水洗い。手間なく毛クズの掃除ができ、清潔です。

\*写真は従来品ER-GF80-S(シルバー調)です



## 切れ味がよく、 キレイな仕上がり「45°鋭角刃」

可動刃の先端が45°鋭角刃のため、切れ味がよく、キレイに仕上がります。

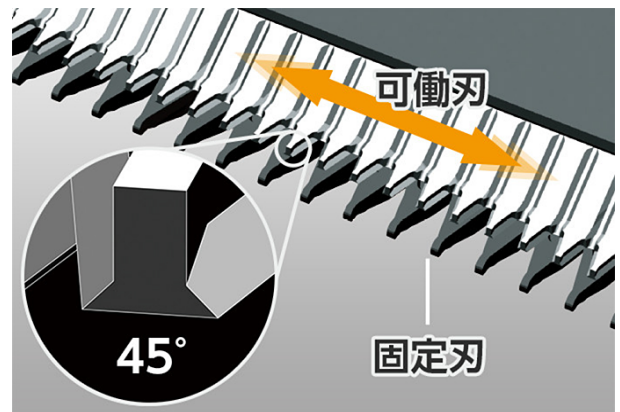

## 便利な充電・交流式

コードレスでも使える充電・交流式だから好きな場所でカットできます



充電式（コードレス使用）

8時間の充電で、約40分の連続使用が可能。



交流式（コード式）

コードをつないでも使用できます。

※1 ACアダプターは除きます。交流式では、水洗い掃除や風呂・シャワー室での使用は絶対にしないでください。

※2 IPX7基準（水深1メートルに30分間水に浸けても有害な影響を生じる量の水の浸入がない）検査をクリアしています。

※3 「耳まわり」にセット時、カットできる髪の長さの目安は20～40 mmです。

- 縮れた髪質の方やパーマをかけている場合は、お使いいただけません。
- 商品の色は画面の見え方等により、実物とは異なる場合があります。
- 写真・イラストは全てイメージです。