

NEW ヘアークッター ER-GC74

ヘアークッター
ER-GC74

-S (シルバー調)

刈り高さアタッチメント (スライド式)



1~5mm



6~25mm



26~45mm



こだわりのスタイルが決まる!1mm刻みで調節できるヘアーカッター。

[充電・交流式]



 
※1
本体まるごと
水洗いOK



※2
防水設計
IPX7基準



※3



45°
鋭角刃

長さ切替
ダイヤル

刈り高さ
アタッチ
メント

1mm刻みの46段階(直刃+アタッチメント)でヘアカット ヒゲのスタイリングも可能

アタッチメントをつけて本体正面のダイヤルを回すだけで、1～45mmの調節が可能。丸刈りからショートスタイルまで、好みの長さにヘアカットができます。また、ヒゲの長さそろえや形づくりで、思い通りのスタイリングができます。



アタッチメントA
(1～5mm)



アタッチメントB
(6～25mm)



アタッチメントC
(26～45mm)

直刃0.5mm + 1mm ~ 45mmの46段階調節ができます

1mm



3mm



5mm



45mm



ヒゲのスタイリングも
OK


もちろん1mm刻みで調節可能。



45° 鋭角刃だからキレイに仕上がる

小幅な刃で細かい部分もあてやすい

切れ味の良い45° 鋭角刃でスパッとカットするから、
キレイに仕上がります。

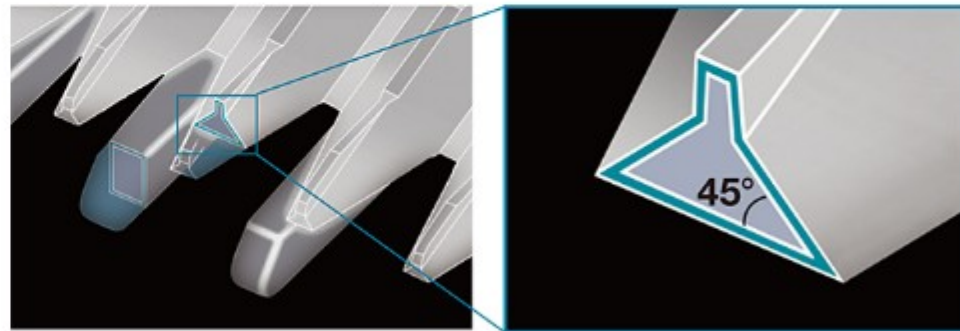

コードレスで使いやすく丸洗いでお手入れも簡単



コードレスタイプ

便利に使える、充電・交流式のコードレスタイプ。ホールドしやすくヘアーからヒゲまで思いのままにスタイリングできます。



本体水洗いOK※1

本体水洗いOKだからお手入れも簡単、いつも清潔に保てます。



海外でも使えます

自動電圧切替付(AC100~240V)で国内はもちろん、海外でも使用できます。

詳細

付属品

アタッチメントA(1~5mm)、アタッチメントB(6~25mm)、アタッチメントC(26~45mm)、オイル、掃除用ブラシ