

CODE :
品名 :
サイズ : 128 × 182 (B6) 20 ページ
材質 : 上質紙 四六判 70kg (81.4g /㎡)
刷色 : 1C (PANTONE Cool Gray 10C)

PANTONE Cool Gray 10C

HDR-M201

IRIS OHYAMA



イオンドライヤー

室内・家庭用

型番 HDR-M201

取扱説明書

保証書付き(裏表紙)

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ご使用前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう、大切に保管してください。
- 「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

この商品は海外では使用できません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

もくじ

準備と確認

安全上の注意	2
使用上の注意	7
各部の名称	8

使いかた

使いかた	9
お手入れ	13

こんなときには

お困りのときは	14
仕様	15
保証とアフターサービス	16
保証規定	19
保証書	裏表紙

安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

図記号の意味



注意を促す
記号です。



禁止を示す
記号です。



必ず行うことを
示す記号です。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

電源プラグ・電源コードは正しく使う



- 電源プラグのほこりは定期的に取り
ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災・感電の原因になります。
- 電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む
ショートによる火災・感電の原因になります。
- 電源は交流100V、定格15A以上のコンセント
を単独で使う
火災の原因になります。




- 電源コードを束ねて通電しない
過熱して火災・やけどの原因になります。電源コードは、必ずのばして使用してください。
- 電源コードを傷付けない
- 持ち運び時や収納時に電源コードを引っ張らない
傷付ける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものを載せる、挟み込むなどしないでください。
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

電源プラグ・電源コードは正しく使う つづき



- 電源コードを本体に巻き付けない
電源コードの根元が断線し、
火災・感電の原因になります。
保管するときは、束ねてコード
バンドで止めてください。

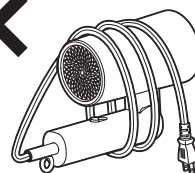

- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない
ショートによる火災・感電の原因になります。電源コードが破損したときは、修理専用コールへお問い合わせください。(コードの交換は製造業者もしくはその代理店または同等の有資格者によって行います。)
- 乳幼児に電源プラグをなめさせない
感電・けがの原因になります。



プラグを抜く

- 使用後は、必ずスイッチをOFFにして、電源プラグをコンセントから抜く
感電・けがの原因になります。



ぬれ手禁止

- めれた手で電源プラグの抜き差しをしない
感電・やけど・けがの原因になります。

安全上の注意 つづき



- スプレーをかけない（殺虫剤・整髪料・潤滑油など）
- 引火性のもの（灯油・ガソリン・シンナーなど）、可燃性のもののそばで使わない
- 油煙の舞う場所や近くで使用しない
火災の原因になります。



分解禁止

- 分解・修理・改造しない
火災・感電・けがの原因になります。
修理技術者以外の方が修理を行うことは危険です。
修理については、お買い上げの販売店または修理専用コールにご相談ください。



プラグを抜く

- 異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜く

発煙・火災・感電のおそれがあります。

〔異常の例〕

- ・ 風が出たり出なかったりする
- ・ 電源プラグ・電源コードが異常に熱くなる
- ・ 電源プラグ・電源コードが変形したり破損したりしている
- ・ 電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする
- ・ 触れるとピリピリ電気を感じる
- ・ 内部が真っ赤になり、煙が出る
- ・ 内部で異物が動く音がある
- ・ 吸気口や吹き出し口が破損している

➡ 使用を中止し、お買い上げの販売店またはアイリスコールへお問い合わせください。



- 子どもなど取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、幼児に触れさせたりしない
感電・やけど・けがなどの原因になります。



- 屋外で使用しない
- ほこり・粉じんの多い場所で使用しない
火災・感電の原因になります。



水ぬれ禁止

- 浴槽、シャワー、洗面器または水の入った他の容器の近くで製品を使用しない
- 本体を水につけたり、本体に水をかけたりしない
火災・感電の原因になります。



- 製品の間隙や開口部に、異物を入れない
火災・感電・けがの原因になります。
異物が入ったときは、お買い上げの販売店または修理専用コールにご相談ください。
- 吸気口や吹き出し口をふさがない
過熱してやけどや火災の原因になります。



- 吸気口や吹き出し口に髪の毛やほこりがついたときは、お手入れして取り除く
過熱してやけどしたり、ほこりが吸い込まれて発火したりする原因になります。
吸気口はこまめに (月1回以上) お手入れしてください。

安全上の注意 つづき



注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。



接触禁止

- 高温になっている部分にさわらない
使用中・使用直後は、吹き出し口周辺が熱くなるので、手で直接さわらないでください。



- 運転したまま放置しない
火災の原因になります。



- ドライヤー以外の用途に使用しない
火災・やけどの原因になります。

- 業務など家庭用以外で使用しない
本製品は家庭用として設計されています。業務など家庭用以外に使用すると火災などの原因になります。



プラグを抜く

- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜く
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。



- 電源コードをよじれさせない
電源コードが破損して、火災の原因になります。



ぬれ手禁止


- ぬれた手でさわらない
感電の原因になります。



- 落としたりぶつけたりしない
感電・火災の原因になります。



- 髪の毛は吹き出し口から10cm以上離す
髪が焦げたり、やけどの原因になります。
- 髪の毛は吸気口から10cm以上離す
吸い込まれて髪が焦げたり、巻き込まれてけがをする原因になります。

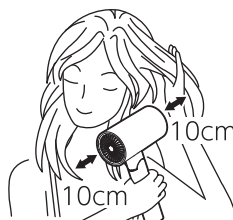

使用上の注意

- 整髪料などがついた手でさわらないでください。
製品劣化の原因になります。

廃棄について

- 製品や梱包材の廃棄については、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。


この機器は安全に責任を負う人の監視または指示がない限り、補助を必要とする人（子どもを含む）が単独で機器を用いることを意図しておりません。

子どもがこの機器で遊ぶことがないように、注意してください。

各部の名称

吹き出し口

マイナスイオンを含んだ風を
吹き出します。

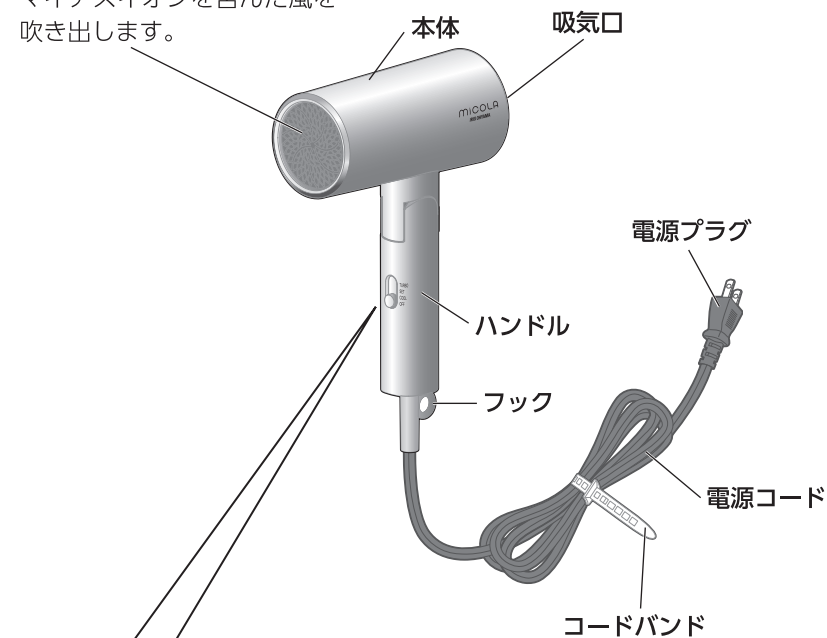

切り替えスイッチ

送風のモードを選びます。(→P10)



■ 付属品

ノズル




使いかた

使いかたのポイント

- ドライヤーで乾かす前に、タオルでしっかりと水分を拭き取ってください。
- 乾かすときは、最初は髪を持ち上げながら、髪の根元から乾かしていきます。
- セットするときは、水などで髪を湿らせてから、温風を当てます。温風を当ててセットした後、冷風を当てるとセットした形を保ちやすくなります。


■ 基本的な使いかた

1 電源プラグをコンセントに差し込む

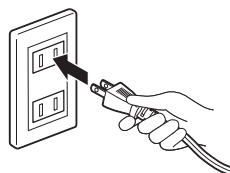

2 ハンドルを開く

- カチッと2回鳴るまで、ハンドルを開いてください。

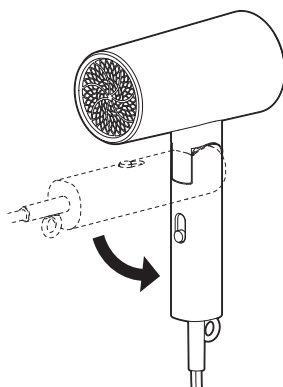


つづく→

使いかた つづき



3 切り替えスイッチでモードを選ぶ

- ・乾燥や整髪などの用途に合わせて選んでください。

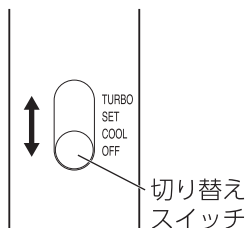

TURBO	風量強の温風が出ます。 ぬれた髪を乾かすときなどに使用してください。
SET	風量弱の温風が出ます。 整髪などのときに使用してください。
COOL	風量強の冷風が出ます。 整髪後の仕上げなどに使用してください。
OFF	運転を切ります。


4 使い終わったら、切り替えスイッチをOFFにして電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く

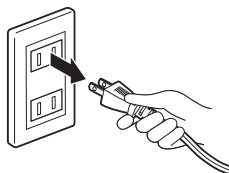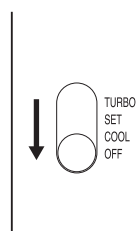

5


片付ける

- 十分に冷めてから、ハンドルを折りたたんで、湿気の少ない場所に保管してください。

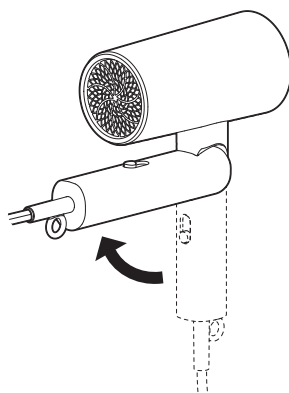

● 電源コードを本体に巻き付けない

電源コードの根元が断線し、火災・感電の原因になります。保管するときは、束ねてコードバンドで止めてください。

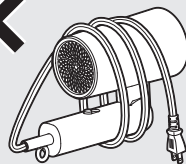

使いかた つづき

■ ノズルの使いかた

ノズルを取り付けると、風の向きを絞って当てることができます。髪をセットするときなどに便利です。

取り付けかた

- ・ノズルをカチッと鳴るまで、吹き出し口にしっかり押し込んでください。




取り外しかた

- ・ノズルを横に倒すようにして取り外してください。



- ・ノズルは左右に回転させて、使用することができます。
- ・整髪する部分に合わせて、ノズルを回転させて向きを変えてください。

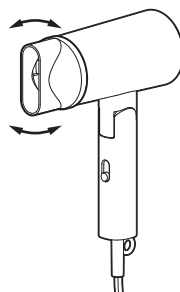

注意

- 使用中や使用直後はノズルが熱くなります。十分に冷めてから取り外してください。
- 使用中は、ノズルや本体を持たないようにしてください。製品の破損・やけど・けがの原因になります。

お手入れ

月1回以上、こまめにお手入れしてください。



注意


- お手入れは、必ず電源プラグを抜き、本体が冷めてから行ってください。
- 内部に異物が入った場合は、修理専用コールへご相談ください。

- みがき粉・たわし・シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。

■ 本体・ノズル


柔らかい布でから拭きしてください。

- 汚れが落ちにくいときは、薄めた中性洗剤を含ませた布で拭いたあと、固く絞った布などで洗剤分を拭き取ってください。

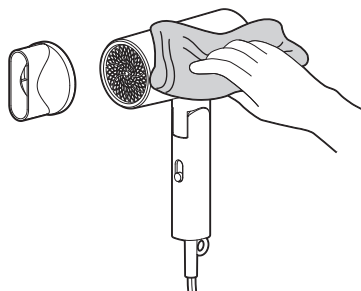

■ 吹き出し口・吸気口

ノズルを外し、柔らかい歯ブラシなどで、付いたほこりや髪の毛を取り除いてください。

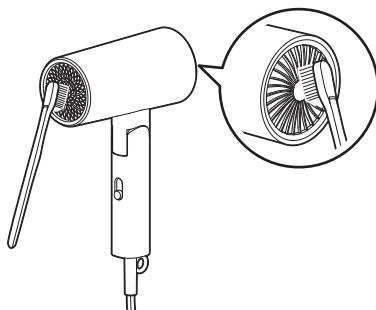

お困りのときは

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みの上、下記の点を確認してください。

こんなとき	ご確認いただきたいこと
風が出ない	電源プラグがコンセントに確実に差し込まれていることを確認してください。
温風が出ない	切り替えスイッチが COOL になっていませんか？ → TURBO または SET にしてください。
風が異常に熱い	吸気口や吹き出し口がほこりや衣類などでふさがれていませんか？ → ほこりがたまっていたら、お手入れしてください。また、衣類などで吸気口や吹き出し口をふさいでいないか確認してください。
温風がたびたび冷風になる	吸気口や吹き出し口がほこりや衣類などでふさがれていると保護装置（サーモスタット）が働いて自動的にヒーターがOFFになります。 → ほこりがたまっていたら、お手入れしてください。また、衣類などで吸気口や吹き出し口をふさいでいないか確認してください。
使用中内部に火花※が出る	
特有のにおいがする	マイナスイオン特有のにおいがすることがあります。人体に害はありません。

※火花は保護装置（サーモスタット）の働きによるもので危険ではありません。

それでも解決できないときは
お買い上げの販売店、または
アイリスコールへお問い合わせ
してください。



警告

● ご自分で分解・修理・改造をしないでください。

仕様

定格電源	AC 100V、50 / 60Hz
定格消費電力	1200W (TURBO)
温風温度	約50℃ (TURBO・ノズルあり・室温30℃のとき)
寸法 (本体のみ、電源コード除く)	幅148×奥行76×高さ214mm
質量 (本体のみ)	約515g
電源コード長さ	約1.8m

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

■保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。

保証書がないと、保証期間内でも代金を請求させていただく場合がありますので、大切に保管してください。

■保証期間

保証期間は、保証書（裏表紙）に記載されています。

保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。

■保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店または修理専用コールにご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理いたします。

■補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、5年間保有しています。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

愛情点検**長年ご使用のドライヤーの点検を！**

 
こんな症状はありませんか

- 電源コードや電源プラグが異常に熱くなる
- 電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする
- 本体が変形していたり、焦げくさいにおいがする
- その他異常や故障がある

ご使用中止

故障や事故防止のため、切り替えスイッチを**OFF**にし、電源プラグをコンセントから抜いて、必ず販売店に点検を依頼してください。

PANTONE Cool Gray 10C



HDR-M201

◆MEMO◆

保証規定

- 1 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料にて修理または交換いたします。
- 2 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。
- 3 保証内容は本製品自体の無料修理に限ります。保証期間内においても、その他の保証はいたしかねます。
- 4 ご転居や贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼になれない場合には、アイリスコールにお問い合わせください。
- 5 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
 - ① 使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
 - ② お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
 - ③ 火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
 - ④ 一般家庭用以外（たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載など）に使用された場合の故障及び損傷
 - ⑤ お買い上げ後の移動、輸送または什器・備品などとの接触による故障及び損傷
 - ⑥ 本書の提示がない場合
 - ⑦ 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- 6 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 7 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については、「保証とアフターサービス」をご覧ください。

イオンドライヤー HDR-M201

保証書

本書は、お買い上げ日から下記期間内に故障が発生した場合に、裏面の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げ日*		保証期間
年 月 日		お買い上げ日より：1年間 ※付属品を除く
お客様	お名前	
	ご住所 〒	
*販売店	電話 () -	
	住所・店名	
*販売店	電話 () -	
	住所・店名	

販売店様へ： ※印欄は必ず記入してお渡してください。

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号 ホームページ <https://www.irisohyama.co.jp/>

お客様サポート

24時間365日
Web即時回答サービス



専用パーツのご購入

アイリスオーヤマ
公認通販サイト



製品に関するお問い合わせ (通話料無料)

アイリスコール 0120-311-564

修理に関するお問い合わせ (通話料無料)

修理専用コール 0800-170-7070

9:00～17:00 (年末年始・会社都合による休日を除く) 9:00～17:00 (年末年始・会社都合による休日を除く)

●お問い合わせの際は、製品の型番をお調べいただき、取扱説明書・ご購入履歴のわかるもの・メモをご用意をお願いします。