

NEW くるくるドライヤー ナノケア EH-KN7B 11月上旬発売予定



「ナノイー」で、髪と地肌をいたわりながら美しくスタイリング。

EH-KN7Bの2つのおすすめポイント

1. 「ナノイー」でしっとりまとまりのある髪へ
2. 思い通りにセットした髪を、冷風でしっかりキープ

## 1. 「ナノイー」でしっとりまとまりのある髪へ

「ナノイー」で髪の水分バランスを整えながらスタイリング。さらにイオンチャージで毛先までうるおう。

### ●「ナノイー」でなめらかな指通りに


微細な「ナノイー」が髪に浸透し、髪の水分バランスを整えることでうねりを抑制、なめらかな指通りに。さらに、地肌ストレスの原因となる乾燥をおさえ、健やかな地肌を保ちます。



### ●イオンチャージで毛先までうるおう

本体前面のパネルを握ることで、「ナノイー」が髪に付着しやすく、毛先までうるおいます。

### ●そもそも「ナノイー」って？

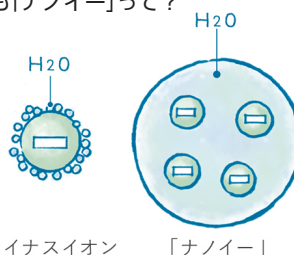

空気中の水分を超微細化した水分たっぷりのイオン。一般的なマイナスイオンの約1,000倍以上\*1 (体積比)の水分が含まれています。

## 2. 思い通りにセットした髪を、冷風でしっかりキープ

付属のワイドブローブラシで、髪を思い通りにスタイリング。



- ・ストレートヘアーに
- ・毛先のニュアンス付けに
- ・スタイリングの仕上げに
- ・ブラッシングしながらの乾燥に

### ●ブラシでセットした髪を、冷風でしっかりキープ



ロック機能付

ロックすると常時冷風に

ワンタッチで冷風に切り替わるクールショット搭載(冷風スイッチ)。温風でセットした髪を冷風でキープするプロのテクニックがボタン1つで簡単に再現できます。

※1 一般的な空気イオン(代表的な粒子径:1.3 nm)と「ナノイー」(代表的な粒子径:13 nm)との比較(当社調べ)

●商品写真はEH-KN9Cです。

- 使用環境(季節・湿度など)や個人差で、効果は異なります。
- 商品使用シーン写真・イラストはイメージです。
- 製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。

## 3. スペック

電源方式	交流式
電源コード長さ	約1.7m
本体寸法	長さ34.0×最大径6.9cm(ワイドブローブラシ装着時)
質量	約375g(ワイドブローブラシ装着時)
機能	「ナノイー」 イオンチャージ クールショット
電源	AC100V 50-60Hz
消費電力	650W(ドライ/温風時)
生産国	タイ製
パッケージ寸法	高さ33.2×幅15.8×奥行8.3cm
POSコード	4549980268384

付属品

ワイドブローブラシ