

EA763AH-36D

NEW 音波振動ハブラシ(電動歯ブラシ) ドルツ EW-DL35

約1週間で自然な白い歯へ

音波振動ハブラシ

Doltz

EW-DL35

-A (青) -P (ピンク)



●全てのステインを取りきれぬわけではありません。また、生まれながらの歯の色を白くしたり、加齢による歯の黄ばみ、変色した歯の色を白くすることはできません。使用効果は個人により異なります。





歯科医師推奨の磨き方^{*1}ができる、唯一^{*2}の「電動歯ブラシ」

*1 バス法、スクラビング法。歯科医師431名の87%が推奨。2018年度3月調査実施。(当社調べ)

*2 充電式電動歯ブラシにおいて。EW-DM62及びOEM製品を除く。(2019年7月10日現在 当社調べ)

EW-DL35の特長

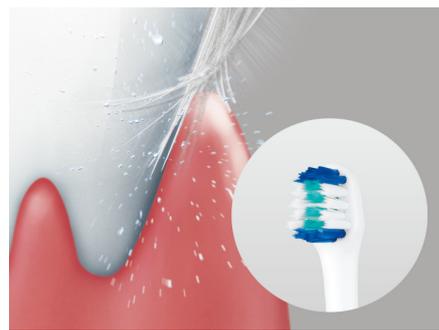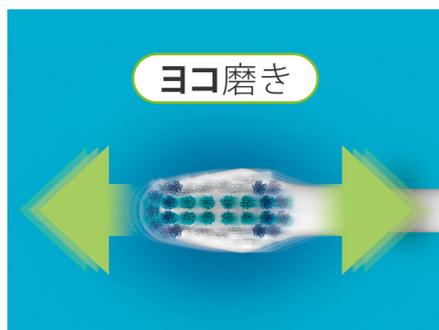

歯科医師推奨の「音波振動ヨコ磨き」で歯垢を徹底除去

ヨコ方向への細かい「リニア音波振動^{*1}」で、歯に当てるだけで歯科医師推奨の磨き方^{*1}を再現。

NEW 新「極細毛ブラシ」で、約3日で歯ぐきの健康を推進^{*2}

毛先の細さ約0.02mmの新「極細毛ブラシ」が、歯周ポケットに入り込み、汚れをしっかりと掻き出す。

毎日の歯みがきでステインケア、自然な白い歯へ^{*3}

毎日のケアでステインを除去。美しく自然な白い歯へ^{*3}。

*1 バス法、スクラビング法。歯科医師431名の87%が推奨。2018年度3月調査実施。(当社調べ)

*2 ノーマルモードにて、極細毛ブラシ(コンパクト)を使用した場合。(当社調べ)使用効果は条件により異なります。

*3 全てのステインを取りきれぬわけではありません。また、生まれながらの歯の色を白くしたり、加齢による歯の黄ばみ、変色した歯の色を白くすることはできません。使用効果は個人により異なります。


歯科医師推奨の「音波振動ヨコ磨き」で歯垢を徹底除去

歯周ポケットケアに適した「バス法」・歯垢除去に適した「スクラビング法」のヨコ磨きを、歯に押しあてるだけで実現します。「ヨコ方向に細かく動かす磨き方」は、歯科医師の約87%が推奨するブラッシング法*です。

*バス法、スクラビング法。歯科医師431名の87%が推奨。2018年度3月調査実施。(当社調べ)

【バス法】歯周ポケットケアに


歯ブラシの毛先を歯と歯ぐきの境目に向け、45度の角度に当てて細かく動かし磨く方法です。

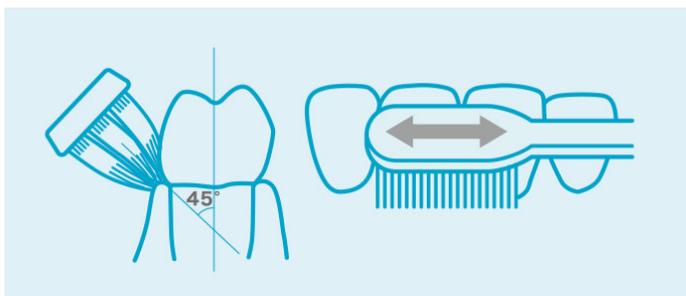

※他の磨き方として「タテ磨き法」や「ローリング法」があります。

【スクラビング法】歯垢除去に

歯の外側は歯ブラシの毛先を歯に垂直に当てて軽い力で細かく動かし、歯の内側は45度に当てて磨く方法です。

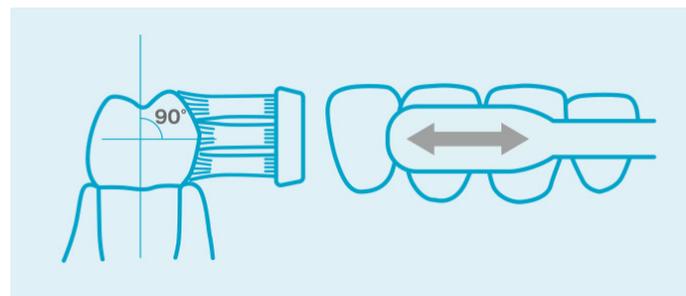

ヨコに細かく動かす理想の磨き方で歯周ポケットケアを

こうづま歯科医院 院長 上妻 和幸先生

歯磨きは、歯周ポケットや歯と歯の間の汚れを取り除くことが目的です。その細かな隙間に歯ブラシの毛先を届けるためには、「ヨコに細かく動かす」ことが大切。この動きにより、細かな溝の中の汚れもかき出すことができます。


NEW 新「極細毛ブラシ」で、約3日で歯ぐきの健康を推進*

新「極細毛ブラシ」が、「リニア音波振動※1」で細かくヨコ方向へ動くので、歯周ポケットにひそむ歯周病の原因菌をかき出して、約3日で歯ぐきの健康を推進*します。

* ノーマルモードにて、極細毛ブラシ(コンパクト)を使用した場合。(当社調べ) 使用効果は条件により異なります。


毛先の細さ約0.02mmの極細毛ブラシ

歯周ポケットにブラシが入り込み、汚れをしっかりとかき出します。

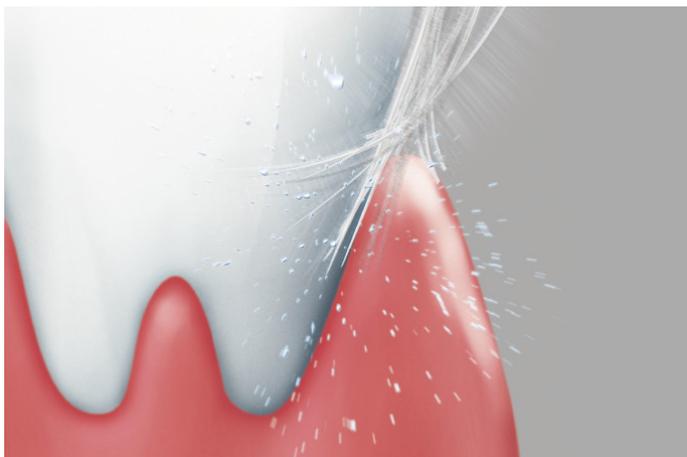

歯周ポケットに入り込みすぎない3mmの段差

デリケートな歯周ポケットに必要な以上に極細毛が入り込まないように、毛先に3mmの段差を設けています。

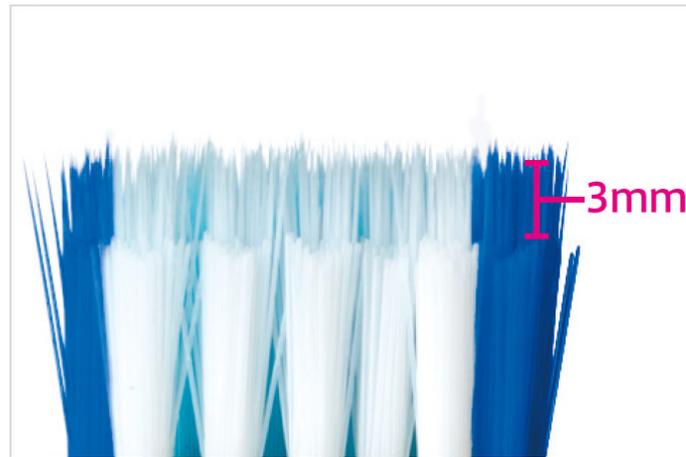

毎日の歯みがきでステインケア、自然な白い歯へ

全面に植毛されたひし形の毛が歯に密着しステインをとらえる「ステインオフブラシ」が付属。約1週間で自然な白い歯へ導きます。


約1週間で自然な白い歯へ

効率的に白い歯へ



【歯みがきでケア】ステインオフブラシ

全面にひし形の毛を植毛した「ステインオフブラシ」で、ステイン除去力が約2.4倍^{*1}にアップ。

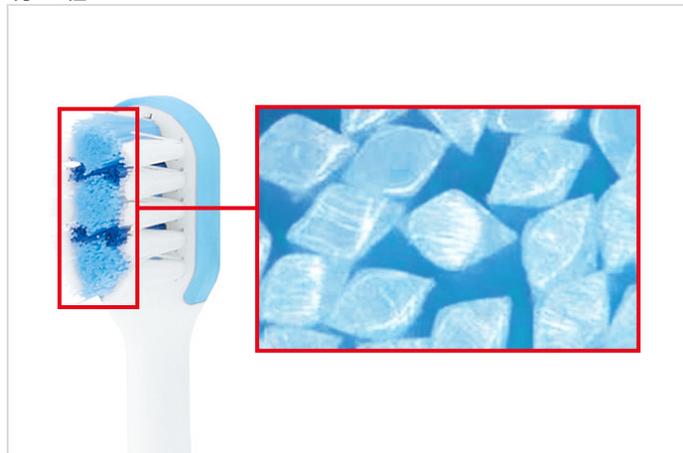

* 全てのステインを取りきれのわけではありません。また、生まれながらの歯の色を白くしたり、加齢による歯の黄ばみ、変色した歯の色を白くすることはできません。

*1 2017年度発売EW-DP51 (付属ステインオフブラシ) との比較 (当社調べ)

ステインとは？

コーヒーや紅茶、タバコのやなどに含まれる着色物質による汚れのことです。毎日の生活の中で、ステインはどうしても付いてしまうものですが、見た目が気になることも。



便利な機能一覧

パワーコントロール^{※2}やモード記憶など、便利な機能を搭載しました。

パワフルさとやさしさを両立、パワーコントロール機能^{※2}

常にブラシ振幅を維持するようパワーを制御。充電満タン状態はもちろん、充電が空に近づいても、常に最大振幅を維持します。


また、強い押し付け力で磨いた場合、ブラシ振幅を抑制し、磨きすぎを防止します。

①パワフルに磨く

常にブラシ振幅を維持。

②磨きすぎを防止

強い押し付け力で磨いた場合、ブラシ振幅を抑制し磨きすぎを防止。

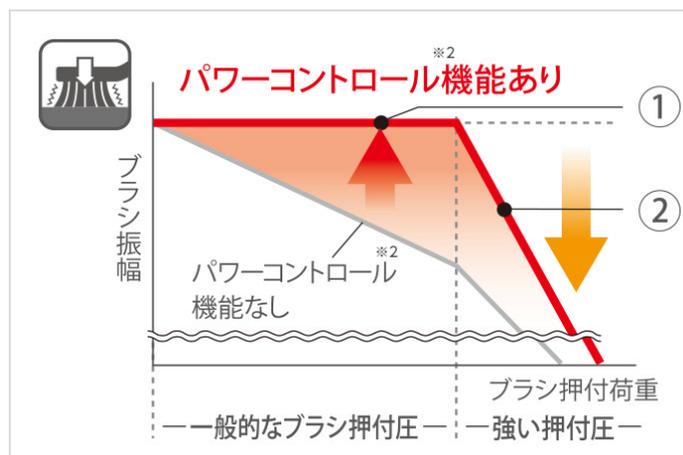

最後に使用したモードを記憶する、モード記憶機能

最後に使用したモードを記憶し、次回もそのモードからスタートします。



便利な機能



パワーコントロール※2

押しつけすぎるとブラシ振幅を制御。磨きすぎを防止します。




磨き時間お知らせタイマー

磨き時間の目安をお知らせします。



本体防水設計※3

IPX7 (浸水に対する保護等級) を満たした防水性能で本体をしっかり水洗いできます。

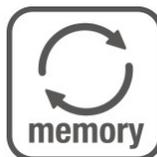

モード記憶機能

前回使用したモードからスタートできます。



充電催促機能

充電時期の目安をランプの点滅でお知らせします。



海外・国内両用※4

海外電圧対応AC100-240V

ケアに合わせて選べる2つのモード



ノーマルモード

ヨコ磨きで歯周ポケットにひそむ歯周病の原因菌をかき出したい時に。



ソフトモード

初めて使う方や、磨きが強く感じる時に。

目的・部位別 多彩な付属ブラシ2本

お手軽ブラシで、目的別に使い分けができます。

※手磨き歯ブラシと同様に、3か月に1度の交換をおすすめします。

※3か月以内でも、毛先が広がったら交換の目安です。



NEW 極細毛ブラシ(コンパクト)

EW0916

歯周ポケットや、歯と歯ぐきの間などを中心にケアしたいときに。



ステンオブブラシ EW0938

全面にひし形の毛が植毛されたステンオブブラシが、歯に密着して着色汚れ(ステイン)を取り除きます。

※1 音波領域内での振動。

※2 通常の押し付け力で磨いた場合、常にブラシ振幅を維持するようパワー制御します。強い押し付け力で磨いた場合、ブラシ振幅を制御する磨きすぎ防止機能付き。

※3 IPX7基準(水深1メートルに30分間水に浸けても有害な影響を生じる量の水の侵入がない)検査をクリアしています。

※4 海外でご使用の場合には、国や地域に合わせて別途プラグアダプターをお買い求めください。

●写真、イラストは全てイメージです。



詳細(スペック)

| | |
|---------|--|
| 振動方式 | 音波振動(ヨコ磨き) |
| 振動数 | 毎分約31,000ブラシストローク |
| モード | ノーマルモード ソフトモード |
| 機能 | 防水設計 IPX7 ^{※1} 海外両用 AC100~240V ^{※2} パワーコントロール モード記憶機能 充電催促機能 磨き時間お知らせタイマー |
| 電源方式 | 無接点充電方式 |
| 充電時間 | 約17時間 |
| 定格電圧 | AC100-240V 50-60Hz |
| 使用電池 | リチウムイオン(Li-ion)電池 |
| 消費電力 | 約1W(充電時) |
| 使用時間 | フル充電時:約22日間(約90分) |
| 本体寸法 | 約 高さ21.6×幅2.7×奥行3cm(ブラシ含む。) |
| 本体質量 | 約95g(ブラシ含む。) |
| パッケージ寸法 | 高さ19.9×幅11.4×奥行8cm |
| 生産国 | 本体:日本 充電器:中国 |
| POSコード | A 4549980372722 P 4549980372739 |

付属品

極細毛ブラシ(コンパクト), スティンオフブラシ, 充電器, ブラシスタンド

※1 本体はIPX7基準(水深1メートルに30分間水に浸けても有害な影響を生じる量の水の侵入がない)検査をクリアしています。

※2 海外でご使用の場合には、国や地域に合わせて別途プラグアダプターをお買い求めください。