



ジェットウォッシャー ドルツ
EW1250P

「タンク収納式」だから
コンパクトで
携帯にも便利

EW-DJ10 EW-DJ40

ノズルも
収納可能




タンク収納式で
コンパクトに携帯できます。



使用時

収納時

■ ジェットウォッシャー ラインアップ

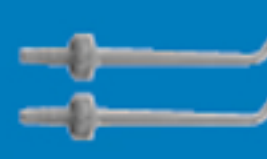品 番		水流を調整できる 大容量の本格タイプ	繰り返し使える 充電タイプ	携帯にも便利な 乾電池タイプ
		交流式 日本製   ジェットウォッシャー ドルツ EW1250P -W(白) EA763AH-41	充電式    ジェットウォッシャー ドルツ EW-DJ40 -W(白) エスコ取扱なし	乾電池式※1   ジェットウォッシャー ドルツ EW-DJ10 -W(白) EA763AH-42
モード		水流無段階調整 水流の強さを 水圧調節つまみで お好みに調整できます	ノーマルモード 通常のケアに	ソフトモード 「ノーマル」では 強く感じるときに
タンク容量(持続時間)		約650mL(約2分)	約165mL(約40秒)	
仕 様	電 源・ 対応電圧	AC100V(交流式)	AC100-240V(自動電圧切替付) 充電表示:充電中(約8時間フル充電で 約15分間使用可能)	乾電池式 (1日1回、ノーマルモード、 1回約40秒間の使用で約20分間使用可能)
	寸法(高さ×幅×奥行)	約25.6×17.4×8.4cm	約21.8(収納時14.2)×5.1×6.8cm	約21.8(収納時14.2)×5.1×6.8cm
	質 量	約800g	約265g	約204g(乾電池含まず。ノズル含む)
	付属品	 ノズル 2本付き  ノズル 収納台付き	 ノズル 1本付き  携帯に便利な タンク収納式	 ノズル 1本付き  携帯に便利な タンク収納式

※ オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

※1 単3形アルカリ乾電池×2本または、単3形充電式電池×2本。パナソニック製をおすすめします。

※2 海外でご使用の場合には、国や地域に合わせて別途プラグアダプターをお買い求めください。 ※3 充電アダプターは除く。

●写真、イラストは全てイメージです。

ジェット
ウォッシャー

強力 **ジェット水流** だから

歯周ポケット

歯間

歯ぐき

3つのケアができる！

ジェット水流 で
歯周ポケットや歯間の
食べカスを除去

ジェット水流 で
健康な歯ぐきを
推進！

歯周ポケット




歯周ポケット洗浄で
歯周病菌のエサとなる
食べカスを洗い流す

歯間




歯間ジェット洗浄で
すき間の汚れを強力に
はじき飛ばす

歯ぐき

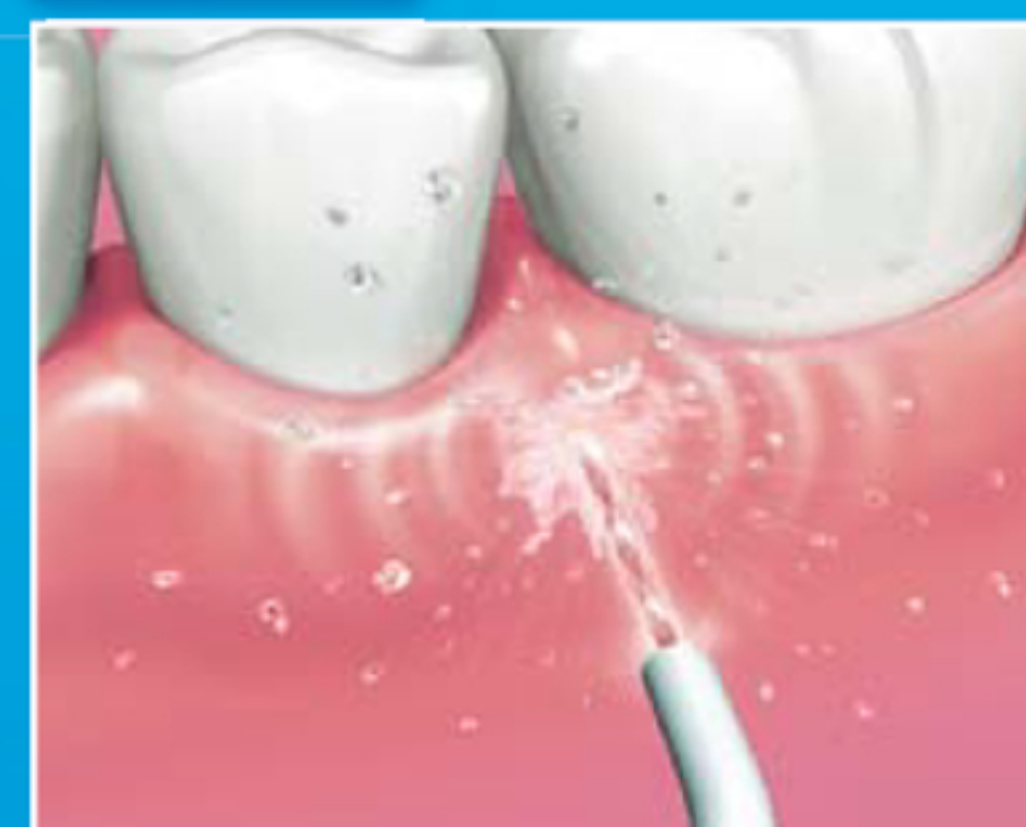

たたくような
断続水流で
歯ぐきを心地よく刺激

ブラシでは
磨き残し
やすい場所を、
しっかりケア。

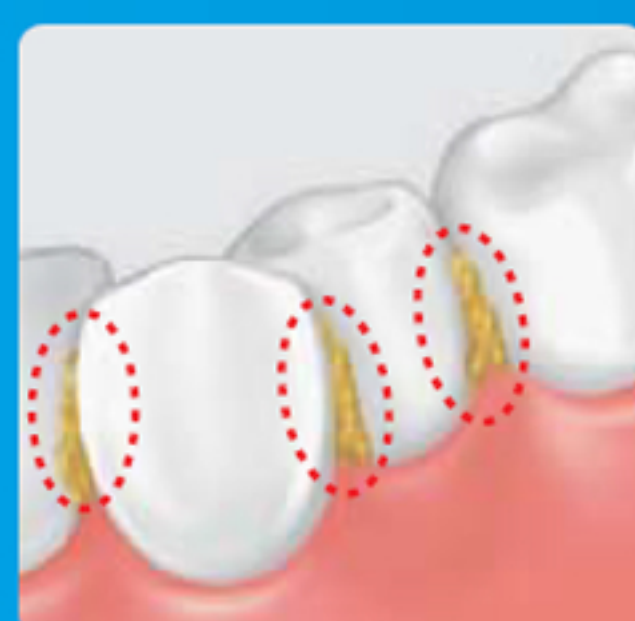


歯ならびの
悪いところ



奥歯と奥歯の間



歯と歯ぐきの間

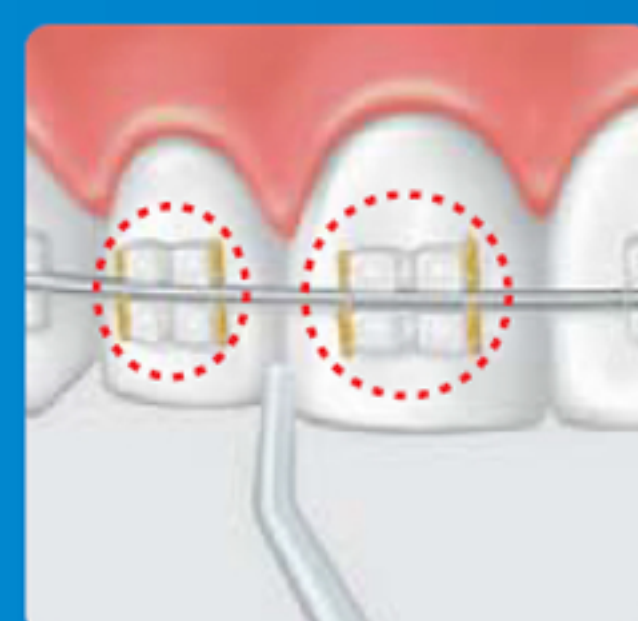

矯正器具や
ブリッジのまわり