

EA763AK-38B



The image shows a black and silver IRIS OHYAMA 2-burner IH cooktop. On the left burner, a white frying pan contains a colorful vegetable stir-fry. On the right burner, a white pot is filled with a soup or stew. The cooktop features a digital display and various control buttons. A small inset image shows the cooktop's control panel with two circular burners. Text overlays provide product details and features.

IRIS OHYAMA

2口IHコンロ
IHK-W12P-B
IHK-W12-W

工事不要
取り付け簡単

※スタンドは付属されておりません。

消費電力
最大1400w

タイマー

全面フルフラット

商品情報

運転音を抑えて快適調理！

ガスコンロの代替として大活躍！

100Vで電源工事不要 どこでも活用できます！

【操作がしやすいななめボタン】

ななめボタンで操作がしやすい仕様です。

【料理の幅が広がる2口タイプ】

2つのヒーターで炒め物も汁物も一度に調理ができますので、料理時間の短縮が出来ます。

1400Wの火力を左右で調節、揚げ物もできます。

【湯沸かしモード・タイマー付】

湯沸かしモード・保温モードで調理をもっと便利に！

湯沸し機能：お湯が沸くまで自動加熱！お湯が沸いたら自動OFF！

タイマー付：デジタル表示のタイマー1分～9時間50分まで設定可能。

【5つの安全機能】

- ・なべなし検知機能/小物検知機能
- ・内部回路過熱防止機能
- ・トッププレート過熱防止機能
- ・揚げ物鍋そり検知機能
- ・切り忘れ防止機能

●商品サイズ(cm)

幅約56×奥行約40×高さ約6

●重量

約5.5kg

●最大消費電力

1400W

●電源

AC100V(50/60Hz共用)

●火力

左側(6段階):約100W相当、約300W相当、約500W、約700W、約900W、約1400W

右側(4段階):約100W相当、約300W相当、約500W、約700W

●揚げ物調理(左のみ)

6段階(油温)約150℃～200℃

●タイマー

1分～9時間50分

●コード長さ

2.5m

【使えるなべ】

材質:鉄・鉄鋳物、鉄ほうろう、ステンレス、多層鋼なべ※種類によっては発熱しないことがあります。

大きさ

〈左ヒーター〉直径12～26cmのもの(湯わかしの場合:直径15～23cm、揚げ物の場合:18～26cm)

〈右ヒーター〉直径12～20cmのもの

形状:底の平らなもの、揚げ物調理:反りが1mm以下のもの、加熱調理の場合:反りが3mm以下のもの

【使えないなべ】

材質:耐熱ガラス、陶磁器・土なべ、アルミ・銅

大きさ:直径12cm未満のもの、トッププレートからはみ出すサイズのもの

形状:中華なべなど底が丸いもの、底に段がありトッププレートに密着しないもの、底に脚があるもの

※IH調理器では、材質や大きさにより使える鍋と使えない鍋があります。

使用する鍋は、財団法人「製品安全協会」のSGマークのあるものをお勧めします。

薄型で、スタイリッシュなIHコンロ。


どんなキッチンにも馴染みやすい、シンプルなデザインです。

※画像ではスタンドを使用していますが、スタンドは付属されておりません。



point1

簡単設置

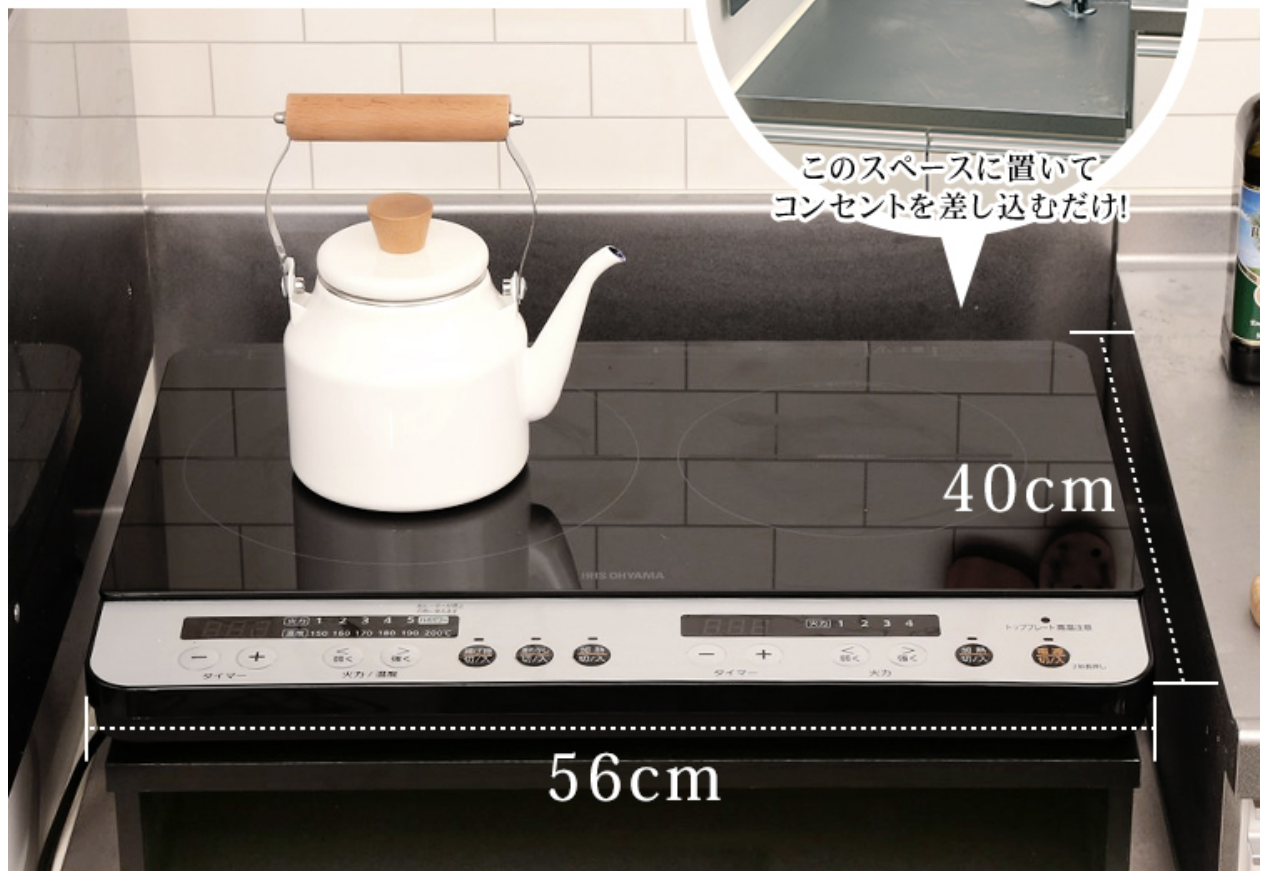

point2

2口タイプ

左右同時に違う料理を作れるので
時短に。料理の幅も広がります。



左右併せて最大1400wの利用が可能

【例】左側の900w(火力5)を使用した場合、右側は500w(火力3)以下が使用できます。

左側		右側	
表示	消費電力	表示	消費電力
ハイパワー 🔥🔥🔥🔥🔥	約1400w	—	—
火力5 🔥🔥🔥🔥🔥	約900w	—	—
火力4 🔥🔥🔥🔥	約700w	火力4 🔥🔥🔥🔥	約700w
火力3 🔥🔥🔥	約500w	火力3 🔥🔥🔥	約500w
火力2 🔥🔥	約300w相当	火力2 🔥🔥	約300w
火力1 🔥	約100w相当	火力1 🔥	約100w相当



温度調整が難しい揚げ物も、
150～200℃の6段階で設定できるので便利。



point3

音が静か

静音 約30dB※

とても静かで快適に調理できます。



※30dBの大きさの目安=郊外の深夜

point4

便利なモード

タイマー

1分～9時間50分まで設定OK。



湯沸しモード

お湯が沸くと自動でOFFに。



point5

経済的

IHは熱効率が良いので、
ガステーブルよりも
光熱費の削減ができて経済的。

20℃の水1ℓを90℃にする場合

約2.6円

都市ガス
約2.7円

プロパンガス
約4.8円

IHクッキング
ヒーター1400w

一般的なガステーブル

らくらく操作

少し斜めになっていて、
ボタンを押しやすい。



左ヒーター操作部

- ① タイマー表示
- ② 火力・揚げ物油温度表示ランプ
- ③ タイマー設定
- ④ 火力/温度調節
- ⑤ 揚げ物ボタン
- ⑥ 湯沸しボタン
- ⑦ 加熱ボタン



右ヒーター操作部

- ① タイマー表示
- ② 火力表示ランプ
- ③ トッププレート高温注意ランプ
- ④ タイマー設定
- ⑤ 火力/温度調節
- ⑥ 加熱ボタン
- ⑦ 電源ボタン

point7

安全にも配慮

安心して使える
5つの安全機能

鍋探知機能

使える鍋、使えない鍋を自動的に判別します。

鍋なし 自動電源OFF

鍋をのせないで電源を入れると、
自動的に電源が切れます。

小物探知機能

スプーン等の鍋以外の小物を置いた場合、
自動的に電源が切れます。

切り忘れ 自動OFF

45分以上操作しないと自動的に電源が
切れます。

温度過剰上昇 防止機能

鍋底の温度が異常に上がった時に自動的に
電源が切れます。

point8

簡単お手入れ

全面フルフラット&ガラスストップ。
サッと拭けてお手入れ簡単!



商品仕様



鍋底の直径目安

12~**26**cm
まで対応

12~**20**cm
まで対応

※IH対応の調理器をお使いください。

左ヒーター

右ヒーター

電源		AC100V(50/60Hz共用)
定格消費電力		1,400W
重量		5.5kg
電源コード		長さ2.5m
火力調節	加熱調理(左)	6段階(火力) 約100W相当～1,400W
	加熱調理(右)	4段階(火力) 約100W相当～700W
	揚げ物調理	6段階(油温) 約150℃～200℃
タイマー		1分～9時間50分