

## オーブントースター こんがり倶楽部/EQ-SA22 EA763AL-13E



モノトーン (-BW)

メニューに合わせて調節できる  
「80℃～高温250℃ 温度調節」

表面をこんがり焼き上げる  
「上火グリル」

お手入れ簡単！  
「はずせるとびら」

「遠赤外線ヒーター(上ヒーターのみ)」

調理メニューが広がる  
「30分ロングタイマー」

### 商品 特長

メニューに合わせて調節できる「80℃～高温250℃ 温度調節」

ふんわり温める80℃から、こんがり焼ける高温250℃まで、メニューにあわせて温度設定を選んで調理できます。スイーツも上手に焼け、ロールパンもふんわり温められます。

表面をこんがり焼き上げる「上火グリル」

お手入れ簡単！「はずせるとびら」



「遠赤外線ヒーター(上ヒーターのみ)」

調理メニューが広がる「30分ロングタイマー」

調理時間が長いメニューや焼きいもにも対応します。




山形パンが2枚焼け、グラタン皿もたてに2皿置ける  
「ワイド庫内(幅27cm) & 庫内奥行23.5cm)」

8インチ(20cm)のピザが切らずに焼けるトレーつき(トレー内寸22.7×20cm)

上手にこんがり「はずせるもち焼きネット(焼き網)」

おもちがたれずに上手に焼けます。  
はずして丸洗いです。

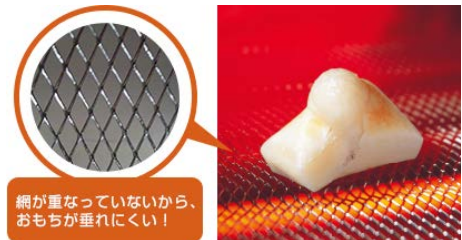

丸洗いOK! 「スライド式くず受皿」

ハイパワー「1000W」

#### 商品仕様

品番	EA763AL-13E
希望小売価格	オープン価格
トレー内寸(約cm)	22.7×20
タイマー(分)	30
消費電力(W)	1000
外形寸法 幅×奥行×高さ(約cm)	33.5×29×26
庫内寸法 幅×奥行×高さ(約cm)	27×23.5×11
本体質量(約kg)	4.3

※ オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。  
また運送費・設置費・付帯工事費・使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。