

便利な標準付属品

●サテン押さえ

サテン模様や飾りぬいをするための押さえです。ステッチをキレイに揃えてぬえるように、押さえの裏には溝があり、布を送りやすくします。



●たち目かがり押さえ

かがり押さえについている、ジャノメ独自の目とび防止ブラシがキレイなぬい目に仕上げます。



●ボタンホール押さえ

ボタンホール押さえにボタンをセットし、専用のステッチを選択すれば、ボタンホールが自動でぬえます。



洋服作りに便利なステッチがいろいろ



JN831 オープン価格

サイズ:幅406mm×奥行き184mm×高さ298mm
質量:5.6kg(本体)
J A N:4933621104832



安全に関する
ご注意

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくご覧になってください。

●熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いにより部品が劣化し、故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。異常を感じた場合はすぐに操作を停止し、お買い上げの販売店までご連絡ください。

お求めとアフターサービスは…

JANOME
蛇の目ミシン工業株式会社
東京都八王子市狭間町1463 TEL042(661)2600
<http://www.janome.co.jp>

お客様相談室 **0120-026-557** 受付時間:平日 9:00~12:00
13:00~17:00

※お買い上げの販売店で、お買い上げ年月日、販売店名など必要な事項を記入した保証書をお受け取りになり、保存してください。

※カラー印刷の為、実際の商品の色と多少異なる場合があります。また、商品改良の為、仕様の一部を予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

JANOME

プログラム自動糸切り機能付コンピュータミシン

JN831



●両手が使える●



フットコントローラー

便利な標準付属品

●大きなものがぬいやすい●



ワイドテーブル

●ミシンを守る●



ハードカバー

”あったらいいな”を備えた、基本機能が充実のミシンです。

■プログラム自動糸切り

ボタンを押すだけで上糸・下糸を同時にカット。プログラム機能を使えば、ぬい終わりに自動的に糸切りします。



大きく見やすい
LCD
スクリーン



■便利なステッチ

自動返しぬい

スタート時は自動で返しぬいをします。ぬい終わりに返しぬいボタンを押すと、返しぬいをして自動で止まります。しっかりほつれ止めをしたいときに便利です。



自動止めぬい

スタート時は自動で止めぬいをします。ぬい終わりに返しぬいボタンまたは止めぬいボタンを押すと、止めぬいをして自動で止まります。目立たないようにほつれ止めをしたいときに便利です。



■LEDライト

LEDライトが手元を明るく照らします。長寿命で発熱は極めて少ないので、快適にソーイングを楽しめます。

■ワンアクション糸通し

針穴への糸通しも片手でサッとカンタン。糸通し器を下ろした状態で固定するので、更に操作がしやすくなりました。



■パワフル貫通力

パワフルな貫通力で、デニムなどの厚地もスイスイぬえます。



■7枚歯布送り

ぬい縮み防止の平目歯と、布送り力のあるあや目歯が、水平に動きながら布を送ることで、布ズレを防ぎます。



JN831だからできる便利な機能

自動糸調子

ダイヤルを「オート」に合わせるだけで、ほとんどの布地がキレイにぬえます。※布・針・糸の種類によってはダイヤルの調節が必要です。

左基線伸縮ぬい


薄手のニット生地をぬうときは、左基線の伸縮ぬいを使うときれいにぬえます。



ぬい目の美しいボタンホール

左右のラインタックを同じ方向からぬうので、ぬい目の美しいスクエアボタンホールがぬえます。

厚地のぬい始めもおまかせ！

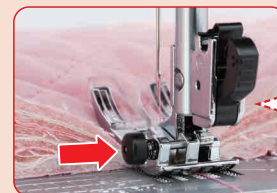

厚地のぬい始めは押さえが斜めになりがち。

でも、黒ボタンを押し込むと…



押さえが水平になるので、厚地もぬい始めからスムーズ！

■右基線のアップリケステッチ

ぬい目の幅を変えても基線は右に固定されているので、ぬう位置を変える必要がありません。

